

SOGO®

Human Technology



PINCHO PARA POLLO



CESTA GIRATORIA




BANDEJA DE ACEITE



3 x BANDEJAS DE REJILLA



MANGO PARA EXTRAER LOS ACCESORIOS

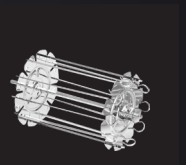

PINCHO ROTISSERIE GIRATORIO

FREIDORA SIN ACEITE CON HORNO

PARA UNA COCINA SALUDABLE

HORNO DE CONVECCIÓN
DESHIDRATADOR
ROTISSERIE



SS-10465
www.sogo.es

SOGO®

Human Technology

Tecnología para cocina
Kitchen Technology



1

12

Producto / Product:
39.15 x 32.2 x 36.4 cm / 6.8 kg

Caja Individual / Gift box:
41.4 x 37.2 x 41.2 cm / 7.5 kg

Caja Master / Export Carton:
42.6 x 38.6 x 43.2 cm / 8.9 - 7.5 kg



ES 3 EN 1
FREIDORA DE AIRE CALIENTE,
ROTISSERIE Y DESHIDRATADOR

- Control de temperatura 65-200°C
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Temporizador de hasta 60 mins (hasta 24 horas en modo deshidratador)
- Capacidad de 10L
- Control de velocidad del ventilador
- Ventana de vidrio
- Luz interior
- Soporte de bandejas de 5 niveles
- Pantalla táctil con iluminación LED
- 8 Menús predefinidos
- Timbre de auto listo
- Accesorios desmontables aptos para lavavajillas
- Patas antideslizantes

Voltaje / frecuencia: 220 - 240V- 50/60Hz
Potencia: 1800W

EN 3 IN 1
AIR FRYER, ROTISSERIE
AND DEHYDRATOR

- Temperature control 65-200 °C
- Over-heat protection
- Timer up to 60 mins (up to 24 hours indehydrator mode)
- 10L Capacity
- Fan speed control
- Glass window
- Light inside
- 5 levels of tray support
- LED display with Touch screen
- 8 preset cooking menus
- Auto ready bell
- Dishwasher safe accessories
- Non-slip feet
- Functional and easy to wash drainage system
- Removable drip tray and water container for easy cleaning

Voltage / Frequency: 220 - 240V- 50/60Hz
Power: 1800W

FR 3 EN 1
FRITEUSE SANS HUILE,
RÔTISSERIE ET DÉSHYDRATATION

- Contrôle de la température 65-200 °C
- Protection contre la surchauffe
- Minuterie jusqu'à 60 min (jusqu'à 24 heures en mode déshydrateur)
- Capacité de 10L
- Contrôle de la vitesse du ventilateur
- Fenêtre
- Lumière à l'intérieur
- 5 Niveaux de support de bac
- Affichage LED avec écran tactile
- 8 Menus prédéfinis
- Cloche automatique prêt
- Accessoires allant au lave-vaisselle
- Pieds antidérapants

Tension / fréquence: 220 - 240V- 50/60Hz
Puissance: 1800W

PT 3 EM 1
FRITADEIRA A AR QUENTE,
ROTISSERIE E DESIDRATADOR

- Controle de temperatura 65-200 °C
- Proteção contra o superaquecimento
- Temporizador até 60 min (até 24 horas no modo desidratador)
- Capacidade de 10L
- Controle de velocidade do ventilador
- Janela de vidro
- Luz dentro
- 5 Níveis de suporte de bandeja
- Display LED com tela sensível ao toque
- 8 Menus predefinidos
- Sino automático
- Acessórios para lava-louças
- Pés antiderrapantes

Tensão /frequência: 220 - 240V - 50/60Hz
Potência: 1800W

SS-10465

www.sogo.es



© SOGO 2019. All Rights Reserved.