



- Wenden Sie sich an eine sachkundige Person, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.

Vorsicht:

- Um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Anleitung einer Fachkraft zu öffnen oder zu reparieren.
- Die Reichweite kann durch Umgebungsfaktoren und nahegelegene Störquellen beeinträchtigt werden.
- Der richtige Gebrauch trägt dazu bei, die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

b) Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität.
- Entfernen Sie die Batterie aus dem Produkt, wenn dieses für längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

ⓓ Bedienungsanleitung

Stoppuhr

Best.-Nr. 2306491

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist eine hochpräzise und voll ausgestattete elektronische Stoppuhr mit übersichtlicher Anzeige. Der Verwendungszweck erstreckt sich auf Sporttraining, Wettkampftätigkeiten, wissenschaftliche Forschung, Ausbildung und industrielle Anwendungen.

Das Gerät darf nicht bei extremer Hitze oder Frost verwendet oder gelagert werden, und grober Umgang kann zu Schäden an der Stoppuhr führen. Die Produkte sollte bei Nichtbenutzung an einem trockenen Ort aufbewahrt werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere als die genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden. Darüber hinaus kann eine unsachgemäße Verwendung zu Gefahren führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Stoppuhr (LR44-Batterie enthalten und eingesetzt)
- Halsband
- Bedienungsanleitung

Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

Sicherheitshinweise




Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie sie von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es kann für Kinder gefährlich sein, wenn sie damit spielen.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Beschädigungen aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

Merkmale

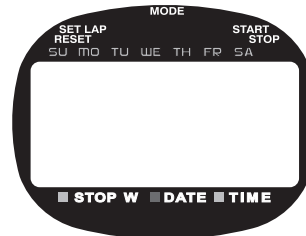

- Der Messbereich der Stoppuhrzeit beträgt von 0,01 (1/100) Sekunden bis 9 Stunden, 59 Minuten und 59,99 Sekunden.
- Auf der Anzeige können das Zeitsegment und die Gesamtzeit angezeigt werden.
- Die Uhr zeigt Stunden, Sekunden, Monate, Tage, Wochen und Jahre an und unterstützt das 12- sowie das 24-Stunden-Zeitformat.

Inbetriebnahme

Wenn Sie die Stoppuhr einschalten, wird zunächst die Uhrzeit angezeigt. Mit der Taste MODE lässt sich zwischen folgenden Modi umschalten:

1. Stoppuhr
 - Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Stoppuhr-Timer zu starten. Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Timer zu stoppen, und drücken Sie dann erneut die START/STOP-Taste, um den Timer fortzusetzen. Während die Zeitmessung gestoppt ist, drücken Sie die SET LAP/RESET-Taste, um die Zeit auf Null zurückzusetzen.
 - Drücken Sie während der Zeitmessung die SET LAP/RESET-Taste, um die erste aufgezeichnete Zeit anzuzeigen. Drücken Sie dann die SET LAP/RESET-Taste, um mit der Anzeige der fortlaufenden Zeitmessung fortzufahren.
2. Wecker
 - Wenn die Zeit auf dem Display angezeigt wird, halten Sie die SET LAP/RESET-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die START/STOP-Taste, um den Wecker EIN/AUS zu schalten. Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Stunden- und Minutenwert der Alarmzeit einzustellen, und drücken Sie dann die SET LAP/RESET-Taste, um den Alarm zu bestätigen. Wenn Alarme eingestellt sind, wird das Uhrensymbol angezeigt.
3. Uhr
 - Um den Monat, den Tag, die Woche, das 12- bzw. 24-Stunden-Zeitformat oder die Uhrzeit einzustellen, drücken Sie die SET LAP/RESET-Taste, um zum gewünschten Element zu wechseln. Drücken Sie dann die START/STOP-Taste, um den Wert einzustellen, und drücken Sie die MODE-Taste, um die Änderung zu bestätigen.

Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder anderen chemischen Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie die eingelegte Batterie und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet. Eine Entsorgung im Hausmüll ist untersagt. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

Funktionen.....	Stoppuhr, Uhr, Wecker
Batterietyp	LR44 (im Lieferumfang enthalten und eingesetzt)
Timer-Genauigkeit.....	0.01 Sekunden (1/100 Sekunden)
Layout der Anzeige.....	1 Zeile
Zeitformat	12/24 Std
Betriebs-/Lagerbedingungen	5-40 °C (Betriebstemperatur) 0-40 °C (Lagertemperatur) 10-85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen.....	82 x 63 x 22 mm (L x B x H)
Gewicht.....	40 g

GB Operating Instructions

Stopwatch

Item No. 2306491

Intended use

This product is a highly precise and full-featured electronic stopwatch with a clear display. Its intended use is for sports training, competition activities, scientific research, education, and industrial applications.

The unit cannot be used or stored in extreme heat or freezing conditions and rough use may result in damage to the stopwatch. The unit should be stored in a dry environment when not in use.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged. In addition, improper use can result in hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Stopwatch (LR44 battery included and installed)
- Neck strap
- Operating instructions

Up-to-date operating instructions

Download the latest operating instructions at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



a) General information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave the packaging material lying around carelessly. This may be dangerous for children to play with.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam, and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - Is visibly damaged,
 - Is no longer working properly,
 - Has been stored for extended periods in poor ambient conditions, or
 - Has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts, or a fall, even from a low height, can cause damage to the product.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety, or connection of the appliance.
- Maintenance, modifications, and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.
- If you have questions that remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Caution:



• To avoid damaging the components, do not attempt to open or repair the PCB without professional guidance.



• The operating range may be affected by environmental factors and nearby sources of interference.

• Proper use helps to prolong the lifespan of the product.


b) Batteries

- Correct polarity must be observed while inserting the battery.
- The battery should be removed from the device if it is not used for a long period of time to avoid damage through leaking. Leaking or damaged batteries may cause acid burns when in contact with skin, therefore use suitable protective gloves to handle damaged batteries.
- Batteries must be kept out of reach of children. Do not leave batteries lying around, as there is a risk that children or pets may swallow them.
- Batteries must not be dismantled, short-circuited or thrown into fire. Never recharge non-rechargeable batteries. This may cause an explosion!

Features

- The range of stopwatch time measurements is 0.01 (1/100) seconds to 9 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.
- The display can show the time segment and total time.
- The clock displays hours, minutes, seconds, months, days, weeks, and supports 12- and 24-hour time formats.

Operation

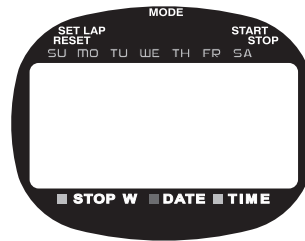

When turning on the stopwatch, the time is initially displayed. Press the MODE key to toggle between the following modes:

1. Stopwatch
 - Press the START/STOP key to start the stopwatch timer. Press the START/STOP key to stop the timer and then press the START/STOP key again to continue the timer. While timing is stop, press the SET LAP/RESET key to return the time to zero.
 - While timing, press SET LAP/ RESET key to display the first recorded time. Then press the SET LAP/RESET key to continue displaying the continuing timer. This process can be repeated for each recorded time for up to the maximum time range (9 hours, 59 minutes and 59.99 seconds).
2. Alarm clock
 - When time displayed on screen, press and hold SET LAP/RESET key, at the same time press START/STOP key to switch the alarm clock ON/OFF. Press the START/STOP key to set the hour and minute value of the alarm time, and then press the SET LAP/RESET key to confirm the alarm. When any alarms are set, the clock icon is displayed.
3. Clock
 - To adjust the month, day, week, 12/24-hour time format or time, press the SET LAP/RESET key to toggle to the desired item. Then press the START/STOP key to adjust the value and press the MODE key to confirm the change.

Care and cleaning

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol, or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and functioning of the product.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

Disposal

a) Product



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

Remove the inserted battery and dispose of it separately from the product.

b) Batteries



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. Batteries containing hazardous substances are labeled with this symbol to indicate that disposal in domestic waste is forbidden. The abbreviations for the heavy metals involved are: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (name on batteries, e.g. below the waste bin icon on the left).

Used batteries can be returned to collection points in your municipality, our stores or wherever batteries are sold.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

Technical data

Functions	Stopwatch, clock, alarm
Battery type	LR44 (included & installed)
Timer accuracy	0.01 seconds (1/100 seconds)
Display layout	1 row
Time format	12/24 hours
Operating/storage conditions.....	5-40 °C (operating temperature) 0-40 °C (storage temperature) 10-85% relative humidity (non-condensing)
Dimensions.....	82 x 63 x 22 mm (L x W x H)
Weight	40 g