

**Exakte Ergebnisse**

Herausragende Zentriereigenschaft ermöglicht punktgenaue Bohrungen

**Precise results**

Outstanding centering properties enable precise drilling

**Resultados exactos**

Las excelentes propiedades de centrado permiten perforaciones precisas

**Fester, sicherer Halt**

Durch vergüteten Schaft und einen hochfesten Bohrkörper wird ein stabiles Bohren ermöglicht

**Firm and stable hold**

Tempered shank and a very strong drilling core enables stable drilling

**Sujeción firme y segura**

El eje tratado y mejorado y el portabrocas de alta resistencia permiten una perforación estable

**Präzise Nuten**

Für eine optimale Bohrgutabtragung

**Precise flutes**

For optimal removal of drilling material

**Ranuras precisas**

Para una extracción óptima del material de perforación



**D Hartmetall-Betonbohrer,  
DIN ISO 5468**

**E Tungsten carbide concrete drill  
bits, DIN ISO 5468**

**E5 Broca de metal duro para  
hormigón, DIN ISO 5468**

**Einsatzbereich:**

Hochleistungsbohrer Profi Beton zum Einsatz in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme. Geeignet zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor.

**Range of application:**

High efficiency Profi Beton drill for percussion and heavy-duty hammer drilling of natural stone, concrete, brick and for rotary drilling of marble.

**Ámbito de aplicación:**

Broca de alto rendimiento Profi Beton para su uso en taladradoras a percusión y martillos perforadores con toma para portabrocas. Adecuada para el taladrado a percusión en hormigón, mampostería y piedra natural y para el taladrado rotativo en mármol.




Leistungsstark  
Efficient  
Alto rendimiento



Punktgenaues Anbohren  
Highly accurate centering  
Perforación de gran precisión



Stabil  
Stable  
Estable

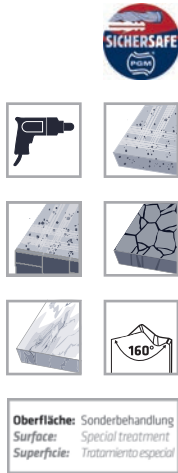

Oberfläche: Sonderbehandlung  
Surface: Special treatment  
Superficie: Tratamiento especial




Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 188 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
3,00	1/8	60	30		0018800300100	1	10
4,00	5/32	75	39		0018800400100	1	10
5,00	3/16	85	39		0018800500100	1	10
6,00	15/64	100	54		0018800600100	1	10
6,50	1/4	100	54		0018800650100	1	10
7,00	9/32	100	54		0018800700100	1	10
8,00	5/16	120	80		0018800800100	1	10
9,00	11/32	120	80		0018800900100	1	10
10,00	3/8	120	80		0018801000100	1	10
12,00	15/32	150	90	10,00	0018801200100	1	10
14,00	9/16	150	90	10,00	0018801400100	1	10
16,00	5/8	150	90	10,00	0018801600100	1	10
18,00	23/32	160	100	10,00	0018801800100	1	10
20,00	3/4	160	100	13,00	0018802000100	1	10


Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel  
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels  
Broca para piedra, broca de percusión SDS y cirreles

Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual

Länge / Length / Longitud: 150/90 mm

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	Code 727 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
5,00	3/16	150	90	0072700500100	1	10
5,50		150	90	0072700550100	1	10
6,00	15/64	150	90	0072700600100	1	10
6,50	1/4	150	90	0072700650100	1	10
7,00	9/32	150	90	0072700700100	1	10
8,00	5/16	150	90	0072700800100	1	10
10,00	3/8	150	90	0072701000100	1	10

Länge / Length / Longitud: 200/140 mm

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	d2	Code 737 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
6,00	15/64	200	140		0073700600100	1	8
6,50	1/4	200	140		0073700650100	1	8
8,00	5/16	200	140		0073700800100	1	8
10,00	3/8	200	140		0073701000100	1	8
12,00	15/32	200	140	10,00	0073701200100	1	8

**D Hartmetall-Betonbohrer mit 1/4"-Sechskantschaft**

**E Tungsten carbide concrete drill bits with 1/4" hexagonal shank**

**E5 Broca de metal duro para hormigón con eje hexagonal 1/4"**

**Einsatzbereich:**

Hochleistungsbohrer speziell für Standard-Akkubohrmaschinen und Universalhalter (Bithalter) durch genormtes Schaftprofil. Zum Schlagbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein, zum Drehbohren in Marmor.

**Range of application:**

High performance drill especially for standard-cordless drills and universal holders (bit holder) through standard shank profile. For percussion drilling in concrete, brickwork and natural stone, rotary drilling in marble.

**Ámbito de aplicación:**

Broca de alto rendimiento especial para taladradoras con batería estándar y soportes universales (soporte de broca) gracias a su perfil de eje normativo. Para el taladrado a percusión en hormigón, mampostería y piedra natural y el taladrado rotativo en mármol.




Leistungsstark  
Efficient  
Alto rendimiento




Punktgenaues Anbohren  
Highly accurate centering  
Perforación de gran precisión



Stabil  
Stable  
Estable

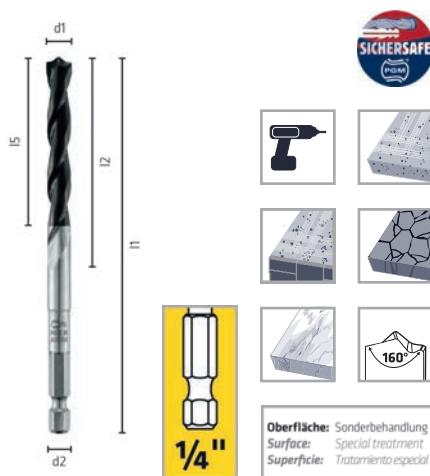

Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual

d1 mm	d1 inch	l1 mm	l2 mm	l5 mm	d2	Code 189 Art.-Nr.	Inh. Cont.	
4,00	5/32	100	39	25	1/4"	0018900400100	1	10
5,00	3/16	100	39	35	1/4"	0018900500100	1	10
6,00	15/64	100	54	40	1/4"	0018900600100	1	10
8,00	5/16	120	80	55	1/4"	0018900800100	1	10
10,00	3/8	120	80	63	1/4"	0018901000100	1	10

Schaft nach DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form E6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma E6.3, ISO 1173



**Dübelbohrlänge**  
Drilling length for anchor  
Longitud de perforación de la espiga








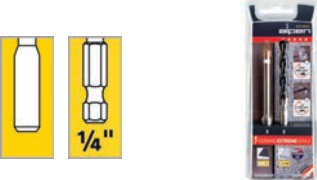
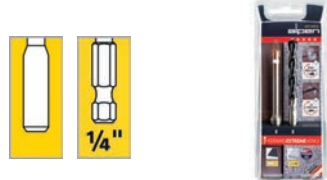


Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel  
Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels  
Broca para piedra, broca de percusión SDS y circeles

**D** Kassetten, Sets

**E** Cassettes, sets

**ES** Cajas, juegos

<b>Profi Beton PTSB 5</b> 		<b>Profi Beton PKS8 8</b> 		<b>Profi Beton APTM 3</b> 	
5-tlg. / 5-pcs. / 5-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 002270022100		8-tlg. / 8-pcs. / 8-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0022700201100		3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000101803100	
<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>
<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>
Profi Beton		Profi Beton		Profi Beton	
Ø 4,00 / 5,00 / 6,00 / 8,00 / 10,00	1	Ø 3,00 / 4,00 / 5,00 / 10,00	1	Ø 5,00 / 6,00 / 8,00	1
		Ø 6,00 / 8,00	2		
<b>C PROTECTOR ATM 2</b> 		<b>C PROTECTOR ATM 2</b> 		<b>C PROTECTOR ATM 2</b> 	
2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000303052100		2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000303062100		2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000303082100	
<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>
<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>
C PROTECTOR		C PROTECTOR		C PROTECTOR	
Ø 5,00	1	Ø 6,00	1	Ø 8,00	1
Profi Beton		Profi Beton		Profi Beton	
Ø 5,00	1	Ø 6,00	1	Ø 8,00	1
<b>C PROTECTOR ATM 2</b> 		<b>Keramo Extreme ATM 2</b> 		<b>Keramo Extreme ATM 2</b> 	
2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000303102100		2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300052100		2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300062100	
<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>	<b>Ø</b>	<b>Stk. <sup>(1)</sup></b>
<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>	<b>mm</b>	<b>pc. <sup>(1)</sup></b>
C PROTECTOR		Keramo Extreme		Keramo Extreme	
Ø 10,00	1	Ø 5,00	1	Ø 6,00	1
Profi Beton		Profi Beton		Profi Beton	
Ø 10,00	1	Ø 5,00	1	Ø 6,00	1

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro

**D** Kassetten, Sets

**E** Cassettes, sets

**ES** Cajas, juegos

Keramo Extreme ATM 2		Keramo Extreme ATM 2	
			
2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300082100		2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300102100	
Ø mm	Stk. <sup>(1)</sup> pc. <sup>(1)</sup>	Ø mm	Stk. <sup>(1)</sup> pc. <sup>(1)</sup>
Keramo Extreme		Keramo Extreme	
Ø 8,00	1	Ø 10,00	1
Profi Beton		Profi Beton	
Ø 8,00	1	Ø 10,00	1



Gesteinsbohrer, SDS-Bohrer und Meißel  
 Concrete and Masonry drill bits, SDS hammer drill bits and chisels  
 Broca para piedra, broca de percusión SDS y ciruelas

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro