

**D Feinsteinzeug-Fliesenbohrer**

**E Porcelain / gres tile drill bit**

**E5 Broca para baldosas de gres porcelánico**

**Einsatzbereich:**

Für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich. Spindeldrehzahl max. 200 U/min beachten. Nicht geeignet zum Schlagbohren.

**Range of application:**

For extremely hard porcelain/gres tiles up to Mohs/Ritz hardness 9 and glass. No cooling required. Please note max. spindle speed 200 rpm. Not suitable for percussion drilling.

**Ámbito de aplicación:**

Para baldosas de gres extremadamente duras con una dureza 9 de Mohs/Ritz y vidrio y porcelana. No es necesaria la refrigeración. No superar la velocidad del husillo máxima de 200 r.p.m. No adecuada para el taladrado a percusión.




Für härteste Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9  
For hardest porcelain/gres tiles up to Mohs/Ritz hardness 9  
Para las baldosas de gres más duras hasta una dureza de 9 en la escala Mohs



Ideal zum Trockenbohren  
Ideal for dry drilling  
Ideal para perforaciones en seco



Punktgenaues Anbohren  
Highly accurate centering  
Perforación de gran precisión

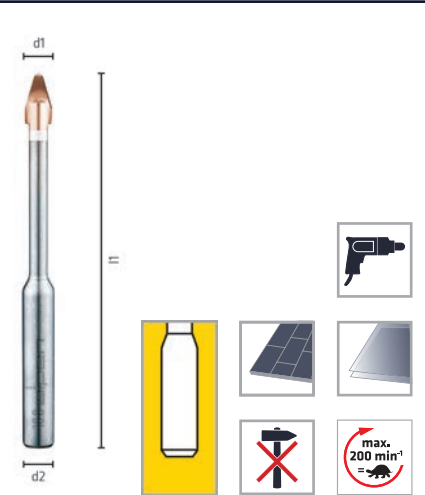

Einzelverpackung  
Single pack  
Embalaje individual



Gewerbepack  
Industrial packing  
Paquete industrial

d1 mm	d1 inch	l1 mm	d2 mm	Code 300 Art.-Nr.	Inh. Cont.		Code 20300 Art.-Nr.	Inh. Cont.
5,00	3/16	105	10,00	0030000500100	1	10		
6,00	15/64	115	10,00	0030000600100	1	10	2030000600100	3
8,00	5/16	120	10,00	0030000800100	1	10	2030000800100	3
10,00	3/8	120		0030001000100	1	10		
12,00	15/32	120	10,00	0030001200100	1	10		

**Keramo Extreme 2**



2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid.  
Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico  
Art.-Nr. 0000300002100

Ø mm	Stk. <sup>(1)</sup> pc. <sup>(1)</sup>
Keramo Extreme	
Ø 14,00 / 8,00	1

Vorbohren mit Ø 8,00 mm / To pre-drill with Ø 8,00 mm / Pretaladrado con Ø 8,00 mm  
<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro






**D** Kassetten, Sets

**E** Cassettes, sets

**ES** Cajas, juegos



Spezialbohrer  
special drill bit  
broca especial

Keramo Extreme BOX 3		Keramo Extreme ATM 2		Keramo Extreme ATM 2	
					
<p>3-tlg. / 3-pcs. / 3-unid. Kunststoffbox / Plástic box / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300003100</p>		<p>2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300052100</p>		<p>2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300062100</p>	
Ø	Stk. <sup>(1)</sup>	Ø	Stk. <sup>(1)</sup>	Ø	Stk. <sup>(1)</sup>
mm	pc. <sup>(1)</sup>	mm	pc. <sup>(1)</sup>	mm	pc. <sup>(1)</sup>
Keramo Extreme		Keramo Extreme		Keramo Extreme	
Ø 6,00 / 8,00 / 10,00	1	Ø 5,00	1	Ø 6,00	1
		Profi Beton		Profi Beton	
		Ø 5,00	1	Ø 6,00	1
Keramo Extreme ATM 2		Keramo Extreme ATM 2			
					
<p>2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300082100</p>		<p>2-tlg. / 2-pcs. / 2-unid. Kunststoffkassette / Plastic cassette / Caja de plástico Art.-Nr. 0000300102100</p>			
Ø	Stk. <sup>(1)</sup>	Ø	Stk. <sup>(1)</sup>		
mm	pc. <sup>(1)</sup>	mm	pc. <sup>(1)</sup>		
Keramo Extreme		Keramo Extreme			
Ø 8,00	1	Ø 10,00	1		
Profi Beton		Profi Beton			
Ø 8,00	1	Ø 10,00	1		

<sup>(1)</sup> Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro