

SDS-plus Hammerbohrersets "FORCE X", 4 Schneiden

Einsatzbereich:

SDS-plus Hochleistungsbohrer mit 4 Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



Für armierten Beton
For reinforced concrete
Para hormigón armado



4 Vollhartmetallschneiden
4 tungsten carbide cutting edges
4 filos de metal duro y macizo



Dübellängenindikator
Dowel length indicator
Indicador de longitud del anclaje

SDS-plus hammer drill bit sets "FORCE X", 4 cutting edges

Range of application:

SDS-plus high performance drill bit with 4 tungsten carbide cutting edges and new progressive spiral design with dowel length indicator. Problem-free drilling in reinforced concrete, vibrationless running and fast removal of drilling dust.

Juegos de brocas de percusión "FORCE X", 4 filos

Aplicación:

Broca SDS-plus de alto rendimiento con 4 filos de metal duro integral y una ranura diseñada de forma progresiva con indicador de longitud del anclaje. Perforación de armaduras de hierro sin problemas, taladro sin vibraciones y eliminación rápida del polvo.

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 119

Tool specification on page 119

Descripción de las herramientas en la página 119



SDS-plus "FORCE X" Box

3-tlg. / 3 pcs. / 3 unid.

Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico

Art.-Nr. 00 815068101 00

Ø mm	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
6,0 / 8,0 / 10,0	160	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 119

Tool specification on page 119

Descripción de las herramientas en la página 119



SDS-plus "FORCE X" MB 5

5-tlg. / 5 pcs. / 5 unid.

Kunststoffbox / Plastic box / Caja de plástico

Art.-Nr. 00 805000051 00

Ø mm	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
5,0 / 6,0	110	1
6,0 / 8,0 / 10,0	160	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 119

Tool specification on page 119

Descripción de las herramientas en la página 119



SDS-plus "FORCE X" KM 7

7-tlg. / 7 pcs. / 7 unid.

Metallkassette / Metal cassette / Caja de metal

Art.-Nr. 00 805000071 00

Ø mm	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
5,0 / 6,0 / 8,0	110	1
6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	160	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 119

Tool specification on page 119

Descripción de las herramientas en la página 119



SDS-plus Box "FORCE X" Mix Box

7-tlg. / 7 pcs. / 7 unid.

Gewerbepack / Industrial packing / Paquete industrial


Art.-Nr. 00 815000071 00

Ø mm	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
6,0 / 8,0 / 10,0	160	1
6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	260	1

Werkzeug-Beschreibung auf Seite 119, 131

Tool specification on page 119, 131

Descripción de las herramientas en la página 119, 131

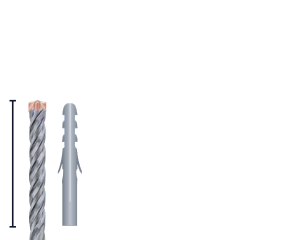

SDS-plus "FORCE X" Kit 16

16-tlg. / 16 pcs. / 16 unid.

Metallkoffer / Metal case / Maleta de metal

Art.-Nr. 00 005002161 00

Ø mm	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Inhalt Contents / Contenido	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾	Inhalt Contents / Contenido	l1 mm	Stk. ⁽¹⁾ pc. ⁽¹⁾
6,0 / 8,0 / 10,0	160	1	Bohrer / Drill bits / Broca:			Meißel / Chisel / Cíncel:		
Ø 5,0 / 6,0	110	1				Spitz / Point / Punta	250	1
Ø 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0	160	1				Flach / Flat / Plana	20 x 250	1
Ø 6,0 / 8,0 / 10,0	210	1				Breit / Wide / Ancho	40 x 250	1
Ø 8,0 / 10,0 / 12,0 / 14,0	260	1						



Kassetten, Sets
Cassettes, sets
Cajas, Juegos

⁽¹⁾ Stück je Abmessung / Pieces each dimension / Piezas por diámetro