

## NM-D775BLACK

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Min. Bildschirmgröße* | 10 inch                |
| Max. Bildschirmgröße* | 32 inch                |
| Min. Gewicht          | 1 kg (pro Bildschirm)  |
| Max. Gewicht          | 15 kg (pro Bildschirm) |
| Max. Gewicht          | 11 kg (pro Bildschirm) |
| Curved/Ultra Wide     |                        |
| Bildschirme           | 1                      |
| VESA-Minimum          | 75x75 mm               |
| VESA-Maximum          | 100x100 mm             |
| Tischmontage          | Durchführung<br>Klemme |



#### FUNKTIONALITÄT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ                   | Voll beweglich<br>Neigen<br>Rotieren<br>Schwenken |
| Höhenverstellung      | 27-60 cm  |
| Tiefeneinstellung     | 0-63 cm   |
| Neigung (Grad)        | 90°   |
| Schwenkbereich (Grad) | 360°  |
| Rotation (Grad)       | 180°  |
| Anpassungstyp         | Gasfeder  |

#### INFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Farbe         | Schwarz       |
| Hauptmaterial | Stahl         |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| EAN code      | 8717371447205 |

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

## NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

Neomounts

Neomounts


**Neomounts NM-D775BLACK ist eine Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm) - Schwarz**

Neomounts Modell NM-D775BLACK ist ein Neig-, Schwenk- und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder höhenverstellbar (59 Zentimeter). Die Schreibtischhalterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstehen (0 bis 63 Zentimeter). Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel, um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet.

Neomounts NM-D775BLACK verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist 1 bis 16 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Für gekrümmte Bildschirme empfehlen wir unsere NM-D775 PLUS-Modelle; Die NM-D775BLACKPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung gekrümmter Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

NM-D775BLACK

## NEOMOUNTS FLACHBILD TISCHHALTERUNG

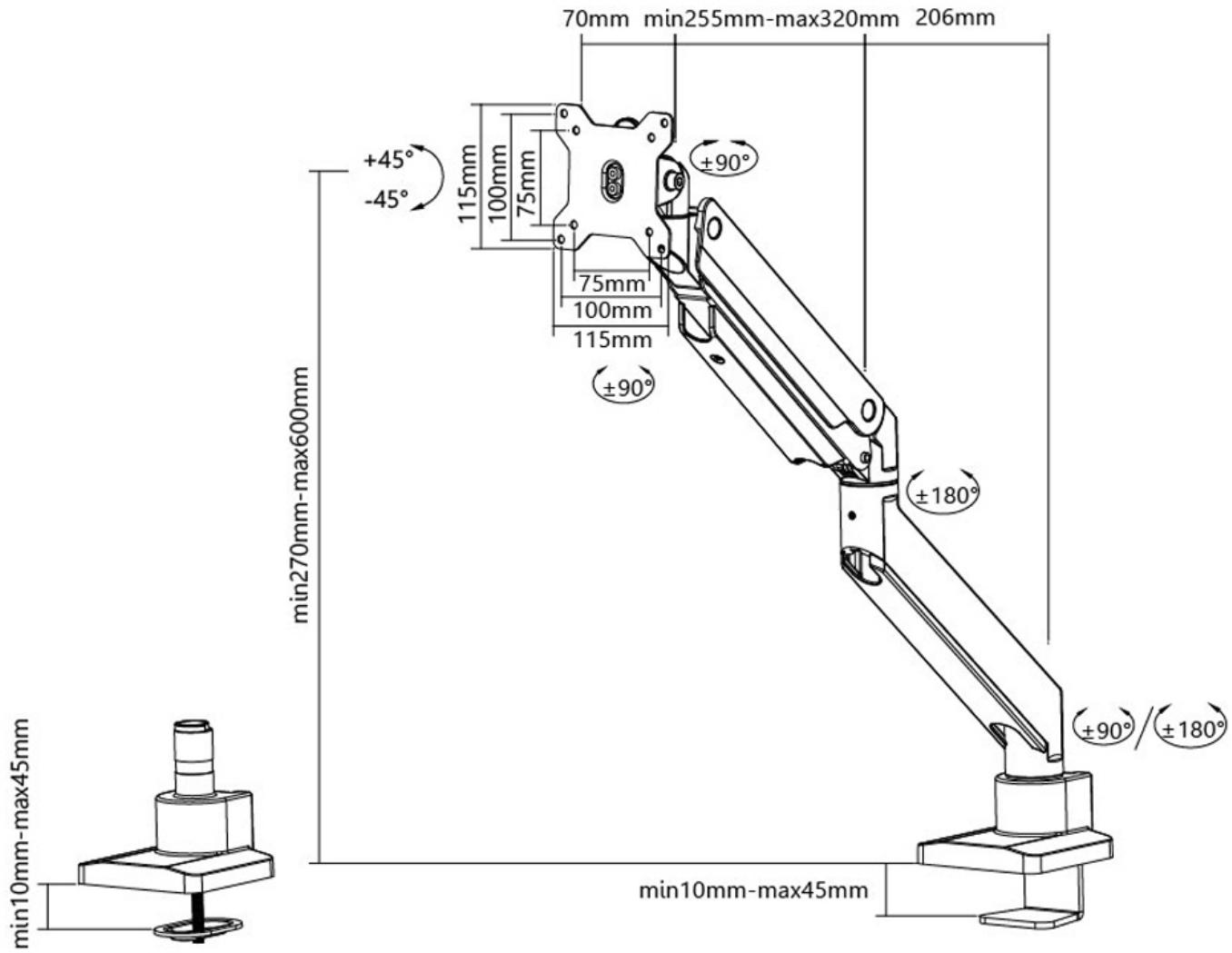

Neomounts