

Hauptmerkmale

Bildschirmdiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Auflösung	2560 x 1440 @ 144Hz
Panel / Einblickwinkel	SuperClear® IPS / 178°/170°
Konnektivität	DisplayPort, HDMI
Besonderheit	FreeSync, Blaulichtfilter Flimmerfrei-Technologie Eco-Mode, VESA Montagemöglichkeit



SuperClear® IPS
PANEL



350 cd/m²
HELLIGKEIT



1 ms MPRT
REAKTIONSZEIT



2.560 x 1.440
AUFLÖSUNG



2 x 2,5 Watt
LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung


Der ViewSonic® VX2758-2KP-MHD ist ein 27" WQHD IPS Gaming-Monitor für Spiele und Unterhaltung. Mit seinem eleganten, rahmenlosen Design bietet der VX2758-2KP-MHD ein nahtloses Seherlebnis für Multi-Monitor-Gaming-Setups. Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und der AMD FreeSync-Technologie sorgt dieser Monitor für flüssiges Gameplay in rasanten Actionszenen. Eine ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (MPRT) sorgt zudem für eine reibungslose Bildschirmleistung ohne Unschärfe oder Geisterbilder.

Einen angenehmen Vorteil bieten die Hotkeys mit voreingestellten Spielmodi FPS, RTS und MOBA. DisplayPort und HDMI ermöglichen die Verbindung zu Ihrer dedizierten Grafikkarte und Spielkonsole. Das VX2758-2KP-MHD bietet alle Vorzüge, die Sie benötigen, um Ihre Spiel- und Unterhaltungsaufgaben zu meistern.

Abmessungen und Anschlüsse

Abmessungen (inkl. Standfuß) 615 x 450 x 189mm

Abmessungen (ohne Standfuß) 615 x 365 x 50 mm

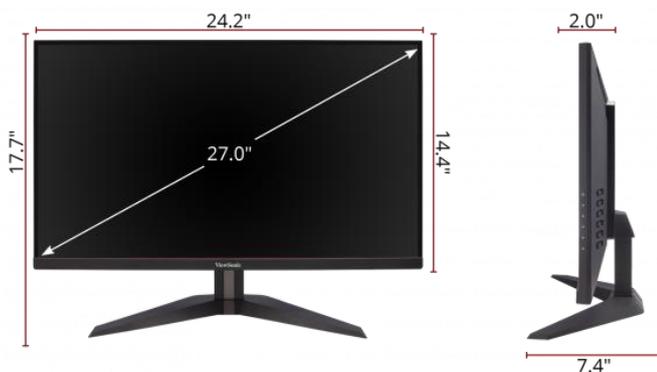

01 Interne Lautsprecher
02 VESA-Kompatibilität

03 Menüsteuerung
04 Netzanschluss

05 Audio Ausgang
06 DisplayPort

7 HDMI 1.4
8 HDMI 2.0

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VX2758-2KP-MHD
Bilddiagonale	68,58 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Panel Oberfläche	Non glare
Anzeigefläche (H/V)	597 x 336 mm
Native Auflösung	2560 x 1440 @ 144Hz
Reaktionszeit	1ms MPRT
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1000:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	80M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>5)
Farben	1.07B

EINGÄNGE

HDMI / Version	1 x v1.4, 1 x v2.0
DisplayPort / Version	1 x v1.2
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2.5W x 2
Audio out (3,5 mm)	1

FEATURES

ECO Mode	Yes
Flimmerfrei	Yes
Balulichtfilter	Yes
Sync	FreeSync

ERGONOMIE

Neigen (°)	-5/+15
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Kensington Security Lock	Yes
Gehäusefarbe	Black
Farbe der Frontblende	Black
Ausführung (glänzend / matt)	Matt

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Internal - CEE22
Verbrauch typisch	38W
Verbrauch ECO (Optimal)	35W
Verbrauch ECO (min.)	32W
Verbrauch Standby	0.5W
Verbrauch ausgeschaltet	0.3W
Jahresverbrauch	54 KWh
Energieeffizienzklasse	B

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO13406-2, ISO 9241-307	Yes
CE	Yes
RoHS	Yes
CU / EAC (RU)	Yes
EuP (EU)	Yes

LIEFERUMFANG

Kabellänge (alle Kabel)	1.5M
HDMI Kabel	1 x v2.0

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	615 x 450 x 189 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615 x 365 x 50 mm
Abmessungen Karton	675 x 450 x 174 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5.3 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4.4 Kg
Versandgewicht	7.1 Kg

SONSTIGES

Menüsprachen	14
Ursprungsland	CN
EAN Code	76690700390 1
Garantie	2 Jahre Pick Up, Repair, Return