



Einhell

EXPERT PLUS



Akku-Winkelschleifer

AXXIO 18/115 Q

Art.-Nr.: 4431150

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825642698

Der Einhell Akku-Winkelschleifer Axxio 18/115 Q bewährt sich in Garage, Haus und Werkstatt. Als Mitglied der Power X-Change-Familie lässt sich der Akku in allen Geräten der Systemreihe verwenden (2,5 Ah Akku und größer). Der bürstenlose Motor bietet mehr Power und Laufzeit. Softstart, Wiederanlauf- und Überlastschutz dienen der Sicherheit. Die schlanke Bauform mit Softgrip sorgt wie die Entkoppelung von Motor und Getriebe oder der flexibel montierbare Zusatzhandgriff für angenehmes Arbeiten. Die Quick-Fix Nut ersetzt den Stirnlochschlüssel, der Wechsel erfolgt werkzeuglos. Der Scheibenschutz hat eine Schnellverstellung. Robust ist das Aluminium-Getriebegehäuse. Die Lieferung erfolgt ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Quick fix nut für einen schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit
- Überlastschutz für Langlebigkeit
- Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe
- Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten
- Robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip
- Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
- Lieferung ohne Trennscheibe



Technische Daten

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Scheibendurchmesser | 115 mm |
| - Leerlaufdrehzahl max. | 8500 min ⁻¹ |
| - Max. Schnitttiefe | 28 mm |




Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 1.54 |
| - Bruttogewicht (kg) | 1.8472 |
| - Maße Einzelverpackung | 316 x 186 x 79 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 6 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 14 kg |
| - Maße Exportkarton | 390 x 330 x 260 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4800 9600 11340 |



AXXIO

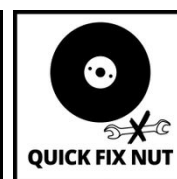

Als Sonderzubehör erhältlich



18V 30min Power X-Change
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Trennschutz AXXIO 18/115 Q
Winkelschleifer-Zubehör
Art.-Nr.: 4450050
EAN-Code: 4006825645064
No Name



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Schnitte (Rundstahl Ø 12 mm)

Usage	cutting	
Unit of measure	pieces	
1.5 Ah PXC	23	
2.0 Ah PXC	29	
2.5 Ah PXC	37	
2.6 Ah PXC+	38	
3.0 Ah PXC	52	
3.0 Ah PXC+	52	
4.0 Ah PXC	63	
5.2 Ah PXC+	92	
4-6 Ah PXC+ (4.0 Ah)	63	
4-6 Ah PXC+ (6.0 Ah)	121	
reason for best performance recommendation	current	