



# Einhell

# CLASSIC

Tischkreissäge

**TC-TS 210**

**Art.-Nr.: 4340425**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825647273

Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 210 bietet mit maximal 1200 Watt ausreichend Kraft zur präzisen Verarbeitung von Holz im Bau- und Hobbybereich. Sie ist durch die kompakte Bauweise ein praktischer, vielseitiger Helfer. Der Arbeitstisch im Maß von 525 x 440 mm ist mit einer übersichtlichen Skala ausgestattet. Parallel- und Winkelanschlag sorgen für saubere Schnitte. Das mit Hartmetallzähnen bestückte Sägeblatt ist stufenlos höhenverstellbar. Schnitte können im Winkel von 45 Grad bis zu 90 Grad für saubere Gehrungsschnitte stufenlos eingestellt werden. Für ein sicheres Arbeiten sorgt ein Schiebestock, zum Schutz des Motors ist ein Überlastschutz integriert. Die Kunststofffüße am Metallgehäuse bieten einen sicheren und rutschfesten Stand.


## Ausstattung

- Kompakt, stabil und enorm kraftvoll. Ein vielseitiger Helfer!
- Der Motor (mit Überlastschalter) liefert kraftvolle 1200W
- Parallelanschlag mit beidseitiger Klemmung für exakte Schnitte
- Das Sägeblatt kann für Winkelschnitte um 45° geneigt werden
- Mit Winkelanschlag (+/- 60°) für leicht machbare Gehrungsschnitte
- Das Sägeblatt ist zur Sicherheit in der Höhe einstellbar
- Absaugadapter passend für alle Naß-/Trockensauger mit 36mm System




## Technische Daten

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss               | 220-240 V   50 Hz      |
| - Leistung                    | 900 W                  |
| - Max. Leistung (S6   S6%)    | 1200 W   40 %          |
| - Leerlaufdrehzahl            | 4800 min <sup>-1</sup> |
| - Sägeblatt                   | Ø210 x ø30 mm          |
| - Anzahl Sägezähne            | 24 STK                 |
| - Schwenkbereich Sägeblatt    | 45 °                   |
| - Max. Schnitthöhe bei 45°    | 27 mm                  |
| - Max. Schnitthöhe bei 90°    | 45 mm                  |
| - Höhenverstellung stufenlos  | 0-45 mm                |
| - Durchmesser Absauganschluss | 36 mm                  |
| - Größe Arbeitstisch          | 525 x 440 mm           |

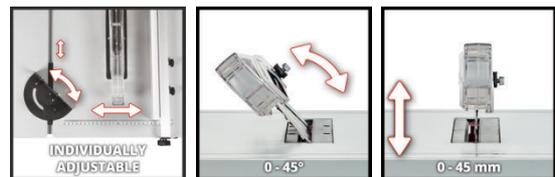

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 10.5 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 13.5 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 562 x 477 x 390 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 1 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 13.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 562 x 477 x 390 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 240   480   576    |

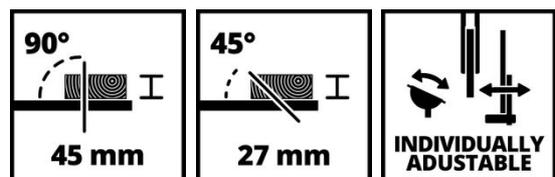

## Als Sonderzubehör erhältlich



HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 48Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502034  
EAN-Code: 4006825456110  
Einhell Grey



HM-Sägeblatt 210x30x2,8mm 24Z  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502048  
EAN-Code: 4006825456004  
Einhell Grey



HM-Sägeblattset 210x30x2,5 AK  
Stat. Sägen-Zubehör  
Art.-Nr.: 4502132  
EAN-Code: 4006825534269  
Einhell Grey