



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Schlagbohrschrauber

TP-CD 18/50 Li-i BL-Solo

Art.-Nr.: 4513942

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825644265

Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/50 Li-i BL Solo ist ein Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie und damit stets einsatzbereit, ganz ohne die batterieübliche Selbstentladung. Der bürstenlose Motor bringt mehr Power und eine längere Laufzeit. Die inkludierte Schlagbohrfunktion gewährt universelles Arbeiten, das 2-Gang-Getriebe eignet sich zum kraftvollen Bohren und Schrauben. Die Drehzahl-Elektronik sorgt für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Höchste Handlichkeit und einen festen, sicheren Halt bietet das ergonomische Design und der Softgrip. Optimale Sicht auf das Arbeitsfeld schafft die LED-Beleuchtung. Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Inkludierte Schlagbohrfunktion für universelles Arbeiten
- Hochwertiges 13mm Metallbohrfutter
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip




Technische Daten

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| - Anzahl Gänge | 2 |
| - Max. Drehmoment hart | 50 Nm |
| - Anzahl Drehmomentstufen | 22 Stufen |
| - Bohrfutter | 13 mm Einhülzig |
| - Bohrleistung in Beton | 10 mm |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-8000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 2) | 0-28800 min ⁻¹ |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.22 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 1.64 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 78 x 215 x 207 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 5 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.44 kg |
| - Maße Exportkarton | 415 x 230 x 230 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 6360 12725 |

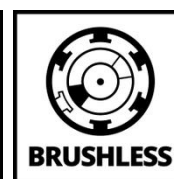

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schrauben¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Akku Kapazität	Schrauben ¹ (Stück)
1.5 Ah	240
2.0 Ah	320
2.5 Ah	400
3.0 Ah	480
4.0 Ah	640
5.2 Ah	830
6.0 Ah	960
8.0 Ah	1280

Testaufbau:

1) Schrauben - Fichtenholz