



# Einhell

## EXPERT

### POWER X-CHANGE

Akku-Bohrschrauber

**TE-CD 18/40-1 Li (2x1,5 Ah)**

**Art.-Nr.: 4513939**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825649208

Der Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/40-1 Li (2x1,5 Ah) verfügt über ein robustes 2-Gang-Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben. Bei aller Leistung sorgt die Drehzahl-Elektronik für ein material- & anwendungsgerechtes Arbeiten bei 21 Drehmomentstufen. Höchste Handlichkeit bieten das ergonomische Design und der Softgrip. Für einen optimalen Blick auf den Arbeitsbereich sorgt das integrierte LED-Licht. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer inklusive zwei 1,5 Ah Power X-Change-Akkus und 30-Minuten-Ladegerät. Die PXC-Akkus sind nicht nur flexibel kombinierbar mit allen Systemgeräten, auch sind sie zudem stets einsatzbereit durch die Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung.

## Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
- Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen durch LED-Beleuchtung
- Höchste Handlichkeit aufgrund ergonomischem Design und Softgrip
- Lieferung mit zwei 1,5 Ah PXC Akkus und 30-Minuten-Ladegerät
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer





## Technische Daten

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Akku                      | 18 V   1500 mAh   Li-Ion |
| - Ladezeit                  | 1/2h                     |
| - Anzahl Gänge              | 2                        |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | 400 min <sup>-1</sup>    |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 2) | 1500 min <sup>-1</sup>   |
| - Max. Drehmoment hart      | 40 Nm                    |
| - Anzahl Drehmomentstufen   | 21 Stufen                |
| - Bohrfutter                | 13 mm   Einhülzig        |
| - Anzahl Akkus              | 2 STK                    |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 2.2 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 3.89 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 350 x 100 x 320 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 15 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 435 x 345 x 390 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1912   3964   4644 |

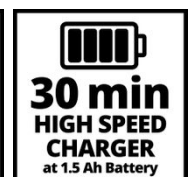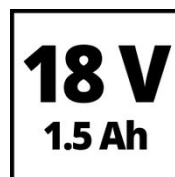

## Als Sonderzubehör erhältlich



Bit-Set, 23-teilig  
Akku-Bohrschrauber-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258073  
EAN-Code: 4006825573268  
Einhell Grey



Bohrer- und Bit-Set, 70-tlg.  
Werkzeug-Zubehör  
Art.-Nr.: 4258085  
EAN-Code: 4006825563610  
Einhell Grey



18V 30min Power X-Change  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512011  
EAN-Code: 4006825587029  
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus  
Akku  
Art.-Nr.: 4511437  
EAN-Code: 4006825616606  
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512064  
EAN-Code: 4006825629019  
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A  
PXC-Ladegerät  
Art.-Nr.: 4512069  
EAN-Code: 4006825629729  
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512042  
EAN-Code: 4006825613704  
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit  
PXC-Starter-Kit  
Art.-Nr.: 4512041  
EAN-Code: 4006825613698  
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511395  
EAN-Code: 4006825610369  
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change  
Akku  
Art.-Nr.: 4511396  
EAN-Code: 4006825610376  
Einhell Accessory

## Akku-Laufzeiten

### Schrauben (Einschrauben von 6x60 mm in Weichholz)

with 1.5 Ah PXC	230	
with 2 Ah PXC	305	
with 2.6 Ah PXC+	385	
with 3 Ah PXC	460	
with 4 Ah PXC	610	
with 5.2 Ah PXC+	770	