



# Einhell

# CLASSIC

Zug-Kapp-Gehrungssäge

**TC-SM 2531/2 U**

**Art.-Nr.: 4300805**

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825645637

Die Einhell Zug-Kapp-/Gehrungssäge TC-SM 2531/2 U ist ein hochwertiges Gerät für den ambitionierten Heimwerker. Sie bietet Komfort und Präzision beim Ablängen und winkligem Zuschneiden von Werkstücken aus Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr hochwertiger Drehtisch verfügt über eine präzise Winkeleinstellung, die sich mit einem Handgriff in verschiedene Positionen einrasten lässt. Dabei erzielt das mitgelieferte Präzisionsägeblatt hervorragende Sägeergebnisse. Das stabile Untergestell sorgt für einen stabilen Stand und eine angenehme Arbeitshöhe von 84 cm. Angenehm ist der integrierte Schnitlinienlaser, der das Anlegen und damit das Arbeiten enorm erleichtert. Die Zugfunktion ermöglicht das Ablängen von größeren Werkstücken.


## Ausstattung

- Untergestell für stabilen Stand und angenehme Arbeitshöhe (84 cm)
- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke bis zu 310 mm
- Der integrierte Laser ermöglicht schnelle, exakte Schnitte
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links für Gehrungsschnitte
- Alle Einstellungen sind von der Arbeitsposition aus gut sichtbar
- Auflagen links und rechts zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Spindle Lock für einfachen Sägeblattwechsel



## Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V   50 Hz
- Leistung	1900 W
- Leerlaufdrehzahl	4800 min <sup>-1</sup>
- Sägeblatt	Ø254 x ø30 mm
- Schwenkbereich (Sägekopf)	-45° - +0°
- Schwenkbereich (Sägetisch)	-45° - +45°
- Schnittbreite 90° x 90°	230 x 70 mm
- Schnittbreite 90° x 45°	210 x 70 mm
- Schnittbreite 45° x 90°	310 x 40 mm
- Schnittbreite 45° x 45°	210 x 40 mm
- Durchmesser Absauganschluss	36 mm
- Max. Schnittbreite bei 90°	310 mm
- Max. Schnittbreite bei 45°	210 mm

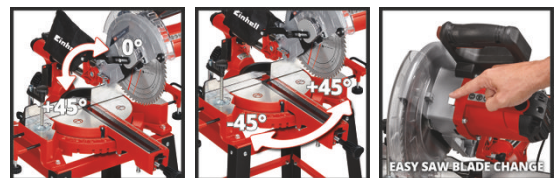

## Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	17.755
- Bruttogewicht (kg)	20.52
- Maße Einzelverpackung	740 x 480 x 410 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	19.9 kg
- Maße Exportkarton	750 x 485 x 406 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	204   408   466

