



Einhell

CLASSIC

Handseilwinde

TC-WI 800

Art.-Nr.: 2260170

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825643916

Die Einhell Handseilwinde TC-WI 800 setzt eine maximale Tragkraft von 800 Kilogramm um. Die Handseilwinde aus dem Hause Einhell verfügt über ein 20 Meter langes und drallfreies Drahtseil (Ø 4,8 mm) mit einem Sicherheitslasthaken und einer Sicherungsklappe. Die Sicherungsklappe verhindert ein ungewolltes Aushängen der Last. Dank einer Rücklaufsperrung können das Seil und die Last sicher gestoppt werden. Die Handkurbel ist mit einem Softgrip versehen für einen sicheren, festen Halt und ein angenehmes Arbeiten. Die Anbringung durch eine Montageplatte mit Bohrungen ist einfach und schnell umzusetzen.

Ausstattung


- 20 Meter langes drallfreies Drahtseil (Ø 4,8 mm)
- Die max. Tragkraft der Handseilwinde beträgt 800kg
- Inkl. Sicherheitslasthaken mit Sicherungsklappe
- Sicherungsklappe verhindert ungewolltes Aushängen der Last
- Rücklaufsperrung zum sicheren Stoppen des Seils und der Last
- Ein Softgrip an der Handkurbel sorgt für angenehmes Arbeiten
- Einfache Anbringung durch Montageplatte mit Bohrungen

Technische Daten


- | | |
|-----------------------|--------|
| - Max. Zugkraft | 800 kg |
| - Länge des Zugseils | 20 m |
| - Zugseildurchmesser | 4.8 mm |
| - Automatische Bremse | Ja |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.705 |
| - Bruttogewicht (kg) | 4.842 |
| - Maße Einzelverpackung | 150 x 138 x 221 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 8 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 37.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 55 x 33 x 22 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 3840 |

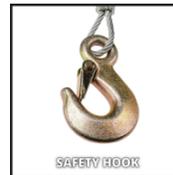

SAFETY HOOK

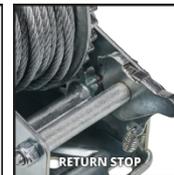


RETURN STOP




SOFTGRIP




MOUNTING PLATE

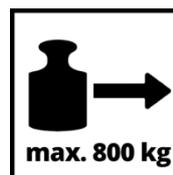

max. 800 kg

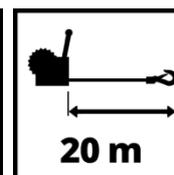

20 m

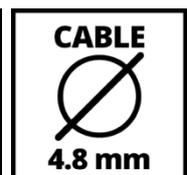

CABLE

4.8 mm