

A man with a beard and mustache, wearing a blue jacket and a headlamp, is looking upwards in a forest. The headlamp is illuminated, casting a bright light. The background is a blurred green forest.

B&W International

ENDLICH ALLES SICHER IM BLICK
FINALLY EVERYTHING IN SIGHT

www.b-w-international.com

ZEHNMAL HELLE FREUDE FÜR DEN PROFI-EINSATZ TEN TIMES THE DELIGHT FOR PROFESSIONAL USE

Mit den zehn neuen Lampen von B&W bringen Sie Licht dahin, wo Sie es brauchen. Unsere vielseitigen Lichtlösungen decken dabei von Arbeit bis Outdoor alle Bedürfnisse und Ansprüche an professionelle mobile Beleuchtungen ab – in bewährter verlässlicher und robuster B&W-Qualität: Verlassen Sie sich einfach auf optimales Licht für optimale Sicht. Und ein rundum sicheres Gefühl in jeder Situation.

With the ten new B&W lamps you can bring light to any place you need it. Our versatile lighting solutions meet every need in professional mobile lighting, from work to outdoor – in proven reliability and robust B&W quality: Simply rely on optimal light for optimum visibility. And an all-round secure feeling.



HL250SU

250 LUMEN WIEDERAUFLADBARE SENSOR KOPFLAMPE

250 LUMEN RECHARGEABLE SENSOR HEAD LAMP




COB LED
Vorderseite
Front COB LED



Sensortouch
Motion activated
switch



Adapter
inbegriffen
Includes CE
listed adapter

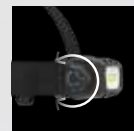

Schwenkbarer
Lichtkopf
Pivoting light
head

Helligkeit 250 Lumen | **IP54**
Akku 3,8V 1600mAh Li-Polymer
Nutzungsdauer* bis zu 2,5 Stunden
Größe 97 x 45 x 35 mm | **Gewicht** 102 g

brightness 235 Lumen | **IP54**
battery 3,8V 1600mAh Li-Polymer
workingtime* approx. 2,5 hours
size 97 x 45 x 35 mm | **weight** 102 g

Angenehm zu tragen, leicht zu bedienen und schnell wiederaufladbar:
Die Kopflampe HL250SU ist die zuverlässige mobile Lichtquelle mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.


Comfortable to wear, easy to handle and quickly recharged : The headlamp HL250SU is the reliable mobile light source with versatile application possibilities.

*Nutzungsdauer für die höchste Lichtstufe
*Workingtime for the highest light level

HL235B

235 LUMEN LED KOPFLAMPE MIT INFRAROTSSENSOR

235 LUMEN INTELLIGENT INFRARED SENSOR LED HEAD LIGHT

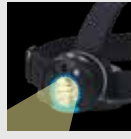


XP-G2Cree
LED
XP-G2Cree
LED



individuell 90°
schwenkbar
pivotable by 90°



Batteriefach an
der Rückseite
rear battery
pack

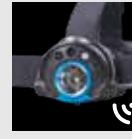

Reichweite bis
zu 145 m
reach approx. 145 m

Helligkeit 235 Lumen | **Batterien:** 3 x 1.5V AA
Nutzungsdauer* bis zu 12 Stunden
Größe 72 x 53 x 42 mm | **Gewicht** 194 g

brightness 235 Lumen | **battery** 3 x 1.5V AA
workingtime* approx. 12 hours
size 72 x 53 x 42 mm | **weight** 194 g


Hohe Helligkeit, lange Leuchtdauer und große Reichweite: Die Kopflampe HL235B bietet eine umfangreiche Ausstattung und erfüllt professionelle Ansprüche.

High brightness, long lighting time and great reach: The headlamp HL235B provides comprehensive equipment and fulfills professional requirements.


WL100U

100 LUMEN WIEDERAUFLADBARE SCHWENKBARE MINILAMPE


100 LUMEN MINI RECHARGEABLE SWIVEL LIGHT

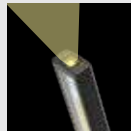


SMD LED
Oberseite
Top SMD LED

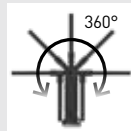

360° schwenk-
bares Klapplicht
360° folding light

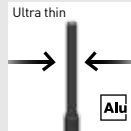

Ultradünn
Ultra thin

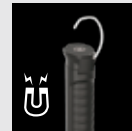

Metallhaken am
Magnetfuß
Metal hook on the
strong magnetic base

Helligkeit 100 Lumen
Akku 3.7V 750mAh Li-Ionen
Nutzungsdauer* bis zu 3 Stunden
Größe 26 x 36 x 213 mm
Gewicht 70 g

brightness 100 Lumen
battery 3.7V 750mAh Li-Ionen
workingtime* approx. 3 hours
size 26 x 36 x 213 mm
weight 70 g

Handlich, leistungsstark und robust: Das ultradünne Design der Minilampe WL100U ermöglicht es, sie auch auf kleinstem Raum als mobiles Arbeitslicht oder als Taschenlampe einzusetzen.

Easy to handle, powerful and robust: The ultra thin design of the Minilight WL100U allows use as a mobile work light or flashlight in extremely small spaces.

WL300U

300 LUMEN KABELLOSE ARBEITSLAMPE


300 LUMEN HAND HELD POCKET LIGHT



Wiederauf-
ladbarer Akku
Rechargeable
battery



Drehbarer
Haken
Swivel hook

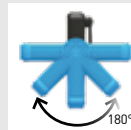

180°
schwenkbar
180° pivotable



Schwenkbarer
Magnetarm
Magnetic swivel
arm

Helligkeit 300 Lumen | **IP54**
Akku 3.7V 1600mAh Li-Ionen
Nutzungsdauer* bis zu 2 Stunden
Größe 63 x 34 x 124 mm | **Gewicht** 172g

brightness 300 Lumen | **IP54**
battery 3.7V 1600mAh Li-Ionen
workingtime* approx. 2 hours
size 63 x 34 x 124 mm | **weight** 172 g

Vielseitig, mobil und leuchtstark: Die Arbeitslampe WL300U lässt sich überall dort mit hinnehmen und sicher platzieren, wo Licht für die Arbeit gebraucht wird.

Versatile, mobile and extremely bright: The work light WL300U is easy to take along as well as be safely placed where light is needed for work.


WL500U

500 LUMEN WIEDERAUFLADBARE SCHWENKBARE LAMPE 500 LUMEN RECHARGEABLE SWIVEL LIGHT




Helligkeit 500 Lumen
Akku 3.7V 3350mAh Li-Ionen
Nutzungsdauer* bis zu 3 Stunden
Größe 39 x 53 x 333 mm
Gewicht 248 g

brightness 500 Lumen
battery 3.7V 3350mAh Li-Ionen
workingtime* approx. 3 hours
size 39 x 53 x 333 mm
weight 248 g

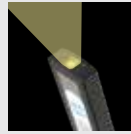


SMD LED
Oberseite
Top SMD LED

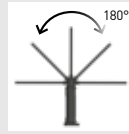

180° schwenkbar
180° pivotable



180° Drehbar
180° Rotatable

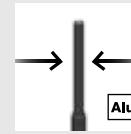

Ultradünn
Ultra thin



Magnetfuß
Strong magnet



Schalter
Switch

Hohe Flexibilität und Helligkeit: Die handliche Lampe WL500U in ultradünnem, ergonomischem Design spendet auch in beengten Situationen zuverlässig Licht.

High flexibility and brightness: The handy light WL500U in the ultra thin, ergonomic design reliably provides light in tight spaces.


WL600U

500 LUMEN COB LED MIT LADESTATION 500 LUMEN RECHARGEABLE COB TUBE LIGHT WITH CHARGING STATION




Helligkeit 500 Lumen | IP54
Akku 3.7V 4400mAh Li-Ionen
Nutzungsdauer* bis zu 2 Stunden
Größe 74 x 68 x 377 mm
Gewicht 243 g

brightness 500 Lumen | IP54
battery 3.7V 4400mAh Li-Ionen
workingtime* approx. 2 hours
size 74 x 68 x 377 mm
weight 243 g

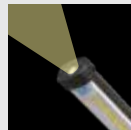

SMD LED
Oberseite
Top SMD LED

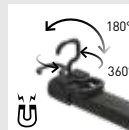

Magnetklemme
mit Haken
Magnet clips with
swivel hooks



Batteriestand-
anzeige
Battery capacity
indicator



Einfache
Ladefunktion
Easy charging
function



Ladestation
Charging
station

Umfangreiche Ausstattung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Die COB LED Lampe WL600U hat zwei abnehmbare Magnetklemmen mit schwenkbaren Haken und eine praktische Batteriestandanzeige.

Comprehensive equipment for versatile application possibilities: The COB LED light WL600U has two removable magnet clips with swivel hooks and a practical battery capacity indicator.

WL700U

700 LUMEN WIEDERAUFLADBARE ARBEITSLAMPE 700 LUMEN RECHARGEABLE WORK LIGHT



Helligkeit 700 Lumen | IP65
Akku 3.7V 5200mAh Li-Ionen
Nutzungsdauer* bis zu 2,5 Stunden
Größe 92 x 86 x 72 mm | **Gewicht** 388 g

brightness 700 Lumen | IP65
battery 3.7V 5200mAh Li-Ionen
workingtime* approx. 2,5 hours
size 92 x 86 x 72 mm | **weight** 388 g



180°
schwenkbar
180° pivotable



Ladeanzeige
Charging
indicator



Powerbank-
Funktion
power bank
function



Bodenmagnet
Magnet on the
bottom

Starke und flexibel platzierbare Leuchtkraft: Die Arbeitslampe WL700U ist durch ihren drehbaren Magnetfuß an vielen Orten die optimale Lösung für professionelle Beleuchtung.

Strong and flexible positioning of the light output: The work light WL700U with the pivotable magnetic base provides the optimal solution in professional lighting.


FL150B



150 LUMEN BATTERIEBETRIEBENE TASCHENLAMPE 150 LUMEN ALKALINE BATTERY FLASH LIGHT

Helligkeit 150 Lumen
IP54
Batterien 2 x 1.5V AAA
Nutzungsdauer* bis zu 4 Stunden
Größe 22 x 22 x 159 mm
Gewicht 84 g

brightness 150 Lumen
IP54
battery 2 x AAA
workingtime* approx. 4 hours
size 22 x 22 x 159 mm
weight 84 g

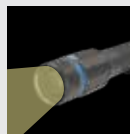

SMD LED
SMD LED



Stufenlos
verstellbar
Adjustable
beam angle



IP54
IP54



Schalter
Switch



Leichter
Batteriewechsel
Easy battery
change

Leicht, wasserabweisend und schnell im Einsatz: Die Taschenlampe FL150B bietet zwei Leuchtstufen und verbindet handliches Design mit hoher Reichweite und einfacher Bedienung.

Light, water-resistant and quick to use: The flashlight FL 150B provides two brightness levels and combines handy design with high reach and simple operation.

FL260B



260 LUMEN LED TASCHENLAMPE 260 LUMEN LED HANDHELD FLASHLIGHT

Helligkeit 260 Lumen
IP68
Batterien 4 x 1.5V AAA
Nutzungsdauer* bis zu 2,5 Stunden
Größe 35 x 165 mm
Gewicht 166 g

brightness 260 Lumen
IP54
battery 4 x 1.5V AAA
workingtime* approx. 2,5 hours
size 35 x 165 mm
weight 166 g



Luxeon T
LED, weiß
Luxeon T
White LED



IP68
IP68



Gummierter Griff
Rubberized grip



Leichter
Batteriewechsel
Easy battery
change

Robust, hell und mit drei Leuchtmodi ausgestattet: Ihre Reichweite von bis zu 170 Metern und ihr rutschfester Griff machen die Taschenlampe FL260B zur höchst flexiblen mobilen Lichtquelle.

Robust, light and equipped with three lighting modes: With reach of up to 170 meters and a non-slip grip the flashlight FL260B is an extremely flexible mobile light source.

FL550U



550 LUMEN WIEDERAUFLADBARE LED TASCHENLAMPE 550 LUMEN LED POLYMER RECHARGEABLE HANDHELD FLASH LIGHT

Helligkeit 550 Lumen
IP6X
Akku 3.7V 2500mAh
Li-polymer
Nutzungsdauer* bis zu 3,5 Stunden
Größe 43 x 188 mm
Gewicht 244 g

brightness 550 Lumen
IP6X
battery 3.7V 2500mAh
Li-polymer
workingtime* approx. 3,5 hours
size 43 x 188 mm
weight 244 g



XM-L2 Cree
LED, weiß
XM-L2 Cree
White LED



Bis 2m
wasserdicht
2m Waterproof



Gummierter Griff
Rubberized grip



Einfaches
Aufladen
Easy charging

Maximale mobile Leuchtkraft und umfassende Profi-Ausstattung: Die robuste Taschenlampe FL550U ist bis 2m wasserdicht, sturz- und staubgeschützt und bietet vier Leuchtmodi.

Maximum mobile light output and comprehensive professional equipment: The robust flashlight FL550U is waterproof up to 2 meters, break- and dust-proof and provides 4 lighting modes.

DEUTSCHLAND | GERMANY

B&W International GmbH
Junkendiek 5
49479 Ibbenbüren

fon +49 5451 89 46 0
fax +49 5451 89 46 444
info@b-w-international.com

SPANIEN | SPAIN

B&W Maletas Industriales S.L.
Carrer Progrès, 2B
08850 Gavà (BCN)
España

fon +34 (0) 93 647 64 84
fax +34 (0) 93 647 64 83
spain@b-w-international.com

NORD AMERIKA | NORTH AMERICA

B&W North America
12200 Farmington Rd.
Livonia, MI 48150 (USA)

fon +1 (0) 734 7 44 55 66
fax +1 (0) 734 7 44 55 68
usa@b-w-international.com

CHINA | CHINA

B&W Jiaying Co., LTD.
No. 997 Fenghua Road
Jiaying 314036
ZheJiang, P.R. China

fon +86 (0) 573 8269 3528
fax +86 (0) 573 8269 3530
info@b-w-international.com.cn

INDIEN | INDIA

B&W International India
Cabin No. C-6, 1st Floor, Plus offices,
Landmark Cyber Park, Sector -67,
Gurugram - 122018, Haryana, India

fon +91 (0) 989 11 140 05
india@b-w-international.com

AUSTRALIEN | AUSTRALIA

B&W International Australia

australia@b-w-international.com