


Bedienungsanleitung

Instruction manual / Manuel d'instructions



Nevoox LF UV-C Luftreiniger
Nevoox LF UV-C air purifier
Purificateur d'air Nevoox LF UV-C

Produkt Bestandteile / Product Components / Composantes du produit

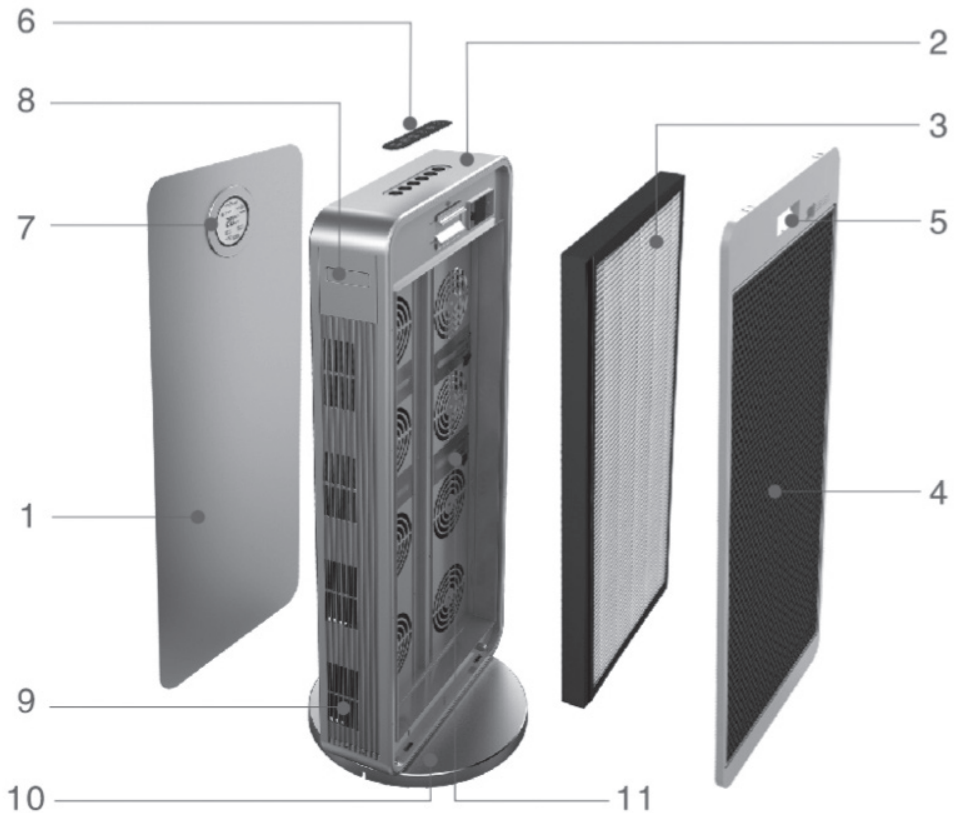

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Frontabdeckung
Front cover / Couverture | 7 High Definition Display
High Definition Display /
Affichage haute définition |
| 2 Gehäuse
Housing / Logement | 8 versenkbare Griffe (ab Modell LF 2030)
Retractable handles (from model LF 2030)
Poignées rétractables (à partir du modèle
LF 2030) |
| 3 6 fach Filter HEPA 13
6-way filter HEPA 13 / Filtre à 6 voies HEPA 13 | 9 Luftauslässe
Air outlets / Sorties d'air |
| 4 Rückwandabdeckung
Back cover / Couverture arrière | 10 Standfuß
Stand / Stand |
| 5 Abnehmgriff
Removal handle / Poignée de déménagement | 11 UV-C Einheit
UV-C unit / Unité UV-C |
| 6 Bedienfeld
Control panel / Panneau de contrôle | |

1. Bitte beachten



Vielen Dank, dass Sie sich für einen Nevoox Luftreiniger entschieden haben.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen nur als Beispielbilder.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie unbedingt die Kunststoffolie des Filtersiebs im Gerät.

Um sicherzustellen dass Sie dieses Produkt richtig verwenden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch.

2. Zubehör

Die Luftreiniger werden mit folgendem Zubehör ausgeliefert:

- 1 x Handbuch
- 1 x Fernbedienung

Zusätzlich, nur für die Modelle LF 2030 / LF 2040 / LF 2050 / LF 2060 / LF 2070:

- 1 x Schraubenpaket
- 1 x runder Standfuß

Sollten die genannten Teile nach dem Öffnen der Verpackung nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachberater.

3. LCD Display

Grüner Bildschirm PM2,5 <75UG / m³
Die Luftqualität ist ausgezeichnet.



grün



blau




rot

4. Fernbedienung /Bedieneinheit




Im Lieferumfang ist eine Infrarot Fernbedienung enthalten. Der Fernbedienungssensor (receiving hole) befindet sich unterhalb des Frontdisplays und darf nicht verdeckt werden. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt max. 5 Meter.

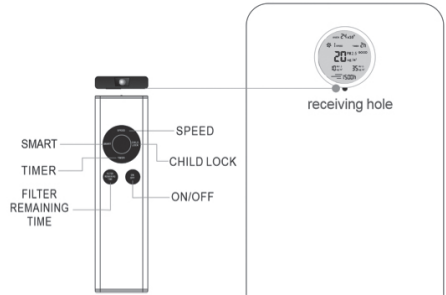

5. Installation von Bodenplatte und Netzkabel


Nur für die Modelle: LF 2030 / LF 2040 / LF 2050 / LF 2060 / LF 2070

1) Überprüfen Sie das Zubehör.

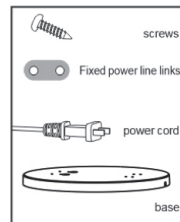


①

2) Führen Sie das Netzkabel durch das Loch der Bodenplatte.

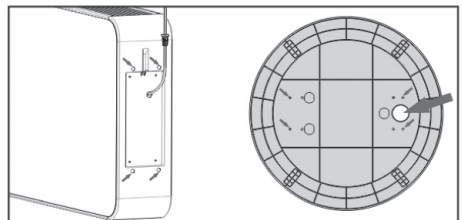


②

- 3) Verschrauben Sie die Bodenplatte mit den im Bild markierten Löchern im Boden des Luftreinigers.

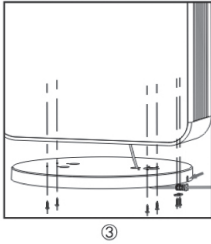


③

- 4) Die Kabelführung in die Bodenplatte drücken und die Kabelfixierung mit der Bodenplatte verschrauben.

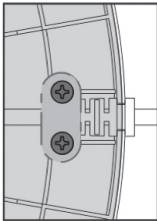

④

- 5) Überprüfen Sie, ob die Abbildung mit der Bodenplatte und der Kabelführung Ihres Gerätes übereinstimmt.

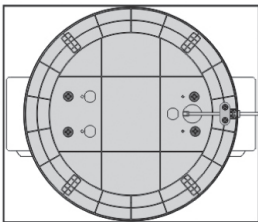

⑤

6. Aufstellungsort


Um die Leistung des Luftreinigers voll zu nutzen, sollte das Gerät mit einem Mindestabstand von 10-15cm von Wänden o.ä. aufgestellt werden. So wird sichergestellt, dass über die Rückseite des Gerätes ausreichend Luft ansaugt werden kann.

Wenn Sie den Luftreiniger verwenden, wird empfohlen, die Türen und Fenster zu schließen, um einen besseren Reinigungseffekt zu erzielen.

Um Wackeln oder Kippen des Gerätes zu verhindern, stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund aufgestellt wird.


7. Inbetriebnahme

7.1. An- und Ausschalten

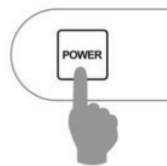

Einmal drücken zum Einschalten, erneut drücken zum Ausschalten.

7.2. Lüftergeschwindigkeit (Speed)

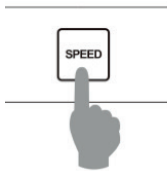

Die Lüftergeschwindigkeit kann in vier Stufen eingestellt werden.

7.3. Kindersicherung (Child Lock)



Drücken Sie kurz die Taste, um alle Bedientasten zu sperren. Drücken Sie für drei Sekunden, um alle Bedientasten wieder zu entsperren.


7.4. Filter-Timer (Filter Reset)



Die max. Laufzeit der Filter beträgt 1.500 Stunden. Wenn die Restlaufzeit der Filter ca. 60 Stunden beträgt, blinkt das Display und zeigt „FILTER REMAINING TIME“. In diesem Zeitraum muss der Filter getauscht werden.


Nach dem Filtertausch drücken Sie die Taste „FILTER RESET“ 3 Sekunden lang, um das Zählwerk zurück zusetzen.

7.5. Ausschalt-Timer

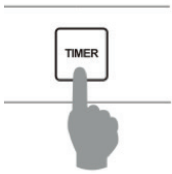

Das Gerät lässt sich über den Timer in 12 Stufen (0-12 Stunden) ausschalten.

7.6. Automatikmodus (Auto Mode)

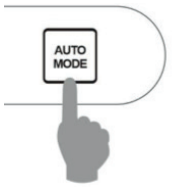


Die Geschwindigkeit der Lüfter (und somit der Luftdurchsatz) wird je nach gemessener Luftqualität automatisch geregelt. Jede Lüfterstufe weniger reduziert den Luftdurchsatz um 25%.

(Stufe 4 = 100%/ Stufe 3=75%/ Stufe 2= 50%/ Stufe 1=25%)

8. Filterwechsel

1. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und die Rückabdeckung von Hand abziehen.
2. Entfernen Sie den gebrauchten Filter; der Filter kann im Hausmüll entsorgt werden.
3. Reinigen Sie das Innengehäuse mit einem weichen Tuch.
4. Installieren Sie den neuen Filter mit der blauen Seite nach Aussen.
5. Schließen Sie den Deckel.
6. Die Installation ist abgeschlossen.

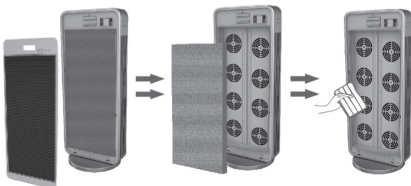

Hinweis: Drücken Sie nach dem Filterwechsel die Taste "FILTER RESET".

Die max. Laufzeit von 1.500 Stunden des getauschten Filters wird dadurch korrekt berechnet.

Die Laufzeit der Filter hängt u.a. von der Belastung der angesaugten Luft und der Drehzahl der Lüfter ab und wird im Display angezeigt.

9. Sicherheitshinweise

- 9.1. Um Schäden durch Überhitzung des Luftreinigers zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass sowohl der Lufteinlass als auch der Luftauslass nicht verdeckt sind.
- 9.2. Stellen Sie das Gerät nicht neben eine Heizung, es besteht Brandgefahr oder Verformung des Gehäuses durch Hitze einwirkung.
- 9.3. Ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn Sie das Gerät reinigen, den Filter tauschen oder es längere Zeit nicht benutzen.
- 9.4. Bewegen Sie den Luftreinger nur, wenn er vorher ausgeschaltet wurde.
- 9.5. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Anschlußkabel des Netzteiles beschädigt ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre Verkaufsstelle.
- 9.6. Um Wackeln oder Kippen des Gerätes zu verhindern, stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einem ebenen und rutschfesten Untergrund aufgestellt wird.

1. Please note



Thank you for choosing a Nevoox air purifier.

Illustrations in this manual are for illustrative purposes only.

Before you start up the unit, make sure to remove the plastic foil of the filter screen in the unit.

To ensure that you use this product correctly, please read these instructions carefully.

2. Accessories

The air purifiers are supplied with the following accessories:

- 1 x manual
- 1 x remote control

Additional, only for the models LF 2030 / LF 2040 / LF 2050 / LF 2060 / LF 2070

- 1 x screw package
- 1 x round base.

If the parts mentioned do not match after opening the packaging, please contact your specialist consultant immediately.

3. LCD display

Green screen PM2.5 <75UG / m³
The air quality is excellent.



green

 


blue




red

4. Remote control / Control panel




An infrared remote control is included. The remote control sensor (receiving hole) is located below the front display and must not be covered. The range of the remote control is max. 5 metres.

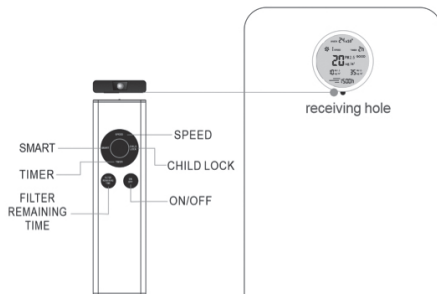

5. Installation of base plate and power cable


Only for Models: LF 2030 / LF 2040 / LF 2050 / LF 2060 / LF 2070

- 1) Check the accessories.

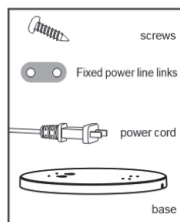


①

- 2) Pass the power cord through the hole in the base plate.

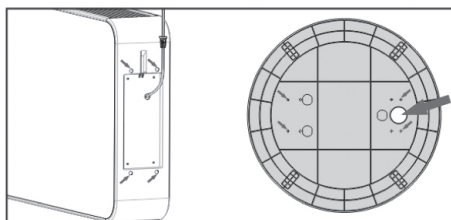


②

- 3) Screw the base plate to the holes in the bottom of the air purifier marked in the picture.

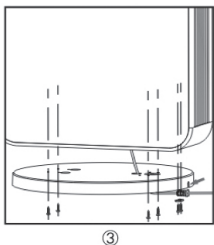


③

- 4) Press the cable guide into the base plate and screw the cable fixing to the base plate.

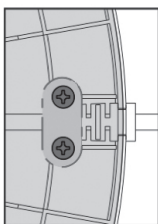

④

- 5) Check that the illustration corresponds to the base plate and cable guide of your appliance.

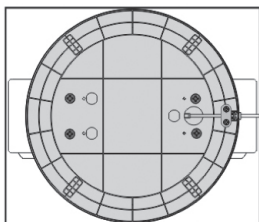

⑤

6. Place of installation


To make full use of the air purifier's performance, the unit should be placed at a minimum distance of 10-15cm from walls or similar. This ensures that sufficient air can be sucked in through the back of the unit.

If you use the air purifier, it is recommended that you close the doors and windows to achieve a better cleaning effect.

To prevent the appliance from wobbling or tilting, ensure that the appliance is placed on a level and non-slip surface.


7. Commissioning

7.1. Switch on and off

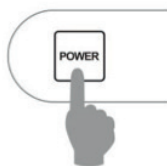


Press once to switch on, press again to switch off.

7.2. Fan speed (Speed)

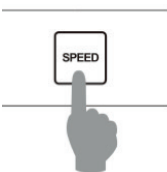


The fan speed can be set in four stages.

7.3. Child Lock

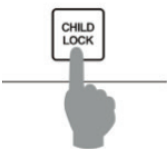

Briefly press the key to lock all control keys. Press for three seconds to return all the control keys to the unlock modus.

7.4. Filter Timer (Filter Reset)

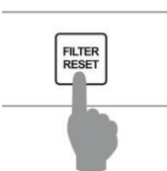


The maximum running time of the filters is 1,500 hours. When the remaining running time of the filters is approx. 60 hours, the display flashes and shows „FILTER REMAINING TIME“. During this period the filter must be

replaced.


After changing the filter, press the „FILTER RESET“ key for 3 seconds to reset the counter to 1500 hours.

7.5. Off Timer

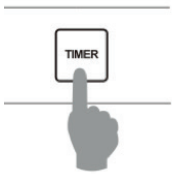

The unit can be switched off in 12 steps (0-12 hours) using the timer.

7.6. Automatic mode (Auto Mode)

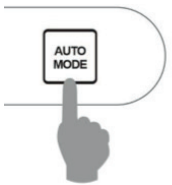


The speed of the fans (and thus the air flow) is automatically controlled according to the measured air quality. Each fan stage less reduces the airflow by 25%.

(Level 4 = 100%/ Level 3=75%/
Level 2= 50%/ Level 1 =25%)

8. Filter change

1. switch off the unit, pull out the mains plug and remove the back cover by hand.
2. remove the used filter; the filter can be disposed of in the household waste.
3. clean the inner housing with a soft cloth.
4. install the new filter with the blue side facing outwards.
5. close the lid.
6. the installation is complete.

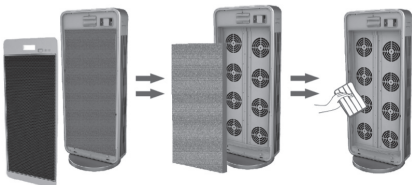

Note: After changing the filter, press the „FILTER RESET“ key.

The maximum running time of 1,500 hours of the replaced filter is thus correctly calculated.

The running time of the filters depends, among other things, on the load of the air sucked in and the speed of the fans and is shown on the display.

9. Safety Instructions

- 9.1. To prevent damage due to overheating of the air purifier, make sure that both the air inlet and the air outlet are not covered.
- 9.2. Do not place the unit next to a heater, as there is a risk of fire or deformation of the cabinet due to heat.
- 9.3. Unplug the power cord when cleaning the machine, replacing the filter or when not using it for a long period of time.
- 9.4. Do not move the air purifier unless it has been previously switched off.
- 9.5. Do not use the unit if the power supply cable is damaged. In this case contact your point of sale.
- 9.6. To prevent the appliance from wobbling or tilting, ensure that the appliance is placed on a level and non-slip surface.

1. Veuillez noter que



Merci d'avoir choisi un purificateur d'air Nevoox.

Les illustrations contenues dans ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif.

Avant de démarrer l'unité, assurez-vous de retirer la feuille de plastique de l'écran filtrant.

Pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement, veuillez lire ces instructions avec soin.

2. Accessoires

Les purificateurs d'air sont fournis avec les accessoires suivants :

- 1 x manuel
- 1x télécommande

Supplémentaire, uniquement pour les modèles LF2030 / LF2040 / L 2050 / LF 2060 / LF2070

- 1 x paquet de vis
- 1 x base ronde.

Si les pièces mentionnées ne correspondent pas après l'ouverture de l'emballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur spécialisé.

3. Écran LCD

Écran vert PM2,5 <75UG / m³
La qualité de l'air est excellente.



vert

 


bleu




rouge

4. Télécommande / Panneau de contrôle




Une télécommande infrarouge est incluse. Le capteur de la télécommande (trou de réception) est situé sous l'écran frontal et ne doit pas être recouvert. La portée de la télécommande est maximale. 5 mètres.

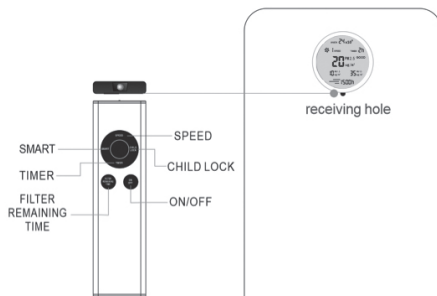

5. Installation de la plaque de base et du câble électrique


Uniquement pour Models: LF 2030 / LF 2040 / LF 2050 / LF 2060 / LF 2070

1) Vérifiez les accessoires.

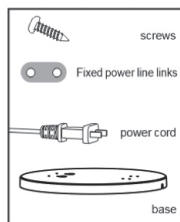


①

2) Faites passer le cordon d'alimentation par le trou de la plaque de base.

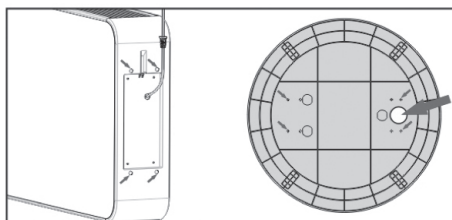


②

- 3) Vissez la plaque de base aux trous dans le fond du purificateur d'air indiqués sur la photo.

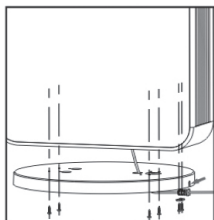


③

- 4) Enfoncez le guide-câble dans la plaque de base et vissez la fixation du câble sur la plaque de base.

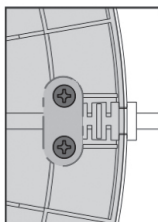

④

- 5) Vérifiez que l'illustration correspond à la plaque de base et au guide de câble de votre appareil.

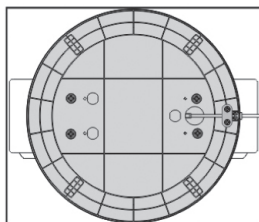

⑤

6. Lieu d'installation


Pour exploiter pleinement les performances du purificateur d'air, l'appareil doit être placé à une distance minimale de 10 à 15 cm du mur ou d'une paroi. Cela permet d'aspirer suffisamment d'air par l'arrière de l'appareil.

Si vous utilisez le purificateur d'air, il est recommandé de fermer les portes et les fenêtres pour obtenir un meilleur effet de nettoyage.

Pour éviter que l'appareil ne vacille ou ne bascule, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface plane et non glissante.


7. Mise en service

7.1. Allumé et éteint

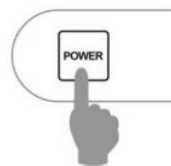

Appuyez une fois pour allumer, une autre fois pour éteindre.

7.2. Vitesse du ventilateur

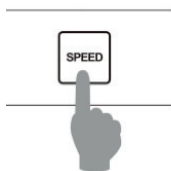


La vitesse du ventilateur peut être réglée en quatre étapes.

7.3. Sécurité enfant



Appuyez brièvement sur la touche pour verrouiller toutes les touches de contrôle. Appuyez pendant trois secondes pour remettre toutes les touches de contrôle en fonction.


7.4. Filter Timer (réinitialisation du filtre)

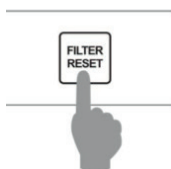

La durée maximale de fonctionnement des filtres est de 1500 heures. Lorsque la durée de fonctionnement restante du filtre est d'environ 60 heures, l'écran clignote et affiche „FILTER REMAINING TIME“. Pendant cette période, le


filtre doit être remplacé.
Après avoir changé le filtre, appuyez sur la touche „FILTER RESET“ pendant 3 secondes pour remettre le compteur à 1500 heures.

7.5. Minuterie d'arrêt

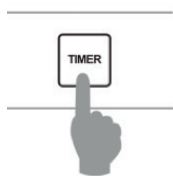

L'appareil peut être éteint en 12 étapes (0-12 heures) grâce à la minuterie.

7.6. Mode automatique (Auto Mode)

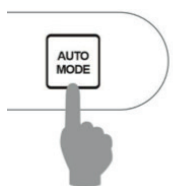


La vitesse des ventilateurs (et donc le débit d'air) est automatiquement contrôlée en fonction de la qualité de l'air mesurée. Chaque étape réduit le débit d'air de 25 %.

Niveau 4 = 100% / Niveau 3=75% /
Niveau 2= 50% / Niveau 1 =25%)

8. Changement de filtre

1. éteignez l'appareil, débranchez la prise de courant et retirez le couvercle arrière à la main.
2. retirer le filtre usagé ; le filtre peut être jeté dans les ordures ménagères.
3. nettoyer le boîtier intérieur avec un chiffon doux.
4. installer le nouveau filtre avec la face bleue tournée vers l'extérieur.
5. Fermez le couvercle.
6. l'installation est terminée.

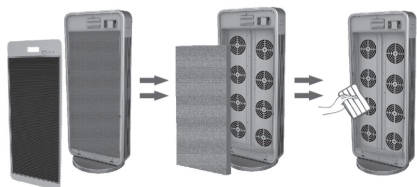

F

Note : Après avoir changé le filtre, appuyez sur la touche „FILTER RESET“.

La durée de fonctionnement maximale de 1500 heures du filtre remplacé est donc correctement calculée.

9. Instructions de sécurité

- 9.1. Pour éviter tout dommage dû à une surchauffe du purificateur d'air, assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas couvertes.
- 9.2. Ne placez pas l'appareil à côté d'un chauffage, car il y a un risque d'incendie ou de déformation de l'armoire par la chaleur.
- 9.3. Débranchez le cordon d'alimentation lorsque vous nettoyez l'appareil, remplacez le filtre ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- 9.4. Ne déplacez pas le purificateur d'air, sauf s'il a été préalablement éteint.
- 9.5. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation électrique est endommagé. Dans ce cas, contactez votre point de vente.
- 9.6. Pour éviter que l'appareil ne vacille ou ne bascule, veillez à ce qu'il soit placé sur une surface plane et non glissante.

