

Adapterleitung

- 2 Sicherheits-Kupplungen und 1 Koaxial-Federkorbstecker, konfektioniert an flexibler, isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- für unsere Brückenbuchse **BRBU 7924 L .. / ..**(Farbe)
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT


- Leitung PVC-isol. 0,5 mm²
- Kontaktteile **vernickelt und vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Adapter lead

- 2 safety coupler and 1 coaxial lamella-basket plug, assembled on flexible insulated PVC cable 0.5 mm²
- for our connecting socket **BRBU 7924 L .. / ..**(colour)
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019

Order No. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT

- cable PVC insul. 0.5 mm²
- contact parts **nickel-plated and gold-plated**
- **colours** see table

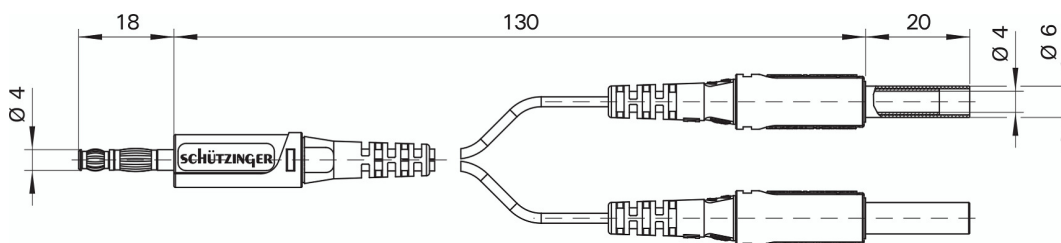

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT Kontaktteile vernickelt und vergoldet	Order No. ¹⁾	AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT contact parts nickel-plated and gold-plated
Farben	schwarz/rot	colours	black/red
Längen	10 cm	lengths	10 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	PVC-isol. 0,5 mm ²	cable	PVC insul. 0.5 mm ²
Durchgangswiderstand	3 mΩ	transition resistance	3 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	rated current ²⁾	10 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
²⁾bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request
²⁾at normal ambient temperatures