



Gimbal Camera

User Guide

使用说明

使用説明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Bedienungsanleitung

Guía de usuario

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

Guia do usuário


Руководство пользователя


v1.0 2021.01





www.dji.com/dji-fpv/video




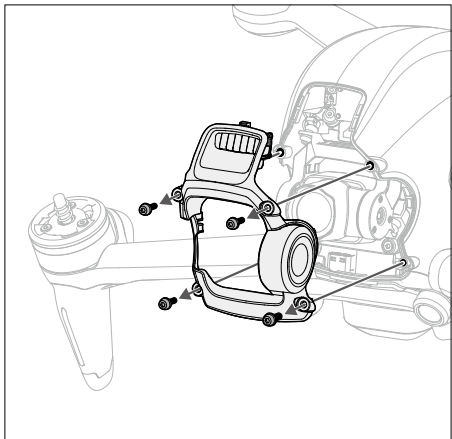


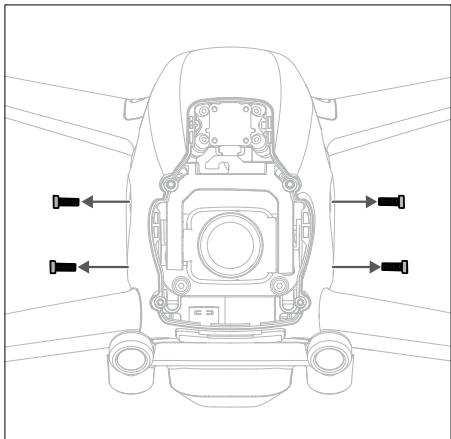


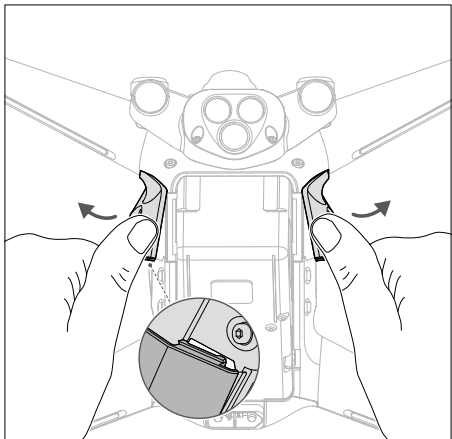


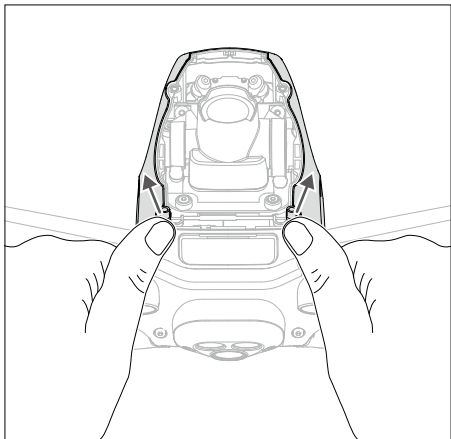


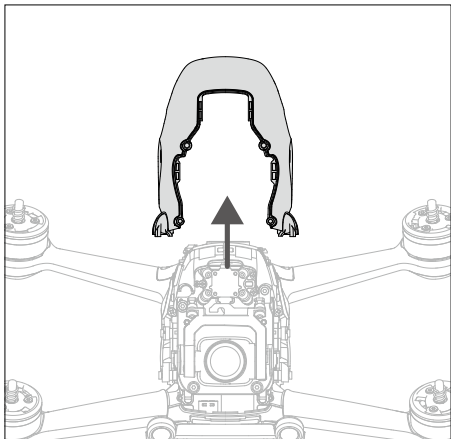


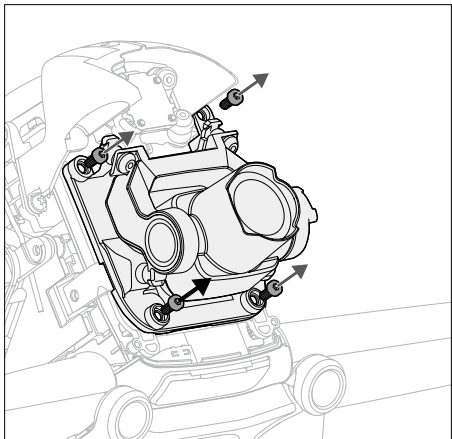

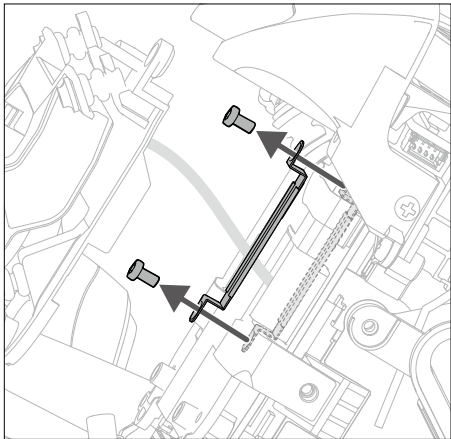


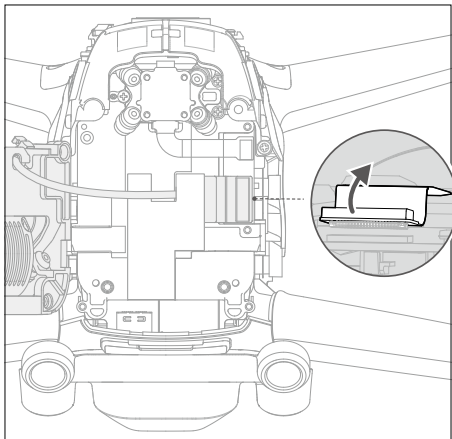


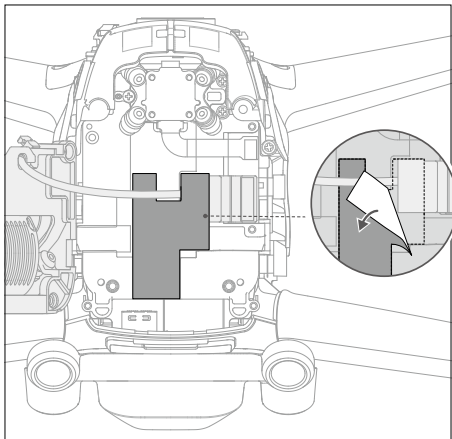


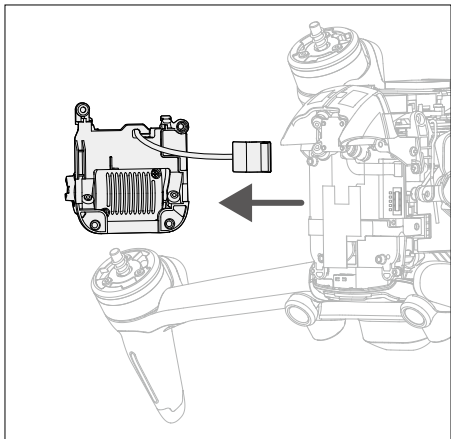





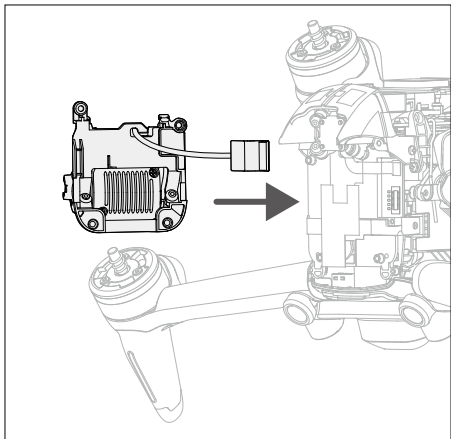


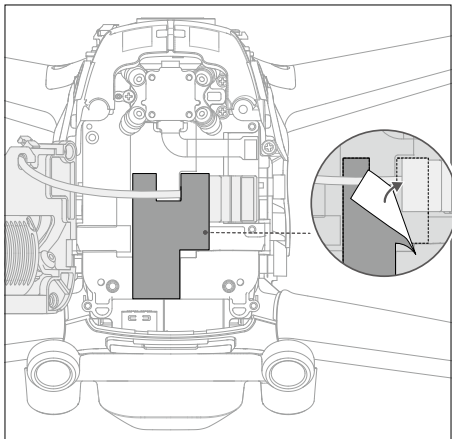


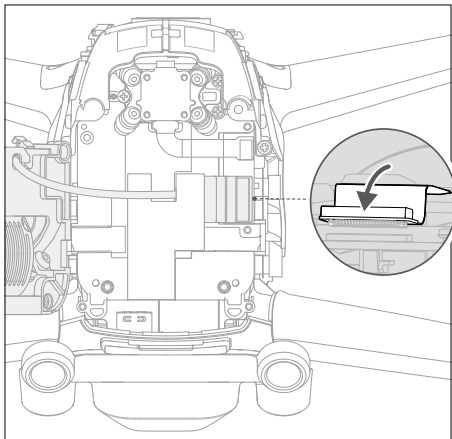


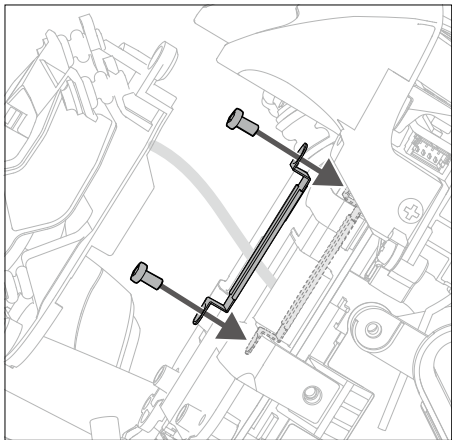


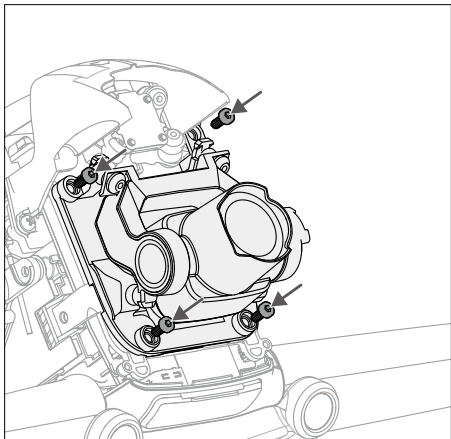


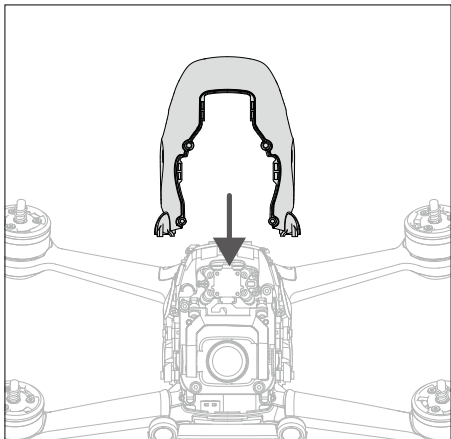


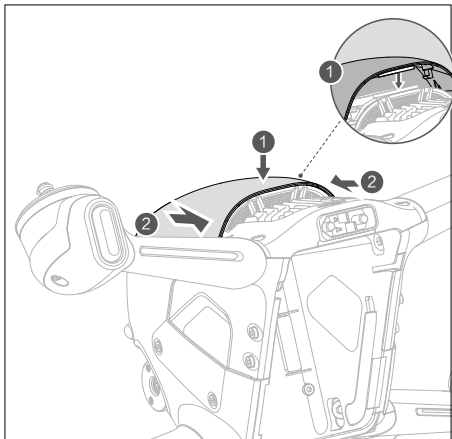


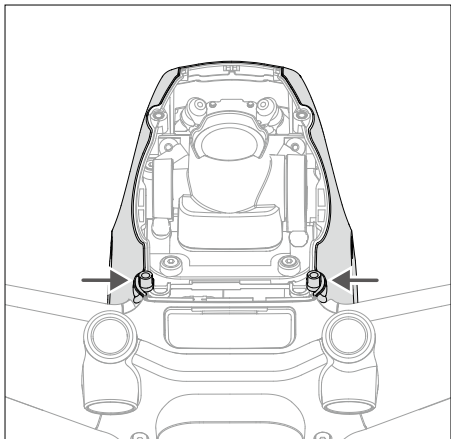

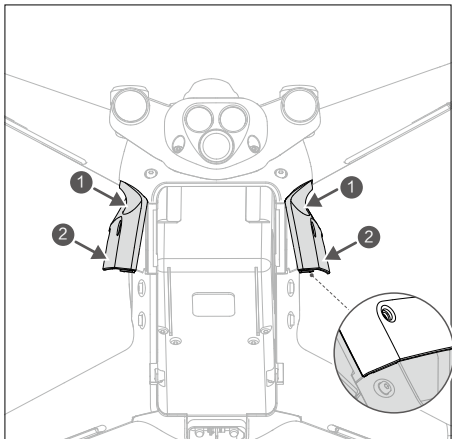

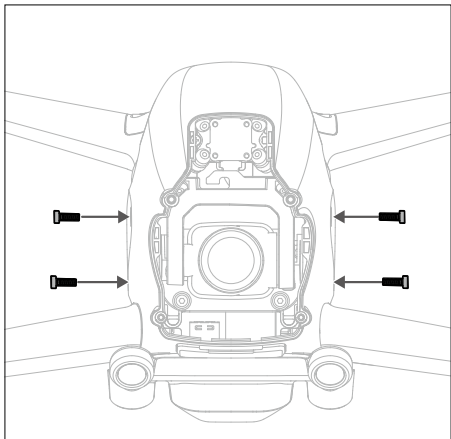

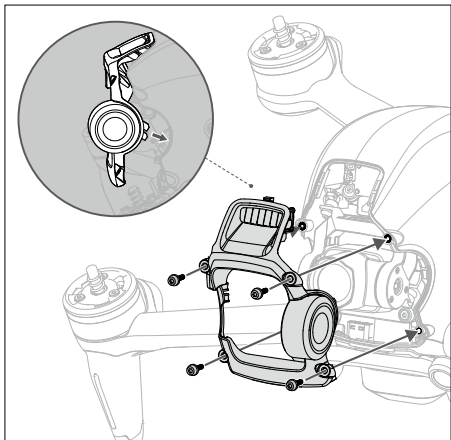

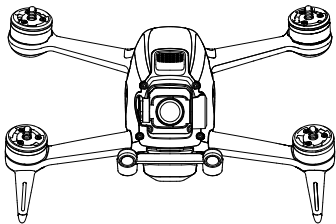

Disclaimer and Warning

Congratulations on purchasing your new DJI™ product. Read this entire document carefully to ensure proper configuration before use. Failure to read and follow instructions and warnings in this document may result in serious injury to yourself or others, damage to your DJI product, or damage to other objects in the vicinity.

By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible for your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies and guidelines DJI has made and may make available.

Specifications

Sensor	1/2.3" CMOS, Effective Pixels: 12M
Lens	FOV: 150°; 35 mm format equivalent: 14.66 mm; Aperture: f/2.86; Focus range: 0.6 m to ∞
ISO Range	100-3200
Electronic Shutter Speed	1/8000-1/60 s
Max Image Size	3840x2160
Video Resolution	4K: 3840x2160 50/60p FHD: 1920x1080 50/60/100/120p
Video Format	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

免责声明和警告

感谢您购买 DJI™ 产品。使用本产品之前，请仔细阅读本文以确保已对产品进行正确的设置。不遵循和不按照本文的说明与警告来操作可能会给您和周围的人带来伤害，损坏本产品或其它周围的物品。

一旦使用本产品，即视为您已经仔细阅读免责声明与警告，理解、认可和接受本声明全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负全部责任。您承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本条款以及大疆创新（DJI）制定的任何相关条例、政策和指引。

参数

影像传感器	1/2.3 英寸 CMOS，有效像素 12M
镜头	视角：150°；等效焦距：14.66 mm； 光圈：f/2.86；焦点范围：0.6 m 至无穷远
ISO 范围	100-3200
电子快门速度	1/8000-1/60 s
最大照片尺寸	3840 × 2160
录像分辨率	4K: 3840 × 2160 50/60p FHD: 1920 × 1080 50/60/100/120p
视频格式	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

免責聲明和警告

感謝您購買 DJI™ 產品。使用本產品之前，請仔細閱讀本文以確保已對產品進行正確的設定。若未遵循及未按照本文的說明與警告來操作，可能會對您和周圍的人造成傷害，損壞本產品或其它鄰近的物品。

一旦使用本產品，即視為您已經仔細閱讀免責聲明與警告，理解、認可和接受本聲明全部條款和內容。您承諾對使用本產品及可能帶來的後果負全部責任。您承諾僅出於正當目的使用本產品，並且同意本條款以及大疆創新 (DJI) 制定的任何相關條例、政策和指南。

規格

影像感應器	1/2.3 英寸 CMOS，有效像素 1200 萬
鏡頭	視角：150°；等效焦距：14.66 mm； 光圈：f/2.86；焦點範圍：0.6 m 至無窮遠
ISO 範圍	100-3200
電子快門速度	1/8000-1/60 秒
最大照片尺寸	3840 × 2160
錄影解析度	4K: 3840 × 2160 50/60p FHD: 1920 × 1080 50/60/100/120p
影片格式	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

免責事項および警告

DJI™ の新製品をご購入いただきましてありがとうございます。ご使用前に、本書の全文を注意深くお読みになり、正しい設定をご確認ください。この文書の手順と警告を正しく理解して実行しない場合、ユーザー自信や周囲の人の重傷、DJI 製品の損傷、または周囲にある他の物体の損傷を招くおそれがあります。

本製品を使用すると、本書の免責事項および警告を注意深く読み、記載される条件を理解し、これを順守することに同意したとみなされます。本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的に責任を負うことに同意するものとします。適用されるすべての法、規則および規制を順守して本製品を使用するとともに、DJI がこれまでに提供し、今後提供する資料の全条件、安全上の注意、慣習、方針およびガイドラインに従うことに同意するものとします。

仕様

センサー	1/2.3 インチ CMOS、有効画素数：12M
レンズ	FOV：150° ; 35 mm 判換算：14.66 mm; 絞り：F2.86; フォーカス範囲：0.6 m ~ ∞
ISO 感度	100 ~ 3200
電子シャッター速度	1/8000 ~ 1/60 秒
最大静止画サイズ	3840 × 2160
動画解像度	4K: 3840 × 2160 50/60p FHD: 1920 × 1080 50/60/100/120p
動画フォーマット	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265)

고지 사항 및 경고

DJI™ 신제품을 구매해주셔서 감사합니다. 제품을 사용하기 전에 전체 문서를 주의 깊게 읽고 구성이 올바른지 확인하십시오. 본 문서의 지침 및 경고 사항을 읽고 따르지 않으면 자신 또는 다른 사람이 심각한 부상을 입거나 DJI 제품 또는 근처에 있는 다른 물체가 손상될 수 있습니다.

제품을 사용하는 것은 본 문서의 고지 사항 및 경고를 주의 깊게 읽었으며 명시된 이용 약관을 이해하고 준수하는 것에 동의한 것으로 간주됩니다. 본 제품 사용 시 귀하의 행위와 그에 따른 결과에 대한 책임은 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. 또한 적용 가능한 모든 법규, 규칙은 물론 DJI 에서 제정하고 제공하는 모든 이용 약관, 예방책, 사례, 정책 및 지침에 따라 적절한 목적으로 본 제품을 사용하는 것에 동의합니다.

사양

센서	1/2.3" CMOS, 유효 픽셀 : 12M
렌즈	FOV: 150° ; 35 mm 환산 : 14.66 mm; 조리개 : f/2.86; 포커스 : 0.6 m ~ ∞
ISO 범위	100 ~ 3200
전자 셔터 속도	1/8000 ~ 1/60 초
최대 이미지 크기	3840 × 2160
동영상 해상도	4K: 3840 × 2160 50/60p FHD: 1920 × 1080 50/60/100/120p
동영상 파일 형식	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Haftungsausschluss und Warnhinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von DJI™ entschieden haben. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument aufmerksam durch, um das Produkt für den Betrieb ordnungsgemäß einrichten zu können. Die Nichtbeachtung der in diesem Dokument enthaltenen Anweisungen und Warnungen kann zu schweren Verletzungen der eigenen Person oder anderer oder zu Schäden an Ihrem DJI-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen.

Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Haftungsausschluss inkl. Warnungen aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben, und erklären Ihr Einverständnis mit den Bedingungen. Sie stimmen zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen tragen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie das Produkt ausschließlich für sachgerechte Zwecke nutzen, die allen geltenden Gesetzen, Regelungen und Vorschriften sowie allen aktuellen wie künftigen Bedingungen, Schutzmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Empfehlungen von DJI entsprechen.

Technische Daten

Sensor	1/2,3 Zoll CMOS; Effektive Pixel: 12 MP
Objektiv	Sichtfeld (FOV): 150°; Entspricht im 35 mm Format: 14,66 mm Blende: f/2,86; Fokusbereich: 0,6 m bis ∞
ISO-Bereich	100 – 3200
Elektronischer Verschluss	1/8000 – 1/60 s
Maximale Auflösung	3840×2160
Videoauflösung	4K: 3840×2160 50/60p; Full HD: 1920×1080 50/60/100/120p
Videoformat	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Renuncia de responsabilidad y advertencia

Enhorabuena por la compra de su nuevo producto DJI™. Lea este documento en su totalidad para garantizar una configuración adecuada antes de su uso. Si no lee ni sigue correctamente las instrucciones y advertencias de este documento, podría sufrir lesiones importantes o provocarlas en otras personas; igualmente, podría causar daños en su producto DJI u otros objetos en las proximidades.

Al usar este producto, por la presente manifiesta que ha leído detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia y que entiende y acepta cumplir con los términos y condiciones establecidos en este documento. Acepta que usted es el único responsable de su propia conducta durante el uso de este producto, así como de cualquier consecuencia derivada del mismo. Acepta usar este producto solo con fines apropiados y de acuerdo con todas las leyes, reglas y normativas aplicables, así como todos los términos, precauciones, prácticas, políticas y directrices que haya facilitado y pueda facilitar DJI.

Especificaciones

Sensor	CMOS de 1/2.3", Píxeles efectivos: 12 MP
Objetivo	Campo de visión (FOV): 150° Formato equivalente a 35 mm: 14.66 mm Apertura: f/2.86 Rango de enfoque: desde 0.6 m hasta ∞
Rango ISO	100-3200
Velocidad del obturador electrónico	1/8000-1/60 s
Tamaño de imagen máx.	3840x2160
Resolución de vídeo	4K: 3840x2160 50/60p FHD: 1920x1080 50/60/100/120p
Formato de vídeo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Clause d'exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI™. Lisez-le attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l'utiliser. Si vous ne lisez pas les instructions et les avertissements ci-après, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit DJI ou d'autres objets placés à proximité.

En utilisant ce produit, vous confirmez avoir lu attentivement la présente clause d'exclusion de responsabilité et l'avertissement figurant dans les présentes, compris les conditions d'utilisation exposées ici et accepté de vous y conformer. Vous déclarez assumer l'entière responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI, aujourd'hui et à l'avenir.

Caractéristiques techniques

Capteur	CMOS 1/2,3", Pixels effectifs : 12 M
Objectif	FOV : 150°; Équivalent 35 mm : 14,66 mm; Ouverture : f/2,86 Plage de mise au point : de 0,6 m à ∞
Gamme ISO	100 - 3 200
Vitesse d'obturation électronique	1/8000 - 1/60 s
Taille d'image maximale	3840 × 2160
Résolution vidéo	4K : 3840 × 2160 50/60p FHD : 1920 × 1080 50/60/100/120p
Format de vidéo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Limitazioni di responsabilità e avvertimenti

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo prodotto DJI™. Leggere con attenzione l'intero documento per garantire la corretta configurazione dell'apparecchio prima dell'uso. La mancata lettura del presente documento e l'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze in esso contenute possono causare lesioni gravi a se stessi o ad altri, danneggiare il prodotto DJI o causare danni a oggetti che si trovano in prossimità.

Utilizzando il prodotto, l'utente dichiara di aver letto e compreso le limitazioni di responsabilità e gli avvertimenti e di accettare i termini e le condizioni ivi specificati. L'utente riconosce di essere l'unico responsabile della propria condotta durante l'utilizzo del prodotto e delle relative conseguenze. L'utente accetta di utilizzare il presente prodotto esclusivamente per scopi leciti e conformi a tutte le leggi, le normative e i regolamenti applicabili e nel rispetto di tutti i termini, le precauzioni, le pratiche, le politiche e le direttive che DJI ha reso o renderà disponibili.

Specifiche

Sensore	1/2,3" CMOS; pixel effettivi: 12M
Obiettivo	FOV: 150° Formato equivalente 35 mm: 14,66 mm Apertura: f/2,86 Intervallo di messa a fuoco: da 0,6 m a ∞
Intervallo ISO	100 – 3200
Velocità dell'otturatore elettronico	1/8000 – 1/60 s
Dimensioni massime dell'immagine	3840×2160
Risoluzione video	4K: 3840×2160 50/60p Full HD: 1920×1080 50/60/100/120p
Formato video	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Disclaimer en waarschuwing

Gefeliciteerd met de aankoop van je nieuwe DJI™-product. Lees dit hele document zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat je de juiste configuratie toepast vóór het gebruik. Het niet lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen in dit document kan leiden tot ernstig letsel bij jezelf of anderen, tot schade aan je DJI-product of schade aan andere objecten in de omgeving.

Door dit product te gebruiken, geef je aan dat je deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat je begrijpt en ermee akkoord gaat dat je je moet houden aan de hierin gestelde voorwaarden en bepalingen. Je gaat ermee akkoord dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag tijdens het gebruik van dit product, en voor de mogelijke gevolgen daarvan. Je gaat ermee akkoord om dit product uitsluitend voor gepaste doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en alle voorwaarden, voorzorgsmaatregelen, gewoonten, beleidsregels en richtlijnen die DJI heeft opgesteld en beschikbaar heeft gesteld.

Specificaties

Sensor	1/2,3-inch CMOS, effectieve pixels: 12 M
Lens	Gezichtsveld: 150°; 35 mm-equivalent: 14,66 mm Diafragma: f/2,86; Focusbereik: 0,6 m tot ∞
ISO-bereik	100 - 3200
Elektronische sluitertijd	1/8000 - 1/60 s
Maximale beeldgrootte	3840×2160
Videoresolutie	4 K: 3840×2160 50/60p FHD: 1920×1080 50/60/100/120p
Bestandsindeling video	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Aviso de isenção e advertências

Parabéns por adquirir o seu novo produto DJI™. Leia todo este documento cuidadosamente para garantir a configuração adequada antes do uso. A não observância das instruções e avisos deste documento pode resultar em lesões graves para si mesmo ou terceiros, ou danos ao seu produto DJI ou danos a outros objetos nas proximidades.

Ao usar este produto, você confirma que leu cuidadosamente este Aviso de isenção e as advertências e que você entende, e concorda em cumprir, os termos e condições aqui contidos. Você concorda que é o único responsável por sua própria conduta durante o uso deste produto e por quaisquer consequências dela. Você concorda em usar este produto apenas para finalidades que sejam apropriadas e de acordo com todas as leis, regras e regulamentações, e todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI disponibilizou e poderá disponibilizar.

Especificações

Sensor	CMOS de 1/2,3", pixels reais: 12M
Lente	FOV: 150° Equivalente ao formato de 35 mm: 14,66 mm Abertura: f/2.86; Intervalo de foco: 0,6 m a ∞
Gama de ISO	100-3200
Velocidade do obturador eletrônico	1/8000-1/60 s
Tamanho máximo da imagem	3840×2160
Resolução de vídeo	4K: 3840×2160 50/60p FHD: 1920×1080 50/60/100/120p
Formato de vídeo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Isonção de responsabilidade e aviso

Parabéns por adquirir o seu novo produto DJI™. Leia este documento cuidadosamente para assegurar uma configuração correta antes da utilização. A não leitura e o incumprimento das instruções e avisos contidos neste documento podem resultar em lesões graves para si ou terceiros, em danos no produto da DJI ou em danos noutros objetos que se encontrem nas proximidades.

A utilização deste produto significa que o usuário leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. O usuário concorda que é o único responsável pela sua conduta durante a utilização deste produto e pelas possíveis consequências daí resultantes. O usuário compromete-se a utilizar este produto apenas para fins que sejam aceitáveis e estejam em conformidade com todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis e ainda todos os termos, precauções, práticas, políticas e diretrizes que a DJI disponibilize e possa vir a disponibilizar.

Especificações

Sensor	CMOS de 1/2,3 pol.; pixels efetivos: 12M
Lente	FOV: 150° Formato equivalente a 35 mm: 14,66 mm Abertura: f/2.86; Alcance do foco: 0,6 m a ∞
Alcance ISO	100 a 3200
Velocidade do obturador eletrônico	1/8000 a 1/60 s
Dimensões máximas da imagem	3840×2160
Resolução de vídeo	4K: 3840×2160 50/60p FHD: 1920×1080 50/60/100/120p
Formato de vídeo	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

Заявление об отказе от ответственности и предупреждение

Поздравляем с приобретением нового продукта DJI™. Внимательно ознакомьтесь с данным документом перед использованием продукта. Пренебрежение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, повреждению продукта DJI и другого имущества. Компания DJI вправе вносить изменения в содержание данного и сопутствующих документов.

Используя данный продукт, вы подтверждаете, что внимательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предупреждением и соглашаетесь выполнять правила и условия настоящего документа. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и за все возможные последствия от его использования. Вы соглашаетесь использовать данный продукт только в правомерных целях, способом, который не противоречит действующему законодательству, правилам и предписаниям, включая международные и государственные правила полетов, и всем условиям, мерам предосторожности, установкам, курсам и руководствам, которые были предоставлены и могут быть предоставлены в будущем компанией DJI.

Технические характеристики

Матрица	CMOS 1/2,3", число эффективных пикселей: 12 млн Угол обзора: 150°
Объектив	Эквивалент формата 35 мм: 14,66 мм Диафрагма: f/2.86 Диапазон фокуса: от 0,6 м до ∞
Диапазон ISO	100–3200

Диапазон выдержки	1/8000–1/60 с
Макс. размер изображения	3840×2160
Разрешение видео	4K: 3840×2160 50/60p FHD: 1920×1080 50/60/100/120p
Видеоформат	MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

DJI Support
DJI 技术支持
DJI 技術支援
DJI サポート
DJI 고객지원
DJI Support
Asistencia técnica de DJI
Service client DJI
Assistenza DJI
DJI-ondersteuning
Assistência da DJI
Suporte DJI
Техническая поддержка DJI

<http://www.dji.com/support>



This content is subject to change.

Download the latest version from
<https://www.dji.com/dji-fpv>

DJI is a trademark of DJI.
Copyright © 2021 DJI All Rights Reserved.

Printed in China.



37QDDJCM01TY