 
 





- GB Protection class 1: the fitting must be earthed.
- NL Beschermklasse 1, het armatuur moet geaard worden.
- F Classe de sécurité 1, l'armature doit être mise à la terre.
- D Schutzklasse 1, die Armatur muss geerdet werden.
- N Beskytelsesklasse 1: armaturet må jordes.
- S Skyddsklass 1, armaturen måste jordas.
- DK Beskyttelsesklasse 1, armaturet skal have jordforbindelse.
- FIN Suojausluokka 1, valaisin pitää maadoittaa.
- PL Klasa zabezpieczenia 1: urządzenie musi być uziemione.
- RUS Класс защиты 1: арматура должна быть заземлена.
- BG Зашита от клас 1: осветителното тяло трябва да е заземено.
- H 1. védelmi osztály: a szerelvény földelhető.
- RO Clasă 1 de protecție: corpul de iluminat trebuie împământat.
- SK Trieda ochrany 1: zariadenie musí byť uzemnené.
- HR Klasa zaštite 1: svjetiljka mora biti uzemljeno.
- CZ Třída ochrany 1: zařízení musí být uzemněno.
- SLO Zaščitni razred 1: nosilec senzorja je potrebno ozemljiti.
- I Classe di protezione 1, la lampada deve avere la messa a terra.
- P Classe 1 de protecção: a ferragem de conexão deve ser ligada à terra.
- E Protección de Clase 1: el montaje debe estar conectado a tierra.
- GR Προστατευτικό γυαλί 1: η εφαρμογή πρέπει να γίνει με γείωση.
- TR Emniyet türü 1: Tertibat topraklanmalıdır.





- GB Strip the wire to the indicated length.
- NL Strip de draad op lengte zoals aangegeven.
- F Dégagez le fil sur la longueur, comme indiqué.
- D Isolieren Sie den Draht auf der angegebenen Länge ab.
- N Fjern isolasjonen fra ledningen i vist lengde.
- S Skala ledaren över den angivna längden.
- DK Strip ledningen i længden som vist.
- FIN Kuori johto kuvassa ilmoitetulla pituudella.
- PL Rozciągnąć przewód do wymaganej długości.
- RUS Зачистите провод до требуемой длины.
- BG Ogolete kabela do posочената дължина.
- H Csúszaszolja le a vezetékét a jelzett hosszig.
- RO Dezizolați firul la lungimea indicată.
- SK Skrátte vodič na určenu dĺžku.
- HR Ogulite kabel do tražene duljine.
- CZ Zkraťte vodič na určenou délku.
- SLO Ogulite izolacijo žice do navedene dolžine.
- I Spellare il filo sulla lunghezza indicata.
- P Desencape o fio no comprimento indicado.
- E Pelar el cable a la longitud indicada.
- GR Αποσπορμολογήστε το καλώδιο στο αναγραφόμενο μήκος.
- TR Belirtilen uzunluğa kadar telin kaplamasını soyunuz.



 - GB Connect using the specified cable.
- NL Aansluiten met de voorgeschreven kabel.
- F Raccorder avec le câble requis.
- D Anschließen mit dem vorgeschriebenen Kabel.
- N Tilkobling ved bruk av spesifisert kabel.
- S Anslut med den föreskrivna kablern.
- DK Skal tilsluttes med den foreskrevne kabel.
- FIN Liitettävä kuvassa ilmoitetulla kaapelilla.
- PL Podłączenie należy wykonać za pomocą zalecanego przewodu.
- RUS Выполните подключение с использованием указанного кабеля.
- BG Свържете като използвате посочения кабел.
- H Csúszaszolja le a vezetékét a jelzett hosszig.
- RO Conectați utilizând cablul specificat.
- SK Zapojte pomocou určeného kábla.
- HR Za priključak koristite specijalne kablove.
- CZ Zapojte pomocí určeného kabelu.
- SLO Priključite z uporabo navedenega kabla.
- I Collegare con il cavo previsto.
- P Efectue a conexão, usando o cabo especificado.
- E Conectar mediante el cable especificado.
- GR Συνδέστε χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο καλώδιο.
- TR Belirtilen özellikteki kabloyu kullanınız.



- GB Any broken safety glass must be replaced immediately.
- NL Veiligheidsglas onmiddellijk vervangen bij breuk.
- F Remplacer immédiatement le verre de sécurité en cas de bris.
- D Sicherheitsglas bei Bruch unmittelbar ersetzen.
- N Knust sikkerhetsglass må erstattes umiddelbart.
- S Byt omedelbart ut skyddsglaslet om det går sönder.
- DK Sikkerhedsglas skal øjeblikkeligt udskiftes efter brud.
- FIN Rikkoutunut suojalasi on vaihdettava heti.
- PL Jezeli szkło bezodpryskowe urządzenia zostało rozbite, należy je natychmiast wymienić.
- RUS Разбитые стекла безопасности необходимо немедленно заменить.
- BG Всяко счупено предпазно стъкло трябва да се смени веднага.
- H Minden törött biztonsági üveget azonnal ki kell cserélni.
- RO Orice geam de protecție spart trebuie înlocuit imediat.
- SK Prasknuté bezpečnostné sklo musí byť okamžite vymenené.
- HR Razbijeno zaštitno staklo mora biti odmah zamijenjeno novim.
- CZ Prasklé bezpečnostní sklo musí být okamžitě vyměněno.
- SLO Razbito zaščitno steklo morate takoj zamenjati.
- I Sostituire subito il vetro di sicurezza se è rotto.
- P Qualquer vidro de protecção quebrado deve ser substituído imediatamente.
- E Cualquier cristal de seguridad roto debe sustituirse inmediatamente.
- GR Τυχόν σπασμένο προστατευτικό γυαλί θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα.
- TR Güvenlik camlarından herhangi birisi kırıldığında takirdede mutkala acilen yenilenmelidir.

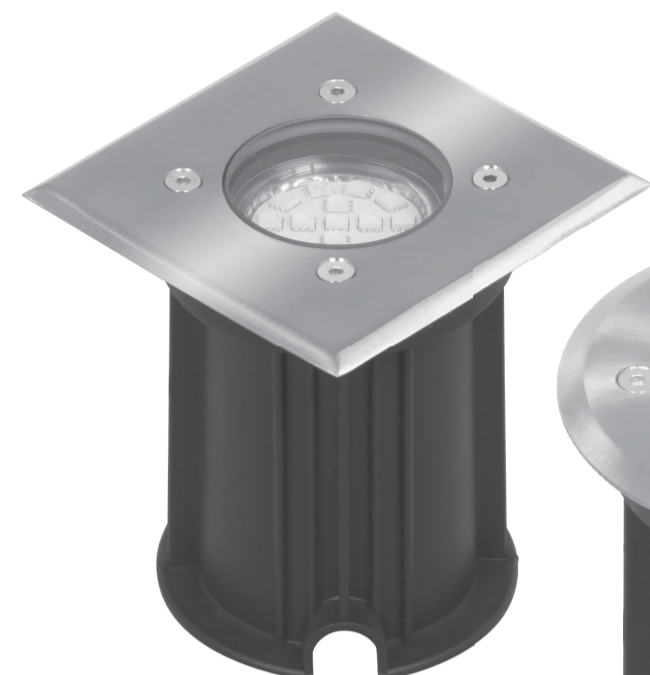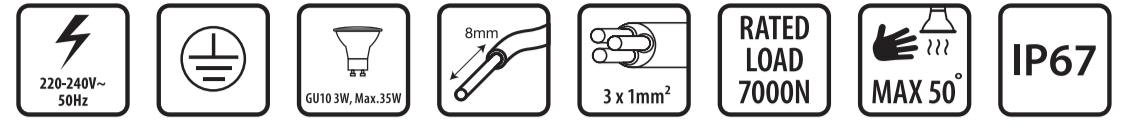




5000.459



5000.461

smartwares®
Europe
Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg
The Netherlands
www.smartwares.eu

Use Safety Instructions

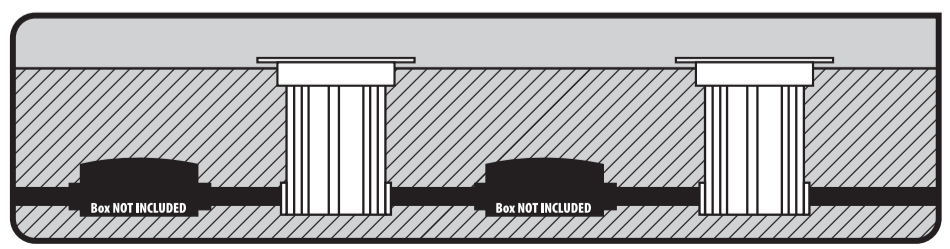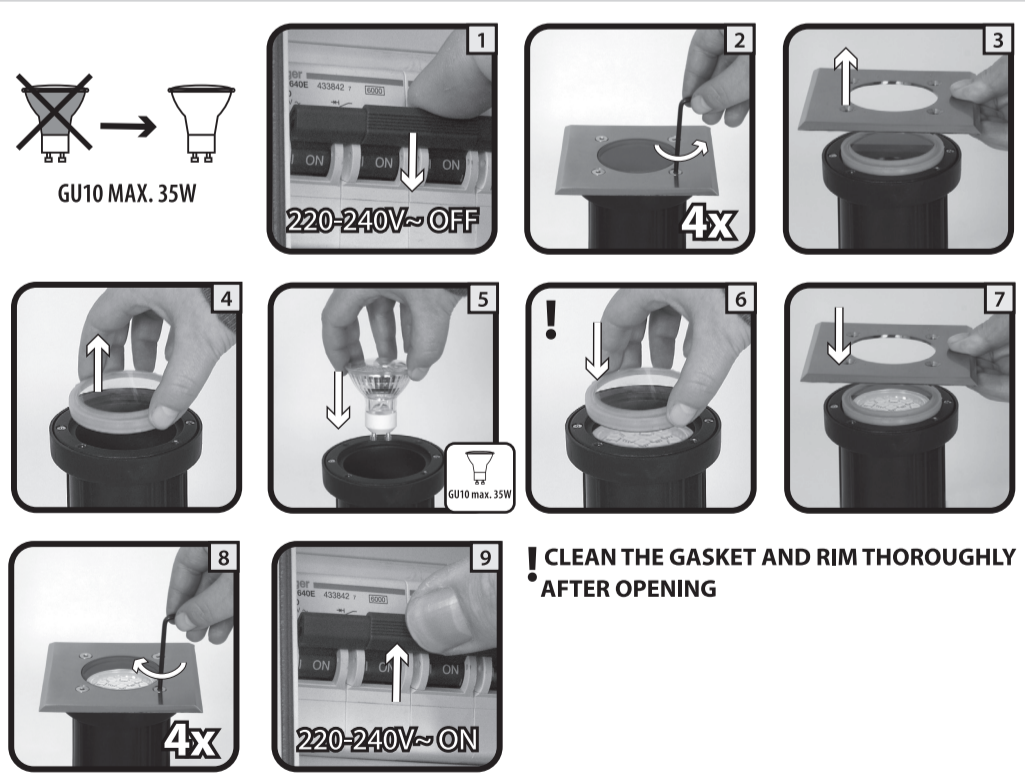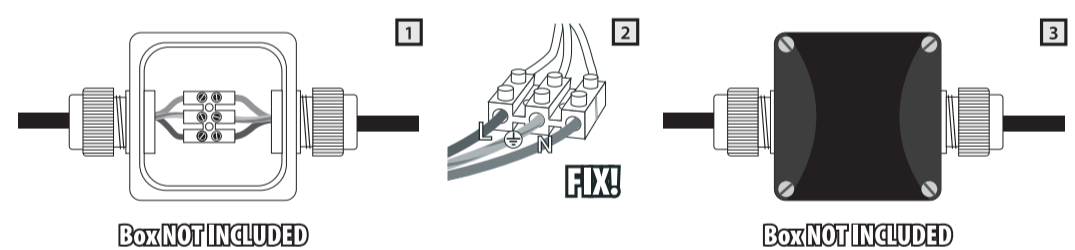

- GB This fixture is dust tight and is protected against water immersion up to 1m for 30mins.
- NL Dit armatuur is stofdicht en waterdicht bij onderdompeling tot 1 meter diep en 30 minuten lang.
- F Ce dispositif est étanche à la poussière et à l'eau jusqu'à une profondeur d'1 m pendant 30 minutes.
- D Diese Vorrichtung ist staubdicht und gegen Eintauchen in Wasser bis zu 1 m für 30 Minuten geschützt.
- N Denne fiksturen er støvett og beskyttet mot nedsenking i vann ned til 1 m i 30 minutter.
- S Denna armatur är dammskyddad och vattentät på upp till 1 m djup i 30 min.
- DK Dette armatur er støvæt, og er beskyttet mod vandindtrængning ved nedsenkning i vand ned til 1 m i 30 min.
- FIN Valaisin on pölytiivis ja kestävä upotuksen veteen 1 m syvyyteen 30 minuutin ajaksi.
- PL Ta oprawa jest pyłoszczelna i odporna na zanurzenie w wodzie do głębokości 1 m na czas 30 minut.
- RUS Прибор полностью защищен от проникновения пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1 метра на 30 минут.
- BG Този уред е защитен от проникване на прах и може да издържа потапяне във вода до 1 метър в продължение на до 30 минути.
- H A lámpatester por ellen védett és max. 30 percig legfeljebb 1 m mélységig vízbe meríthető.
- RO Acest dispozitiv de fixare este etanș la praf și are protecție împotriva scufundării în apă de până la 1 m, pentru 30 minute.
- SK Objímka svietidla neprepúšťa prach a chráni pri ponorení do vody po dobu maximálne 30 min. do hĺbky 1 m.
- HR Ovo kućište je otporno na prašinu i vodootporno je do dubine od 1 m tijekom maks. 30 min.
- CZ Toto upevnění je odolné vůči prachu a chrání průsaku vody při ponoření až do hloubky 1 metru po dobu 30 minut.
- SLO Izdelek je odporen na prah in je vodoodporen ob potopitvi do 1 m za 30 min.
- I Questo dispositivo è a tenuta di polvere ed è protetto contro l'immersione in acqua fino a 1 m per 30 minuti.
- P Este item é à prova de poeiras e está protegido contra a imersão na água até 1 m, durante 30 mins.
- E Este aplicue es estanco al polvo y está protegido contra inmersión en agua hasta 1 metro durante 30 min.
- GR Η διάταξη αυτή είναι αδιαπέραστη από τη σκόνη και προστατεύεται από την εμβύθιση σε νερό βάθους έως 1 μέτρο για 30 λεπτά.
- TR Bu parça toz tutmaz ve 30 dakika süreyle 1 metreye kadar su geçirmezdir.



- EN Clean the gasket and rim thoroughly after opening
- NL Na opening de pakking en rand goed schoonmaken
- FR Nettoyez soigneusement le joint et le rebord après ouverture
- DE Reinigen Sie die Dichtung und den Rand nach dem Öffnen gründlich.
- ES Limpie la junta y el borde completamente después de su apertura
- PT Limpe a junta e o aro na perfeição, depois de abrir
- IT Pulire accuratamente la guarnizione e il bordo dopo l'apertura
- SV Rengöring packning och fals grundligt efter öppning
- PL Po otwarciu dokładnie oczyść uszczelkę i obręcz
- CS Po otevření důkladně očistěte těsnění a okraj
- SK Po otvorení dokonale vyčistite kôš a rám
- RU После открытия тщательно очистите уплотнитель и обод
- TR Açtıktan sonra contayı ve yuvasını iyice temizleyin

