




PRINCESS 01.182092.01.001 Airfryer Grill Uporabniški priročnik



Uporabniški priročnik

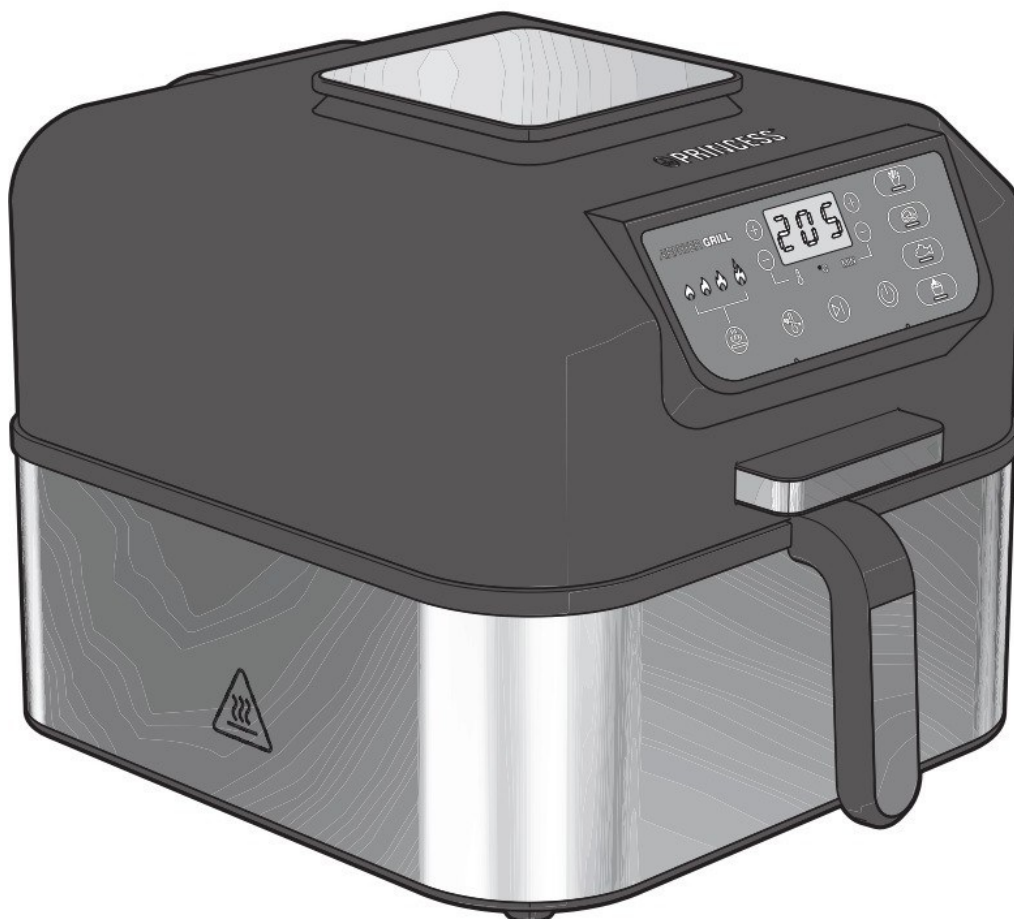



Žar z zračnim
sušilnikom
01.182092.01.001

Vsebina

- 1 01.182092.01.001 Žar za sušilnik zraka
- 2 PREDGOVOR
- 3 OPIS NAPRAVE
- 4 Tehnične specifikacije
- 5 VARNOST
- 6 UPORABA
- 7 ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
- 8 ODPRAVLJANJE TEŽAV
- 9 Dokumenti / viri
 - 9.1 Reference
 - 10 Sorodni

01.182092.01.001 Žar za sušilnik zraka

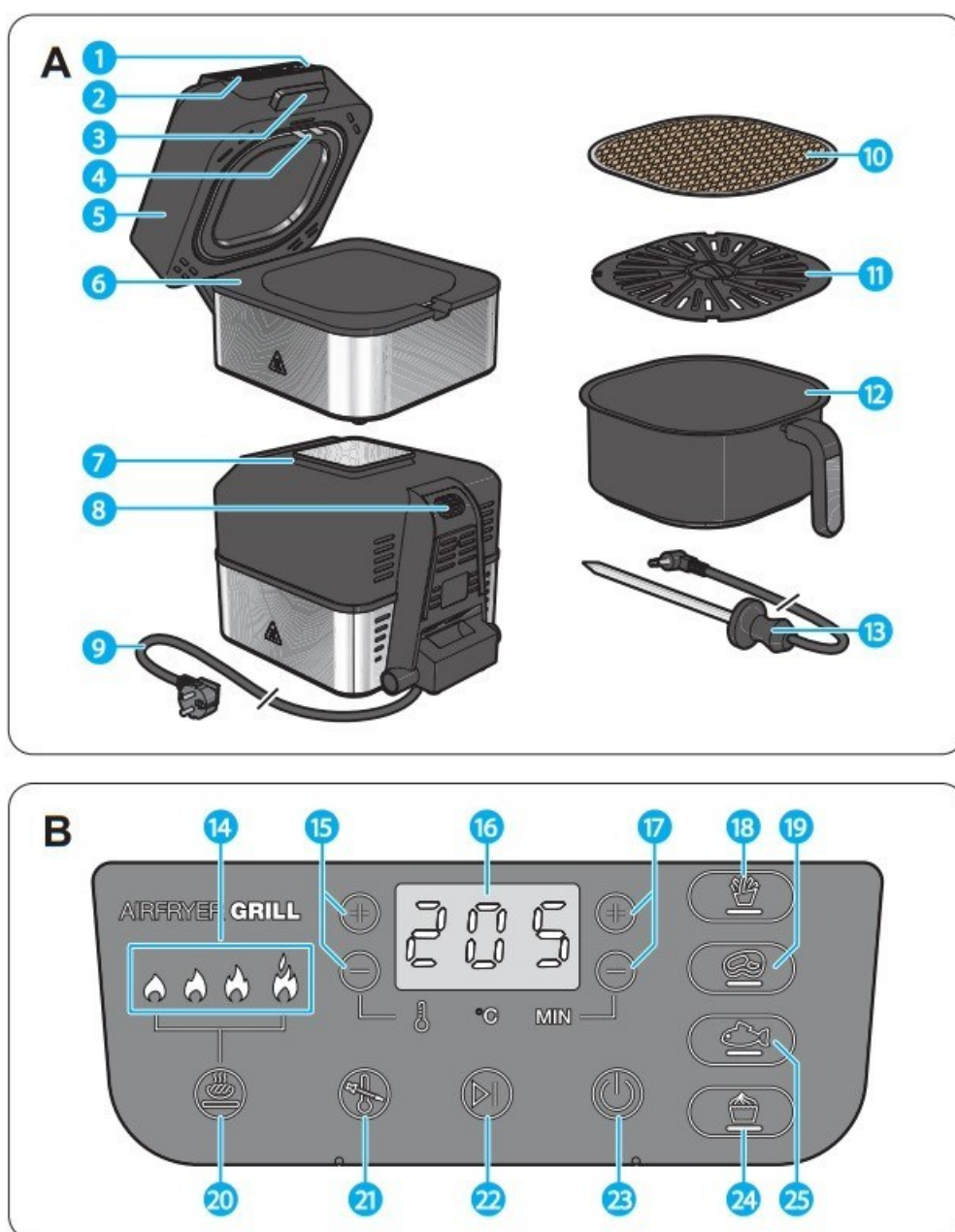

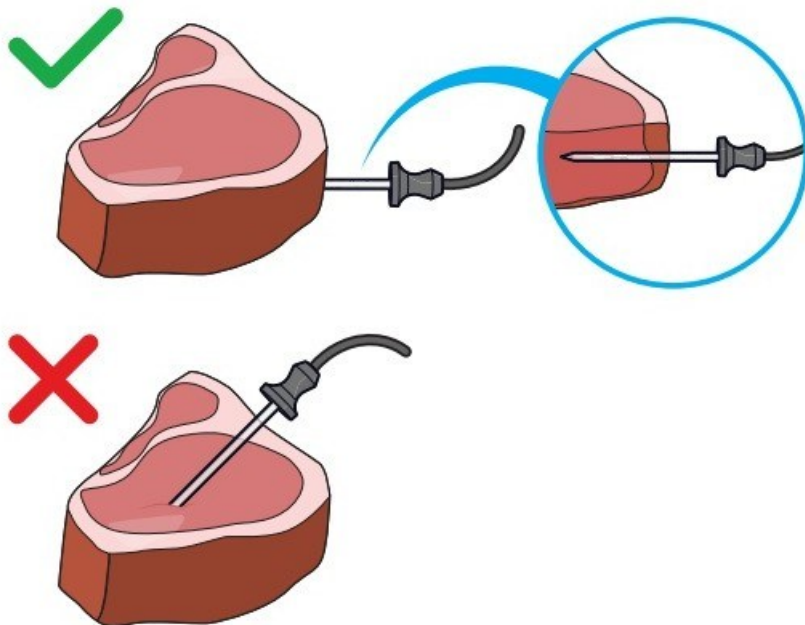C**D**

PREDGOVOR

O tem dokumentu

Ta uporabniški priročnik vsebuje vse informacije za pravilno, varno in učinkovito uporabo naprave. Pred uporabo naprave se prepričajte, da ste v celoti prebrali in razumeli navodila v tem uporabniškem priročniku. Ta navodila za uporabo vedno shranite na varnem mestu v bližini naprave, da jih boste lahko uporabljali v prihodnosti.

Izvirna navodila

Ta priročnik je prvotno napisan v angleščini. Vsi drugi jeziki so prevedeni dokumenti.

Podpora

Za rezervne dele in več informacij o napravi obiščite www.princesshome.eu Uporabljeni simboli

Simbol	Opis
 OPOZORILO	Signalna beseda, ki se uporablja za opozarjanje na potencialno nevarno situacijo, ki lahko povzroči smrt ali hude poškodbe, če se ji ne izognete.
 POZOR	Signalna beseda, ki se uporablja za označevanje potencialno nevarne situacije, ki lahko povzroči manjše ali srednje težke poškodbe, če se ji ne izognemo.
OBVESTILO	Signalna beseda, ki se uporablja za ravnanja, ki niso povezana s telesnimi poškodbami.
	Označuje dodatne informacije ali poudarek na navodilu.

OPIS NAPRAVE

O tej napravi

Princess 01.182092.01.001 je zračni cvrtnik za peko na žaru, pečenje in praženje hrane s pomočjo vročega zraka brez uporabe olja. Napravi je priložena temperaturna sonda za merjenje temperature hrane.

Predvidena uporaba

Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Ta naprava je namenjena izključno za domačo, nekomercialno uporabo.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in podobnih aplikacijah, kot so:

- staff kuhinjski prostori v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih;• kmečke hiše;
- stranke v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih;• v okoljih tipa nočitev z zajtrkom.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je oseba, odgovorna za njihovo varnost, nadzorovala ali jih poučila o uporabi naprave.

Napravo uporabljajte samo tako, kot je opisano v tem priročniku.

Vsaka uporaba naprave, ki ni opisana v teh navodilih za uporabo, se šteje za napačno uporabo in lahko povzroči poškodbe ali škodo na napravi ter izniči garancijo.

Tehnične specifikacije

Ime naprave	Žar z zračnim sušilnikom
Številka člena	01.182092.01.001
Dimenzije (l× w× h)	310× 445× 275 mm
Teža	6,25 kg
Napajanje	AC 220 - 240 V~ 50/60 Hz
Največja električna moč	1760 W
Poraba energije pri uporabi	1760 W
Poraba energije v stanju pripravljenosti	NI RELEVANTNO

Glavni deli (glejte sliko A)

1 Priključek za temperaturno sondo 2 Nadzorna plošča 3 Ročaj 4 Pritrditev mrežnega zaslona c rob 5 Pokrov 6 Osnova 7 dovod zraka 8 Izhod za zrak	9 Napajalni kabel 10 Mrežni zaslon 11 Plošča za žar 12 Košarica 13 Temperaturna sonda Nadzorna plošča (glej sliko B) 14 Indikator nastavitve ogrevanja 15 Nadzor temperature 16 Prikaz	17 Upravljanje časovnika 18 Program Air crisp 19 Program za meso 20 Program za žar 21 Gumb temperaturne sonde 22 Gumb za zagon/zaustavitev 23 Gumb On/off 24 Program za peko 25 Program za ribe
---	--	---

VARNOST

Varnostni simboli

Simbol	Opis
	Indikacija za vročo površino. Stik lahko povzroči opekline. Ne dotikajte se.

Varnostni ukrepi



OPOZORILO

Nevarnost električnega udara zaradi kratkega stika:

- Naprave nikoli ne uporabljajte, če so na napravi ali napajalnem kablu vidni znaki poškodb ali okvar. Poškodovano ali okvarjeno napravo ali napajalni kabel vedno takoj zamenjajte ali se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
- Nikoli ne potopite glavne enote ali kabla temperaturne sonde v vodo ali katero koli drugo tekočino. Vedno se izogibajte razlitju na napajalni kabel.
- Naprave nikoli ne odpirajte. Napravo lahko odpre le pooblaščen servisier zaradi vzdrževanja. Nikoli ne zamenjajte napajalnega kabla sami. Zamenjavo napajalnega kabla vedno prepustite proizvajalcu, njegovemu servisnemu zastopniku ali podobno usposobljeni osebi.

- Naprave nikoli ne dvigujte za napajalni kabel. Dvigovanje naprave za napajalni kabel lahko poškoduje napajalni kabel.

kabel. Napravo lahko dvignete le tako, da jo držite za podstavke.

- Ko naprave ne uporabljate ali ko je brez nadzora, in pred čiščenjem vedno izključite napajalni kabel.
- Pred uporabo vedno preverite, ali napetost, navedena na tipski ploščici naprave, ustreza omrežni napetosti. V
- odprtine za zračenje nikoli ne vstavljajte nobenih predmetov. Nevarnost požara zaradi pregrevanja:
- Ko aparat uporabljate, ga nikoli ne puščajte brez nadzora. Napravo uporabljajte le pod nadzorom. Ko zapustite prostor, aparat izključite in izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
- Naprave nikoli ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom, ločenim sistemom daljinskega upravljanja ali katero koli drugo napravo, napravo samodejno vklopi.
- Vedno poskrbite, da je okoli naprave dovolj prostora. Okoli aparata pustite vsaj 15 cm prostega prostora, da zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Naprave nikoli ne postavljajte neposredno pod električno vtičnico. Naprava se lahko med uporabo segreje. Zadnja stran aparata naj bo vedno očiščena vseh predmetov.
- Med uporabo nikoli ne pokrivajte naprave ali zračnih
- odprtín. Naprave nikoli ne postavljajte v bližino vira toplote.
- Naprave nikoli ne uporabljajte brez nameščenega mrežnega zaslona
- ali posode. Posode nikoli ne napolnite z oljem. Nevarnost požara zaradi kratkega stika:
- Naprave nikoli ne spusti in se izogibajte udarcem. Preveliki tresljaji lahko povzročijo razrahljane spoje in vplivajo na pravilno delovanje aparata. Če je aparat padel, ga prenehajte uporabljati.
- Naprave nikoli ne uporabljajte s podaljševalnim kablom. Nevarnost požara zaradi
- zažganih živil: Po uporabi vedno očistite vse dele, ki pridejo v stik s hrano.
- Nikoli ne prekoračite najvišje ravni, označene na notranji strani posode, da se izognete stiku z grelnim elementom. Nevarnost požara zaradi vročih tekočin:
- Naprave nikoli ne uporabljajte na počitniških vozilih ali čolnih. Iz naprave se lahko razlije vroča
- tekočina. Vedno se prepričajte, da je pokrov popolnoma zaprt. Vroča tekočina lahko brizgne iz aparata.
- Naprave med uporabo nikoli ne premikajte. Iz naprave se lahko razlije vroča tekočina. Nevarnost zadušitve zaradi plastične embalaže:
- Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom. Embalažni material vedno hranite zunaj otrok. Nevarnost udarcev zaradi gibljivih delov:
- Vedno izključite in odklopite napravo iz vira napajanja, preden zamenjate pribor ali se približate delom, ki se med uporabo premikajo.



OPOZORILO Nevarnost zažiga zaradi vročine:

- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Nikoli se ne dotikajte vročih površin med uporabo ali kmalu po njej. Vroče površine so lahko izpostavljene preostali vročini. Pred rokovanjem z napravo pustite, da se naprava popolnoma ohladi.
- Pri odpiranju pokrova bodite previdni. Lahko pride do uhajanja vroče pare. Nevarnost spotikanja zaradi ohlapnih kablov:
- Nikoli ne puščajte napajalnega kabla viseti tako, da bi se lahko kdo spotaknil ob njega ali ga slučajno potegnil.

OBVESTILO

Nevarnost poškodbe naprave:

- Pri čiščenju naprave nikoli ne uporabljajte agresivnih kemičnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo napravo.
-

Napravo uporabljajte samo s priloženo dodatno opremo ali dodatno opremo, ki jo priporoča družba Princess.

- Posode nikoli ne napolnite nad oznako največje prostornine, da preprečite
- prelivanje. Naprave nikoli ne postavljajte v pomivalni stroj.

- Med uporabo naprave nikoli ne postavljajte blizu roba pulta. Med uporabo lahko pride do vibracij, ki lahko povzročijo premikanje aparata. Aparat vedno postavite na stabilno, ravno površino, odporno na toploto in vlago.
- Za odstranjevanje hrane iz ponve nikoli ne uporabljajte kovinskih pripomočkov. Kovinski pripomočki lahko poškodujejo prevleko proti prijemanju.
- Glavne enote in temperaturne sonde nikoli ne postavljajte v pomivalni stroj.

UPORABA

Priprava (glejte sliko C)

1. Odstranite vso embalažo.
2. Pred uporabo očistite vse dele, ki pridejo v stik s hrano. Upoštevajte navodila v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.
3. Sito Aq vstavite v pokrov A5. Potisnite mrežno sito Aq v pokrov A5, dokler ne zaslišite klika.
4. Košarico Ae vstavite v podstavek A6.
5. Ploščo za žar Aw vstavite v košarico Ae.
6. Pokrov A5 zaprite z ročajem A3.

Uporaba naprave

1. Napajalni kabel A9 priključite v električno vtičnico.
2. Pritisnite gumb za vklop/off Bf, da vklopite aparat.
3. Pritisnite enega od gumbov za program kuhanja in izberite želeni način kuhanja.
 - Program za žar Ba
 - Program Air crisp Bo
 - Program za meso Bp
 - Program za peko Bg
 - Program Fish Bh

Program	Temperatura kuhanja	I Čas kuhanja
Žar		
- Nizka	205°C	10 minut
- Srednje veliko	215°C	
- Visok	245°C	
- Max	Do 265 °C	
Air crisp	200°C	20 minut
Meso	200°C	25 minut
Spekel	160°C	35 minut
Ribe	180°C	20 minut

4. Pritisnite gumb za uravnavanje temperature By, da prilagodite temperaturo kuhanja.

5. Pritisnite gumb za upravljanje časovnika Bi, da prilagodite čas kuhanja.

i Pri uporabi temperaturne sonde Ar odslej upoštevajte navodila v poglavju Uporaba temperaturne sonde.

6. Pritisnite gumb za zagon/zaustavitev Bd. Na zaslonu Bu se prikaže AddFood, ko je aparat pripravljen za uporabo.

7. Z ročajem A3 odprite pokrov A5.

8. Hrano položite v košarico Ae.

9. Pokrov A5 zaprite z ročajem A3.

Naprava samodejno začne kuhati hrano. Časomer odšteva od nastavljenega časa kuhanja.

i Če želite prekiniti postopek kuhanja in preveriti, ali je hrana pripravljena, odprite pokrov A5 z ročajem A3. Na spletni strani

postopek kuhanja se samodejno ustavi. Po potrebi odstranite košaro Ae iz aparata in jo pretresite, da se hrana premeša. Košaro Ae vstavite nazaj v aparat in zaprite pokrov A5, da se postopek kuhanja nadaljuje.

i Temperaturno sondo priključite kadar koli med kuhanjem, da preverite, ali je hrana na ustrezni temperaturi. pravilno temperaturo. Na zaslonu Bu se izmenično prikazujejo trenutna temperatura živila, temperatura kuhanja in preostali čas.

Ko se postopek kuhanja konča, aparat odda zvočni signal in na zaslonu Bu se prikaže END.

i Če želite času kuhanja dodati več časa, pritisnite gumb za upravljanje časovnika Bi, da času kuhanja dodate več časa. Za nadaljevanje kuhanja pritisnite gumb za zagon/zaustavitev Bd.

10. Z ročajem A3 odprite pokrov A5.

11. Hrano iz košare Ae odstranite s plastičnim jezičkom, ki je odporen na vročino.

12. Po uporabi počakajte, da se naprava ohladi.

i Pokrov A5 pustite odprt, da pospešite .

Uporaba temperaturne sonde (glejte sliko D)

1. Pritisnite enega od gumbov za program kuhanja, da izberete želeni način kuhanja.

2. Temperaturno sondo Ar vstavite v priključek temperaturne sonde A1.

3. Pritisnite gumb temperaturne sonde Bs.

Na zaslonu Bu je privzeto prikazana temperatura 80 °C.

4. Pritisnite gumb za uravnavanje temperature By, da prilagodite

temperaturo kuhanja. **i** Temperaturo kuhanja lahko nastavite med 35 °C in 85 °C.

i Pritisnite gumb za uravnavanje temperature By in kadar koli med prilagodite temperaturo kuhanja.

Vrsta živila	Priporočena temperatura
Ribe	60°C
Perutnina	75°C
Svinjina	60°C
Govedina	
- Redko	50°C
- Srednje pekoče	55°C
- Srednje veliko	60°C
- Srednje dobro	65°C
- Dobro opravljeno	70°C
Mleto svinjsko meso	70°C
mleti puran	70°C

- Temperaturno sondo Ar vstavite vodoravno v sredino najdebelejšega dela živila.
- Z ročajem A3 odprite pokrov A5.
- Hrano položite v košarico Ae.
- Zaprite pokrov A5 z vrstico temperaturne sonde Ar med pokrovom A5 in podstavkom A6.
- Za začetek kuhanja pritisnite gumb za zagon/zaustavitev Bd.

Na zaslonu Bu se izmenično prikazujeta trenutna in nastavljena .

Ko se postopek kuhanja konča, aparat odda zvočni signal in na zaslonu Bu se prikaže END. 

Aparat samodejno preneha segrevati, ko hrana doseže nastavljeno temperaturo.

- Hrano iz košare Ae odstranite s plastičnim jezičkom, ki je odporen na vročino.
- Temperaturno sondo Ar z živil odstranite z rokavicami za peko v pečici.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Napravo očistite po vsaki uporabi.

- Izklopite napajalni kabel A9 iz vtičnice.
- Pustite aparat, da se ohladi.
- Potisnite pritrdilno sponko mrežnega sita A4 navzgor in odstranite mrežno sito Aq s pokrova A5.
- S podstavka A6 odstranite žar ploščo Aw in košaro Ae.
- Naslednje dele očistite s toplo milnico ali v pomivalnem stroju:
 - Plošča za žar Aw
 - Mrežni zaslon Aq
 - Košarica Ae
- Trajne ostanke ali maščobo z žar plošče Aw, mrežnega sita A11 ali košare A10 odstranite tako, da jih namočite v

nekaj ur ali čez noč pustite v topli milnici.

7. Kovinski konec temperaturne sode Ar očistite s toplo milnico.

8. Podstavek A6 in upravljalno ploščo A2 očistite z mehko in vlažno krpo.

SKLADIŠČE

Napravo shranjujte v suhem in zaprtem prostoru ter v originalni embalaži, da zagotovite varno shranjevanje in zaščito pred prahom, vlago ali drugo umazanijo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Problem	Možen vzrok	Možna rešitev
Prikazovalnik B16 se ne prižge.	Napajalni kabel A9 ni pravilno priključen na delujočo vtičnico.	Napajalni kabel A9 priključite v delujočo električno vtičnico.
	Naprava je izklopljena.	Pritisnite gumb on/off Bf, da vklopite napravo.
Na zaslonu B16 je prikazano Zapri pokrov.	Pokrov A5 je odprt.	Pokrov A5 zaprite z ročajem A3.
Na zaslonu B16 se prikaže Add Pot.	Košara Ae ni nameščena v podstavek A 6.	Košarico Ae vstavite v podstavek A6.
Zaslon B16 je priključen na vtičnico.	Vtič temperaturne sode Ar ni pravilno vstavljen v vrata temperaturne sode A1.	Temperaturno sondo Ar vstavite v priključek za temperaturno sondo A1.
Na zaslonu B16 se prikaže koda napake	Košara Ae je prepolna hrane.	Obrnite se na službo za pomoč strankam. Napravo mora popraviti usposobljen tehnik.
Hrana se je zažgala.	Naprava ne deluje pravilno.	Košarico Ae napolnite do najvišje ravni, ki je označena na notranji strani posode, da se izognete stiku z grelnim elementom.
	Živilo ostane v aparatu tudi po preteku časa kuhanja.	Ko se čas kuhanja izteče, hrano takoj odstranite iz aparata.
Hrana ni hrustljava .	Hrana ni enakomerno razporejena v b asketu Ae.	Hrano v košarici Ae položite v enakomeren sloj.
		Med kuhanjem odstranite košaro Ae iz aparata in jo stresite, da se hrana premeša.
	Temperatura je nastavljena prenizko.	Hrano skuhajte v skladu z navodili na embalaži živila.
Hrana je prekuhana/ premalo kuhano.	Temperaturna sonda Ar ni pravilno vstavljena v živilo.	Temperaturno sondo Ar vstavite vodoravno v sredino najdebelejšega dela živila.
	Temperatura je nastavljena previsoko/nizko.	Hrano skuhajte v skladu z navodili na embalaži živila.

ODSTRANITEV



Ko morate napravo odstraniti, upoštevajte lokalne predpise. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, napravo odgovorno reciklirajte in tako spodbujate trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.



<http://www.princesshome.eu>

POTREBUJETE DODATKE OBIŠČITE

[WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-](http://WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS)

[NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS](http://WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS)

ZA DODATKE IN REZERVNE DELE ZA RAZŠIRITEV VAŠEGA IZDELKA!

© Princess 2023. Swaardvenstraat 65 . 5048 AV Tilburg

Nizozemska www.princesshome.eu

Dokumenti / viri

	PRINCESS 01.182092.01.001 Airfryer Grill [pdf] Uporabniški priročnik 01.182092.01.001 Airfryer Grill, 01.182092.01.001, Airfryer Grill, Grill
	PRINCESS 01.182092.01.001 Airfryer Grill [pdf] Uporabniški priročnik 01.182092.01.001 Airfryer Grill, 01.182092.01.001, Airfryer Grill, Grill