

# LED-Tischleuchten

Helle Köpfchen mit Hut - CAMILLO



# CAMILLO



## Ein Fall für große Designexperten

Als dekorativer Akzent auf der Fensterbank oder als funktionale Leuchte auf dem Schreibtisch ist die CAMILLO in jedem Raum willkommen. Die dekorative Design-Leuchte ist zeitgemäß mit modernster LED-Technik in Filamentoptik bestückt. Die warmweißen LEDs setzen das helle Köpfchen der Leuchte mit dem Einschalten des Lichts eindrucksvoll in Szene.

CAMILLO wertet jeden Raum auf und macht sich in einem modernen Einrichtungsstil besonders gut. Das Leuchtmittel mit handelsüblicher E27 Fassung erfüllt die höchste Energieeffizienzklasse A++. Die LED-Lampe ist durch Langlebigkeit, Austauschbarkeit und Effizienz ein Vorteil für die Umwelt.



## Produkteigenschaften

- Hochwertige Ausführung inklusive wechselbarer LED-Lampe.
- Solider Leuchtenkörper aus Metall.
- Seidenmatte Lackierung.
- Hut verstell- und abnehmbar, innen weiß lackiert als Leuchtschirm.
- 1,50 m Anschlusskabel mit Eurostecker und Schnur-Zwischenschalter.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Farbe	Material	Inklusive Filament-Leuchtmittel	Gewicht (g)	Ø / H (mm)	EAN
LM85700	Nachtschwarz	Metall/Kunststoff	LM85135 4,5W/470lm 2700K 15.000h Lebensdauer	369 (inkl. Lampe)	120 x 165 (inkl. Lampe)	4 020866 857005
LM85701	Antikweiß	Metall/Kunststoff		369 (inkl. Lampe)	120 x 165 (inkl. Lampe)	4 020866 857012
LM85702	Petrol	Metall/Kunststoff		369 (inkl. Lampe)	120 x 165 (inkl. Lampe)	4 020866 857029
LM85703	Rubinrot	Metall/Kunststoff		369 (inkl. Lampe)	120 x 165 (inkl. Lampe)	4 020866 857036



# CAMILLO




## Ein Fall für kleine Designexperten

Mit seiner speziellen Form ist der CAMILLO auch kleinen Designexperten sympathisch. Er findet in jedem Kinderzimmer seinen Platz und ist ein treuer Wegbegleiter beim Lesen, beim Basteln oder den Hausaufgaben. Als tolles und lustiges Geschenk für Kinder und Teenager sorgt CAMILLO sofort für gute Laune. Die mitgelieferte flimmerfreie Lichtquelle ist augenfreundlich und vermeidet Ermüdung.



Der Leuchtschirm ist lichtundurchlässig und kann beliebig eingestellt werden, wodurch die Leuchte sich besonders gut für die indirekte Beleuchtung eignet.

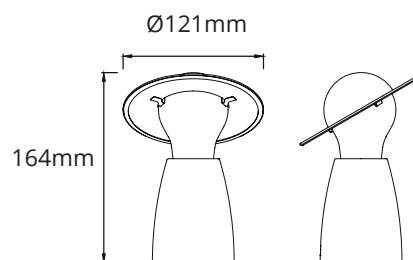

## Inklusive LIGHTME Filament Leuchtmittel

- LED-Filament-Leuchtmittel mit Klarglas.
- 470lm (vergleichbar 40W AGL).
- Schaltfestigkeit: 40.000x.
- Warmweißes Licht.
- AC 220-240V.



Art.-Nr.	Ersatz	<b>W</b>	<b>lm</b>	Stunden	Sockel	320°	Lichtfarbe <b>K</b>	Ø / H (mm)
LM85135	<b>40</b>	4,5	470	15.000	E27	320°	2700 (Ra80)	60/104

# Verkaufsdisplay aus Pappe

72 Leuchten vierfarbig sortiert

**Dieser Verkaufspräsentier  
findet überall Platz!**

**Die schnelldrehenden  
Tischleuchten garantieren  
eine optimale  
Flächenproduktivität!**

**Bei Bedarf einfach  
nachzubestücken.**



**Maße:**

**L x B x H (mm)  
600 x 400 x 1175**

**Bestückung:  
Schwarz/Weiß je 24 Stück  
Petrol/Rot je 12 Stück**

**IDV** GmbH  
Ihr Partner für Licht



IDV GmbH • Birkenweiherstraße 2 • D-63505 Langenselbold  
Tel.: +49 (0) 6184 9319 0 • Fax: +49 (0) 6184 9319 19  
info@lightme.eu • www.lightme.eu