



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



FICHE TECHNIQUE



BAL6110 – Kit de 6 balises BAL110

Gamme : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360010629



REF	Hauteur (mm)	Diamètre tube (mm)	Dimensions base (mm)	Poids (kg)
BAL6110	1100	100	400	38

- **Fabriqué en :** polypropylène
- **Coloris :** rouge et blanc

Caractéristiques :

- Balise réfléchissante de classe 2
- Base de ballast en caoutchouc
- Tube Ø100 mm
- Peut être utilisé avec du ruban ou de la chaîne grâce au jeu de crochets





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



TECHNICAL SHEET




BAL6110 – Set of 6 BAL 110

Range : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360010629

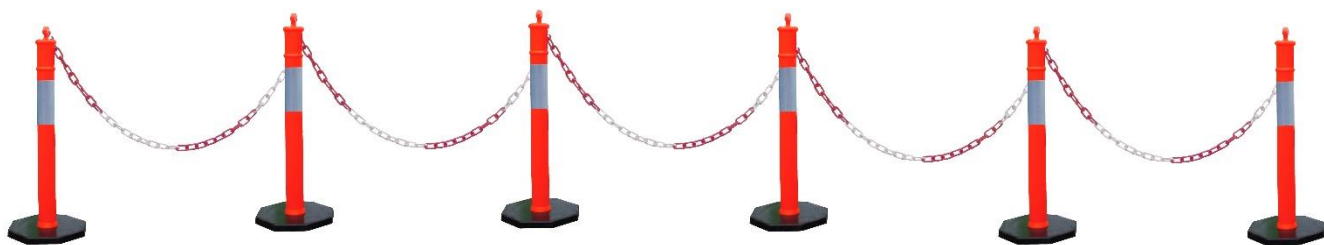

Réf	Height (mm)	tube diameter (mm)	base dimensions (mm)	Weight (kg)
BAL110	1100	100	400	38

- **Made of:** polypropylene
- **Colors:** red and white

Specifications :

- Reflective beacon class 2
- Ballasted base made of rubber
- Tube \varnothing 100 mm
- Used with tape or chain thanks to the set of hooks





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



FICHA TECNICA

➤ BAL6110 – Lote de 6 BAL110 - reflectantes clase 2

Gama : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360010629



Réf	Altura (mm)	diámetro del tubo (mm)	dimensiones base (mm)	Peso (kg)
BAL6110	1100	100	400	38

- **Hecho de:** polipropileno
- **Color:** rojo y blanco

Características :

- Baliza reflectante de clase 2
- Base lastrada de goma
- Tubo Ø100 mm
- Se utiliza con cinta o cadena gracias al conjunto de ganchos





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT

➤ BAL6110 - Bausatz mit 6 Baken BAL110

Reihe : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360010629



Réf	Höhe (mm)	Rohrdurchmesser (mm)	Grundabmessungen (mm)	Gewicht (kg)
BAL6110	1100	100	400	38

Hergestellt aus Polypropylen

Farbe : rot und weiß

Merkmale :

- Reflektierendes Leuchtfeuer Klasse 2
- Gummi-Ballastfuß
- Rohr Ø100 mm
- Kann dank des Hakensatzes mit Band oder Kette verwendet werden

