



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE



RS410BKRB – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm



Peut recevoir
jusqu'à 6 sangles

Gamme : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022196

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410BKRB	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau noir , sangle rouge et blanche

Caractéristiques :

- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

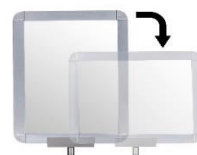



Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



RS410BKRB – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up
to 6 straps

Range : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022196

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410BKRB	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of** steel
- **Color** : Black post, red and white strap

Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



FICHA TECNICA



RS410BKRB – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm

Sostiene hasta
6 correas

Gama : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022196

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410BKRB	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste negro ; correa roja y blanca

Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, negro/amarillo, rojo/blanco, La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional

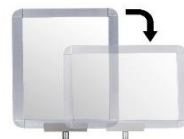



Sign



Storage



Chain



TECHNISCHES BLATT



RS410BKRB – GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm



Hält bis zu 6
Riemen

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022196

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410BKRB	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

Hergestellt aus Stahl

Farbe : Schwarzer Pfosten, rot und weiß Gurt

Merkmale :

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Verfügbar in verschiedenen Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb,
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

