



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/01/2020



FICHE TECHNIQUE



RS410BKNJ – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm



Peut recevoir
jusqu'à 6 sangles

Gamme : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022202

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410BKNJ	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau noir , sangle noire et jaune

Caractéristiques :

- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

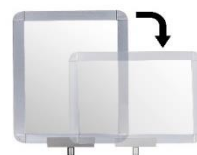



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/01/2020



TECHNICAL SHEET



RS410BKNJ – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up
to 6 straps

Range : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022202

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410BKNJ	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of** steel
- **Color** : Black post, black and yellow strap

Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



FICHA TECNICA



RS410BKNJ – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm

Sostiene hasta
6 correas

Gama : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022202

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410BKNJ	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste negro ; correa negra y amarilla

Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, azul, gris, negro/amarillo, rojo/blanco,
- La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional

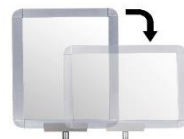



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT



RS410BKNJ – GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm

Hält bis zu 6
Riemen

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022202

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410BKNJ	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

Hergestellt aus Stahl**Farbe** : Schwarzer Pfosten, schwarz und gelb Riemen**Merkmale :**

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Verfügbar in verschiedenen Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb,
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

