



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 27/01/2020



FICHE TECHNIQUE



RS410SRRB – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm



Peut recevoir
jusqu'à 6 sangles

Gamme : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022233

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410SRRB	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau chromé , sangle rouge et blanche

Caractéristiques :

- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

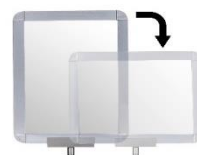



Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



RS410SRRB – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up
to 6 straps

Range : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022233

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410SRRB	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of** steel
- **Color** : chromed post, white and red strap

Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020



FICHA TECNICA

➤ RS410SRRB – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm

Sostiene hasta
6 correas

Gama : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022233

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410SRRB	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste cromo ; correa roja y blanca

Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, negro/amarillo, rojo/blanco,
- La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional

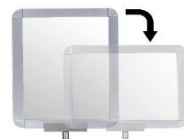



Sign



Storage



Chain



TECHNISCHES BLATT



RS410SRRB – GURTPFOTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm



Hält bis zu 6
Riemen

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022233

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410SRRB	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

Hergestellt aus Stahl

Farbe : Chrom Pfosten, rot und weiß Riemen

Merkmale :

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Verfügbar in verschiedenen Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß,
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

