



Sign



Storage



Chain

FICHE TECHNIQUE

➤ RS410RBRB – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm




Peut recevoir jusqu'à 6 sangles

Gamme : WELCOME
Code HSS : 7326909890
EAN : 3321360037558

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410RBRB	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau rouge et blanc, sangle rouge et blanche
- **Caractéristiques :**
- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

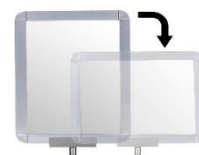



Sign



Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

RS410RBRB – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up to 6 straps

Range : WELCOME
Code HSS : 7326909890
EAN : 3321360037558

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410RBRB	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of steel**
- **Color** : red and white post, red and white strap

Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 11/03/2020

FICHA TECNICA

➤ RS410RBRB – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm



Sostiene hasta
6 correas

Gama : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360037558

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410RBRB	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste rojo y blanco ; correa roja y blanca

Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, negro/amarillo, rojo/blanco, La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT



RS410RBRB - GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm



Hält bis zu 6
Riemen

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360037558

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410RBRB	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

Hergestellt aus Stahl

Farbe : rot und weiss Pfosten, rot und weiss Gurt

Merkmale :

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Das Band gibt es in verschiedenen Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß,
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

