



Sign



Storage



Chain



## FICHE TECHNIQUE

➤ RS410NJNI – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm




Peut recevoir jusqu'à 6 sangles

Gamme : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360037626

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410NJNI	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau jaune et noire, sangle noire et jaune
- **Caractéristiques :**
- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

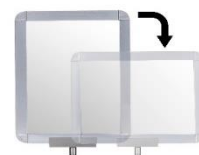



Sign



Storage



Chain

## TECHNICAL SHEET

### RS410NJNJ – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up to 6 straps

Range : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360037626

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410NJNJ	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of** steel
- **Color** : yellow and black post, black and yellow strap

#### Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain

# VISO

Date : 11/03/2020



## FICHA TECNICA

➤ RS410NJNI – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm



Sostiene hasta  
6 correas

Gama : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360037626

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410NJNI	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste amarillo y negro; correa negra y amarilla

### Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, negro/amarillo, rojo/blanco,
- La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional





Sign



Storage



Chain



## TECHNISCHES BLATT



RS410NJNI – GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm



Hält bis zu 6  
Riemen

Reihe : WELCOME  
Code HSS : 7326909890  
EAN : 3321360037626

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410NJNI	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

**Hergestellt aus Stahl**

**Farbe** : gelb und schwarz Pfosten, schwarz und gelb Gurt

### Merkmale :

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Das Band gibt es in verschiedenen Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß,
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

