



Sign



Storage



Chain



FICHE TECHNIQUE

➤ RS410JANJ – POTEAU A SANGLE AVEC ENROULEUR 4 M et 10 cm



Peut recevoir
jusqu'à 6 sangles


Gamme : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022301

REF	Hauteur poteau (mm)	Diamètre poteau (mm)	Diamètre base (mm)	Epaisseur alu Poteau (mm)
RS410JANJ	1038	80	360	2.5
	Epaisseur acier couvercle (mm)	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Poids (kg)
	1	4.3	100	12

- **Fabriqué en acier**
- **Coloris** : Poteau jaune, sangle noire et jaune
- **Caractéristiques :**
- Poteau à sangle rétractable
- Sangle avec frein
- Sangle existe en différents coloris : rouge, noir, noir/jaune, rouge/blanc,...
- La tête peut recevoir jusqu'à 6 sangles de différentes directions
- Possibilité de personnaliser la sangle
- Récepteur mural en option
- Panneau d'information en option

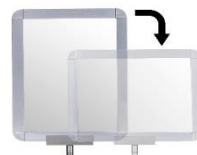



Sign



Storage



Chain



TECHNICAL SHEET



RS410JANJ – STRAP POST WITH REEL 4M and 10cm



Can hold up
to 6 straps

Range : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022301

REF	Stanchion height (mm)	Stanchion diameter (mm)	Base diameter (mm)	Stanchion thickness alu (mm)
RS410JANJ	1038	80	360	2.5
	Cover lid thickness steel (mm)	Belt length (m)	Belt width (mm)	Weight (kg)
	1	4.3	100	12

- **Made of** steel
- **Color** : yellow post, black and yellow strap

Specifications :

- Retractable belt stanchion
- Belt exist in different colors: red, black, black/yellow, red/white,...
- Belt with brake
- The head can receive up to 6 belts from different directions
- Possibility to customize the belt
- Wall receiver in option
- Sign holder in option





Sign



Storage



Chain



FICHA TECNICA



RS410JANJ – POLO DE CORREA CON RODILLO 4 M y 10 cm



Sostiene hasta
6 correas

Gama : WELCOME

Code HSS : 7326909890


EAN : 3321360022301

REF	Poste altura (mm)	Diámetro poste (mm)	Diámetro base (mm)	Espesor poste (mm)
RS410JANJ	1038	80	360	2.5
	Espesor acero cubierta (mm)	Longitud correa (m)	Ancho correa (mm)	Peso (kg)
	1	4.3	100	12

- **Hecho de:** acero
- **Color:** poste amarillo ; correa negra y amarilla

Características :

- El poste de la correa retráctil
- Correa con freno
- La correa existe en diferentes colores: rojo, negro, negro/amarillo, rojo/blanco,
- La cabeza puede recibir hasta 6 correas de diferentes direcciones
- Posibilidad de personalizar la correa
- Receptor de pared opcional
- Panel de información opcional

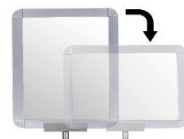



Sign



Storage



Chain



TECHNISCHES BLATT



RS410JANJ – GURTPFOSTEN MIT AUFROLLER 4 M und 10 cm

Hält bis zu 6
Riemen

Reihe : WELCOME

Code HSS : 7326909890

EAN : 3321360022301

REF	Höhe Pfosten (mm)	Poldurchmesser (mm)	Basisdurchmesser (mm)	Spaltendicke (mm)
RS410JANJ	1038	80	360	2.5
	Dicke des Deckstahls (mm)	Bandlänge (m)	Bandbreite (mm)	Gewicht (kg)
	1	4.3	100	12

Hergestellt aus Stahl**Farbe** : gelb Pfosten, schwarz und gelb Riemen**Merkmale :**

- Einziehbarer Gurtpfosten
- Gurt mit Bremse
- Verfügbar in Farben: rot, schwarz, schwarz/gelb, rot/weiß
- Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
- Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
- Optionaler wandmontierter Empfänger
- Optionale Informationstafel

