



Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 02/04/2020

FICHE TECHNIQUE

RCX102BU - Cône lesté 90 cm +base à lester +boitier étanche

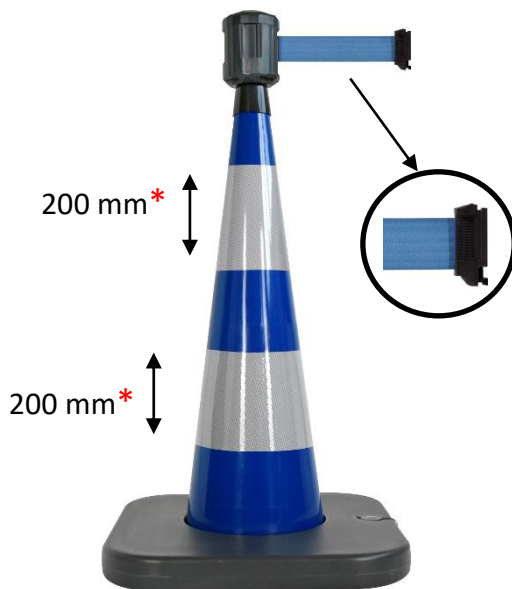

Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360034175

Réf	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Hauteur cône (mm)	POIDS (kg)
RCX102BU	2	50	1000	6,5

- **Fabriqué en PVC et caoutchouc**, sangle en polyester + couche de nylon
- **Coloris** : Cône bleu avec sangle bleue

Caractéristiques :

- Cône Souple avec bandes réfléchissantes classe 2
- Idéal en usage extérieur grâce au boitier étanche
- Sangle de longueur 2 m sur 5 cm
- Base à lester pour stabiliser le cône (RCBASEVD)




RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN

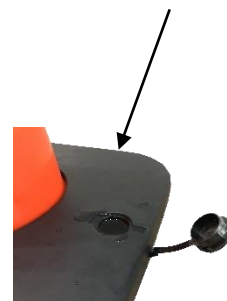

***Disponible en Septembre 2020**



Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 02/04/2020

TECHNICAL SHEET

RCX102BU – Cone 1 m with high visibility retract tape

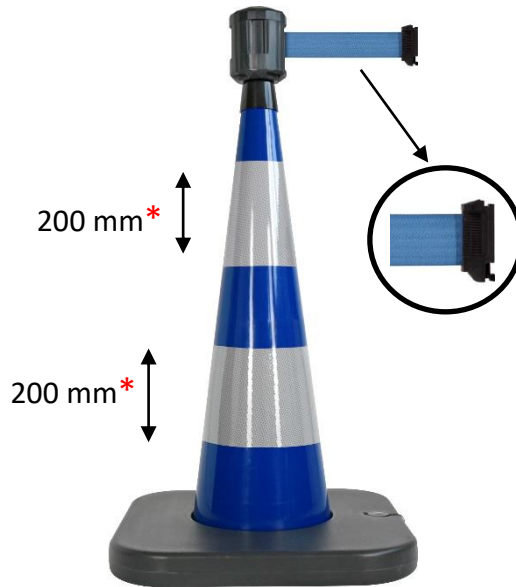

Range : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360034175

Réf	Strap length (m)	Width of strap (mm)	Cone height (mm)	Weight (kg)
RCX102BU	2	50	1000	6,5

- **Made of** PVC and rubber, polyester strap + nylon layer
- **Color** : Blue cone with blue strap

Specifications :

- Flexible cone with reflective strips class 2
- Ideal for outdoor use thanks to the waterproof housing
- Strap 2 m long by 5 cm long
- Ballast base to stabilize the cone (RCBASEVD)




RSA4PN



RSA3PN



RCBASEVD (vide)

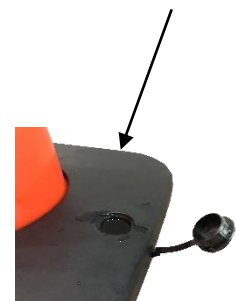

***Available at September 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 02/04/2020



FICHA TECNICA

➔ RCX102BU – Cono PVC 90cm + Base vacío + Cajetín

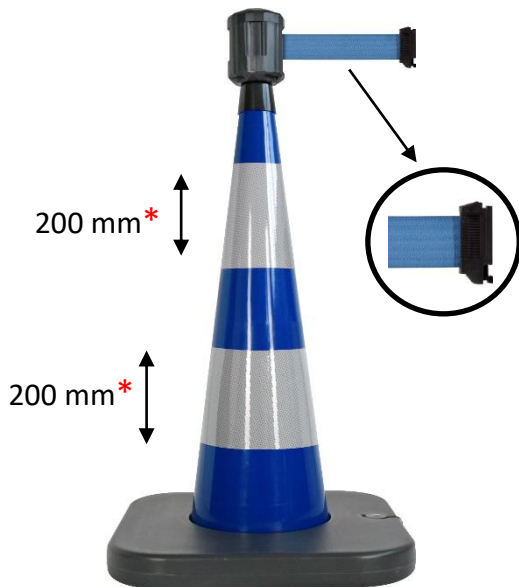

Gama : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360034175

Réf	Largo de la correa (m)	Ancho de la correa (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
RCX102BU	2	50	1000	6,5

- **Fabricado en** PVC y caucho, correa de poliéster + capa de nylon
- **Color** : Cono azul con correa azul

Características :

- Cono flexible con bandas reflectantes clase 2
- Ideal para el uso al aire libre gracias a su carcasa impermeable
- Correa de 2 m de largo por 5 cm de ancho
- Base de lastre para estabilizar el cono (RCBASEVD)




RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN

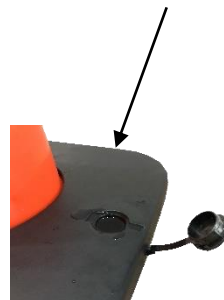

***Disponible en septiembre de 2020**



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT



RCX102BU – Beschwertem KEGEL 90 cm + BESCHWERTBASIS + Wasserdicht Gehäuse



Reihe : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360034175

Réf	Länge des Bandes (m)	Bandbreite (mm)	Konushöhe (mm)	Gewicht (kg)
RCX102BU	2	50	1000	6,5

Hergestellt aus PVC und Gummi, Polyester-Gurtband + Nylon-Schicht.

Farbe : Blauer Kegel mit blauem Band

Merkmale :

- Flexibler Kegel mit reflektierenden Streifen der Klasse 2
- Ideal für den Einsatz im Außen dank des wasserdichten Gehäuses
- Gurtbandlänge 2 m x 5 cm
- Ballastbasis zur Stabilisierung des Kegels (RCBASEVD)



RSA4PN



RSA3PN



RCBASEVD



***Verfügbar im September 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com