



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 17/03/2020

FICHE TECHNIQUE

RCX1050NJ – Cône lesté 90cm + base à lester + boîtier étanche



Gamme : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360032768

Réf	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Hauteur cône (mm)	POIDS (kg)
RCX1050NJ	10	50	1000	7,1

- **Fabriqué en** PVC et caoutchouc , sangle en polyester + couche de nylon
- **Coloris** : Cône jaune avec sangle jaune et noir

Caractéristiques :

- Cône Souple avec bandes réfléchissantes classe 2
- Idéal en usage extérieur grâce au boîtier étanche
- Sangle indéchirable de longueur 10 m sur 5 cm
- Base à lester pour stabiliser le cône (RCBASEVD)




RCBASELO (leste)
RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN

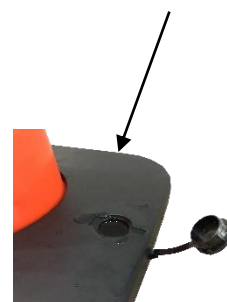

***Disponible en Septembre 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain

TECHNICAL SHEET

RCX1050NJ – Cone 1 m with high visibility retract tape



Range : SIGN
Code HSS : 3926909790
EAN : 3321360032768

Réf	Strap length (m)	Width of strap (mm)	Cone height (mm)	Weight (kg)
RCX1050NJ	10	50	1000	7,1

- **Made of** PVC and rubber, polyester strap + nylon layer
- **Color** : yellow cone with yellow and black strap

Specifications :

- Flexible cone with reflective strips class 2
- Ideal for outdoor use thanks to the waterproof housing
- Tear-proof strap 10 m long by 5 cm long
- Ballast base to stabilize the cone (RCBASEVD)




RSA4PN



RSA3PN



RCBASELO (lestée)
RCBASEVD (vide)

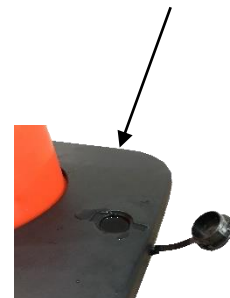

* Available in September 2020



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 17/03/2020



FICHE TECNICA

➤ RCX1050NJ – Cono PVC 90cm + Base vacío + Cajetín



Gama : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360032768

Réf	Largo de la correa (m)	Ancho de la correa (mm)	Alto (mm)	Peso (kg)
RCX1050NJ	10	50	1000	7,1

- **Fabricado en** PVC y caucho, correa de poliéster + capa de nylon
- **Color** : Cono amarillo con correa amarilla y negra

Características :

- Cono flexible con bandas reflectantes clase 2
- Ideal para el uso al aire libre gracias a su carcasa impermeable
- Correa antidesgarro de 10 m de largo por 5 cm de ancho
- Base de lastre para estabilizar el cono (RCBASEVD)




RCBASELO (lesteé)
RCBASEVD (vide)



RSA4PN



RSA3PN

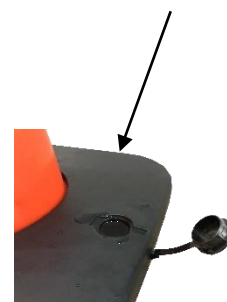

***Disponible en septiembre de 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT



RCX1050NJ – Beschwerter Kegel 90 cm + Beschwerter Basis + wasserdichte Gehäuse



Reihe : SIGN

Code HSS : 3926909790

EAN : 3321360032768

Réf	Länge des Bandes (m)	Bandbreite (mm)	Konushöhe (mm)	Gewicht (kg)
RCX1050NJ	10	50	1000	7,1

Hergestellt aus PVC und Gummi, Polyester-Gurtband + Nylon-Schicht.

Farbe : Gelber Kegel mit schwarz/gelb Band

Merkmale :

- Flexibler Kegel mit reflektierenden Streifen der Klasse 2
- Ideal für den Einsatz im Außen dank des wasserdichten Gehäuses
- Gurtbandlänge 10 m x 5 cm
- Beschwerter Basis zur Stabilisierung des Kegels (RCBASEVD)



RSA4PN



RSA3PN



RCBASEVD



***Verfügbar im September 2020**

VISO - ZI de la Vigne aux Loups - 7 Avenue Arago 91380 CHILLY-MAZARIN - FRANCE

www.viso-cpn.com

contact@viso-cpn.com