



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 16/08/18



FICHE TECHNIQUE

➤ BSP100RB – Poteau de balisage – base lestée



Gamme : SIGN

Code HSS: 7326909890


EAN : 3321369986802

REF	Ø Poteau (mm)	Ø Base (mm)	Hauteur (mm)	POIDS (kg)
BSP 100 RB	50	310	1 000	7

- **Fabriqué en** : acier
- **Coloris** : blanc et rouge

Caractéristiques :

- Poteau de balisage pliable
- Base lestée pour une parfaite stabilité
- Possibilité d'accrocher des chaînes sur 2 niveaux
- Chaîne et panneau en option

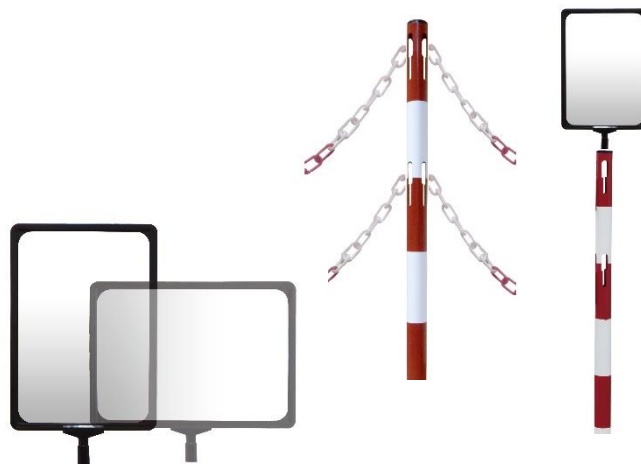

Panneau disponible en option



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 16/08/18

➔ TECHNICAL SHEET

➔ BSP100RB – folding metal post with fixed base




Range : SIGN
Code HSS : 7326909890
EAN : 3321369986802

REF	Ø Post (mm)	Ø Base (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
BSP 100 RB	50	310	1 000	7

- **Made of** : steel
- **Colors** : white and red

Specifications :

- Foldable signpost
- Ballasted base for perfect stability
- Possibility to hang chains on 2 levels
- Optional chain and panel

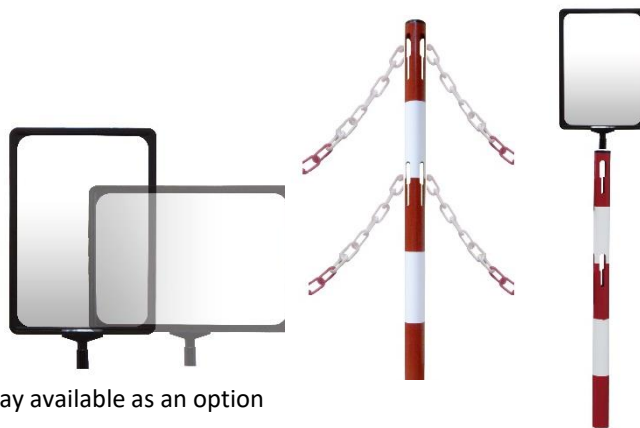

Display available as an option



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 16/08/18



FICHA TECNICA

➤ BSP100RB - Poste de metal plegable base fija



Gama : SIGN

Code HSS: 7326909890


EAN : 3321369986802

REF	Ø Poste (mm)	Ø Base (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
BSP 100 RB	50	310	1 000	7

- **Fabricado en** : acero
- **Colores** : blanco y rojo

Características :

- Cartel plegable
- Base lastrada para una perfecta estabilidad
- Posibilidad de colgar cadenas en 2 niveles
- Cadena y panel opcionales

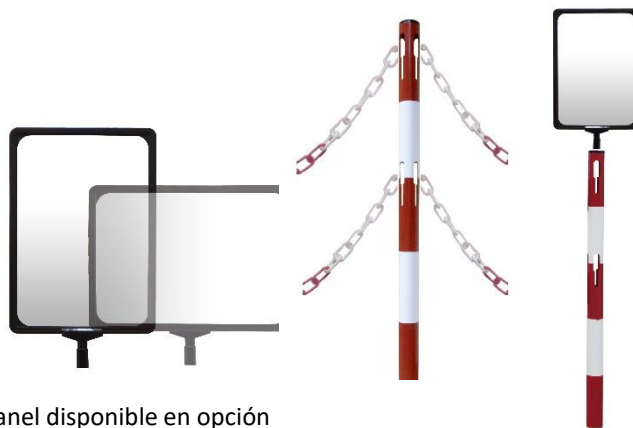

Panel disponible en opción



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT

➤ BSP100RB – Faltbarer Metallpfosten mit festem Basis



Reihe : SIGN

Code HSS: 7326909890

EAN : 3321369986802

REF	Ø Post (mm)	Ø Basis (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
BSP 100 RB	50	310	1 000	7

Hergestellt aus Stahl

Farbe : weiß und rot

Merkmale :

- Faltbarer Wegweiser
- Ballastierter Sockel für perfekte Stabilität
- Möglichkeit, Ketten auf 2 Ebenen aufzuhängen
- Optionale Kette und Platte

