



Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 11/06/2020



FICHE TECHNIQUE

➤ CPK800 – Passe-câbles pliant 2 canaux 80 mm

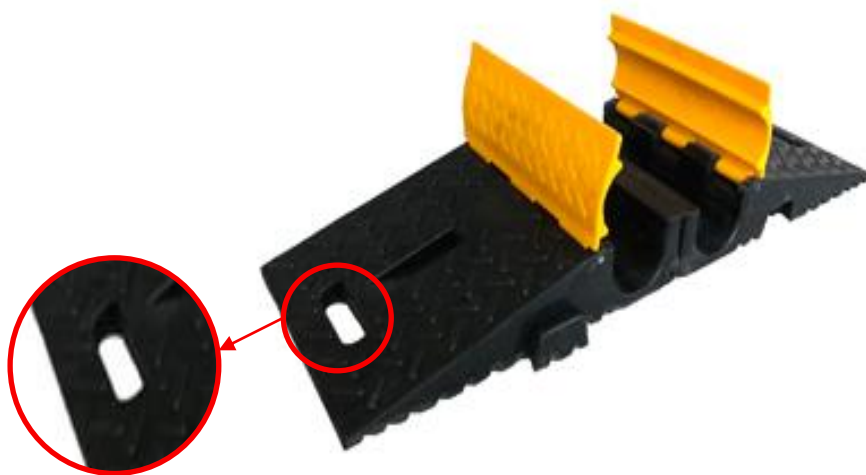

Gamme : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360034809



REF	Dimensions ouvert (mm)	Dimensions plié (mm)	Dimensions passes-câbles (mm)	Poids (kg)
CPK800	L. 850 x l. 300 x H. 90	L. 300 x l. 190 x H. 425	2 x Ø80 mm	18

- **Fabriqué en** caoutchouc
- **Coloris** : noir et jaune

Caractéristiques :

- Fabriqué en caoutchouc & PP (couverture)
- Facilement transportable grâce à ses poignées
- Se plie pour un gain de place en stockage
- 2 passes-câbles de Ø 80 mm – idéal pour les services de secours
- Possède des queues d'arronde pour assembler en grande longueur
- Résiste aux véhicules jusqu'à 40 tonnes
- Vitesse maximale 5 km/h
- Option LED
- Conçu pour une utilisation temporaire – Pour une utilisation pérenne il convient de nous consulter



LED



Sign



Storage




Chain



TECHNICAL SHEET

➤ CPK800 – Cable bridge 2 channels 80mm

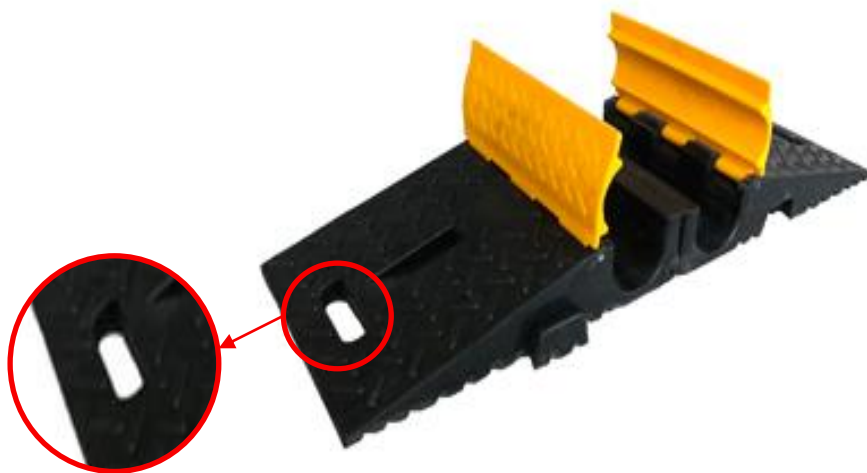

Range : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360034809



REF	Open dimensions (mm)	Folded dimensions (mm)	Diameter cable protection (mm)	Weight (kg)
CPK800	L. 850 x W. 300 x H. 90	L. 300 x W. 190 x H. 425	2 x Ø80 mm	18

- **Made of** rubber
- **Color** : yellow and black

Specifications :

- Made of rubber & PP (lid)
- Easily transportable thanks to its handles
- Folds to save storage space
- 2 cable grooves Ø 80 mm - ideal for emergency services
- Has dovetails for assembling in long lengths
- Can support up to 40 tons
- Maximum speed 5 km/h
- LED option
- Temporary use - For permanent use, please consult us



LED



Sign



Storage



Chain


VISO

Date : 11/06/2020



FICHE TECNICA

➤ CPK800 – Pasa cable 2 x 80 mm

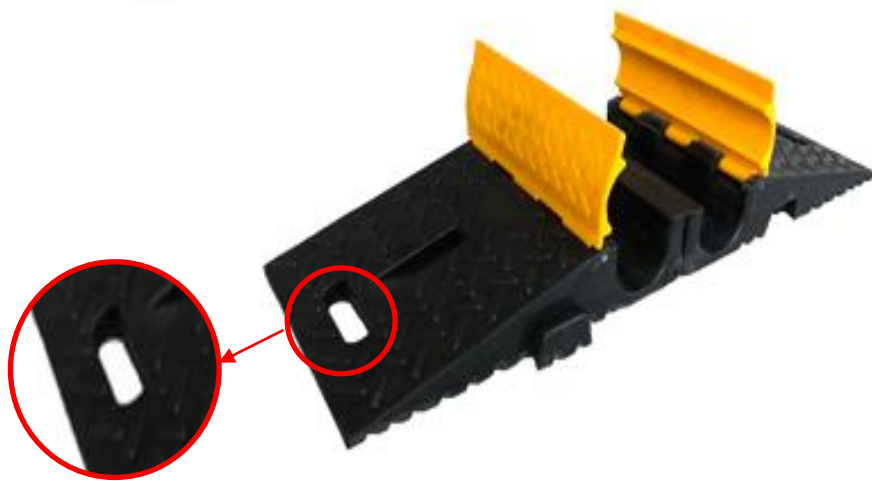

Gama : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360034809



Réf	Dimensiones abiertas (mm)	Dimensions cerrados (mm)	Diámetro pasa cable (mm)	Peso (kg)
CPK800	L. 850 x A. 300 x A. 90	L. 300 x A. 190 x A. 425	2 x Ø80 mm	18

- **Hecho de :** caucho
- **Colores :** negro y amarillo

Características :

- Hecho de goma y PP (cubierta)
- Fácilmente transportable gracias a sus asas
- Se pliega para ahorrar espacio de almacenamiento
- 2 Pasa cable de Ø 80 mm - ideal para los servicios de emergencia
- Tiene colas de milano para ensamblar en grandes longitudes
- Soporta vehículos de hasta 40 toneladas
- Velocidad máxima 5 km/h
- Opción LED
- Hecho para un uso temporal – para un uso permanente consultarnos



LED



Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT

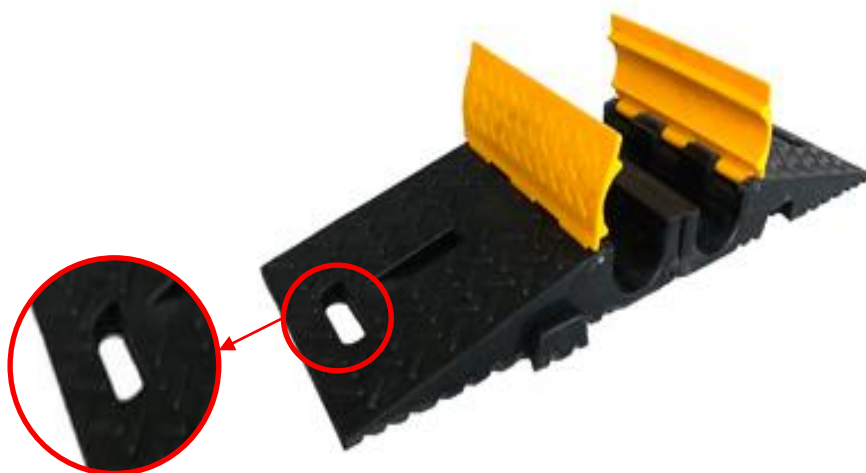**CPK800 – GEFALTETE PASS-KABEL MIT 2 KANÄLE Ø 80 mm**

Reihe : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360034809



Réf	offene Dimensionen (mm)	gebogene Abmessungen (mm)	Kabelgröße (mm)	Gewicht (kg)
CPK800	L. 850 x A. 300 x A. 90	L. 300 x A. 190 x A. 425	2 x Ø80 mm	18

Hergestellt aus Gummi**Farbe** : Schwarz und Gelb**Merkmale :**

- Hergestellt aus Gummi & PP (Deckel)
- Dank die Griffe leicht transportierbar
- Klappt zusammen, um Platz zu sparen
- 2 Kanäle Ø 80 mm - ideal für Rettungsdienste
- Hat Giesserschwänze zum zusammenfügen in grösser Länge
- Fahrzeugbelastbar bis zu 40 Tonnen stand
- Höchstgeschwindigkeit 5 km/h
- LED-Option
- Für den vorübergehenden Gebrauch konzipiert - Für den permanenten Gebrauch konsultieren Sie uns bitte.

**LED**