



Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 13/03/2019



FICHE TECHNIQUE

FASTLED5050 – RALENTISSEUR MODULABLE avec LED



Gamme : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360025418



INSTALLATION UNIQUEMENT SUR VOIES PRIVEES

REF	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø passe câbles (mm)	Poids (kg)
FASTLED5050	5000	430	50	1 x Ø 27	83

- **Fabriqué en** caoutchouc vierge vulcanisé
- **Coloris** : noir et jaune

4 réflecteurs / élément


Fixations avec queues d'arondes inversées



Caractéristiques :

- Ralentisseur modulable de 5 m de long incluant les embouts et les fixations tous supports et LED
- Liaison simple et rapide entre éléments grâce aux queues d'aronde inversées
- La hauteur 5 cm permet de réduire la vitesse à 25-30 km/h, pour les voitures et les camions jusqu'à 40 T
- 4 réflecteurs par élément
- Passe-câble Ø27 mm intégré
- Résistant aux UV
- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures
- Installation pour voies privées

Fixations tous supports incluses (FIX1SB)

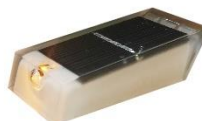



Sign



Storage



Chain


FICHE TECHNIQUE

FASTLED5050 – RALENTISSEUR MODULABLE avec LED

RECOMMANDATIONS

Pour zones privées telles que :

- Aires de parking
- Garages
- Hôpitaux
- Centres commerciaux
- Abords de chantier
- Municipalités, etc...

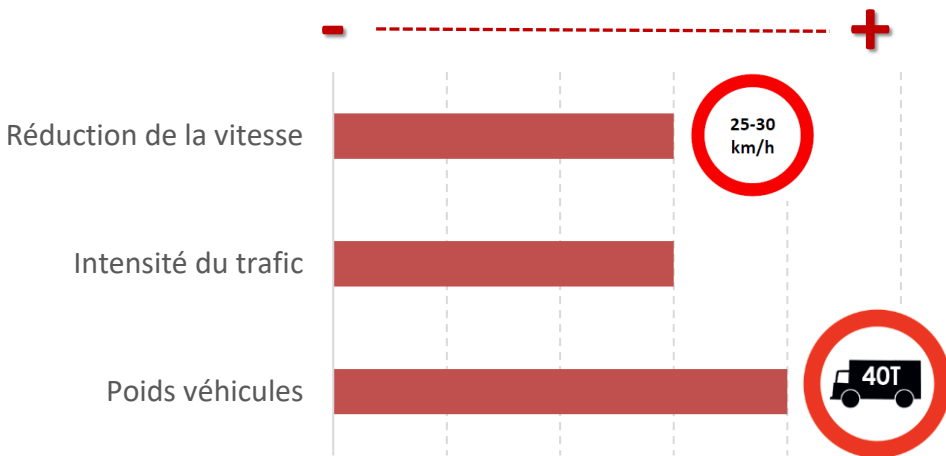

Recommandations :

- Ralentisseur modulable à utiliser sur voie privée telles que zones de parking, garages, centres commerciaux etc...
- La hauteur de 5 cm permet de réduire la vitesse à 25-30 km/h
- Intensité du trafic : +/- 3.000 véhicules / jour mais principalement des véhicules légers (80% de VL / 20% de poids lourds)





Sign



Storage




Chain

VISO

Date : 13/03/2019

➔ TECHNICAL SHEET

➔ FASTLED5050 – MODULAR SPEED BUMP + LED

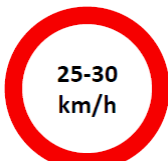

Range : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360025418



INSTALLATION ONLY ON PRIVATE TRACKS

REF	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Cable grove (mm)	weight (kg)
FASTLED5050	5000	430	50	1 x Ø 27	83

- **Made of** vulcanized virgin rubber
- **Color** : black and yellow

Specifications :

- Modular speed 5 m length including endings and fasteners for all support types and LED
- Equipped with inverted dovetails for easy and quick assembly
- 5 cm height for a speed reduced to 25-30 km/h, for cars and trucks up to 40 T
- 4 eyecats per element
- Integrated cable grove Ø27 mm
- UV proof
- Avoid over long contact with hydrocarbons
- Installation for private roads


4 eyecats / element



Inverted dovetails for quick assembly



Fasteners for all support types (FIX1SB)

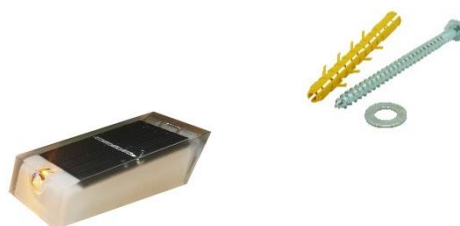



Sign



Storage




Chain

▶ TECHNICAL SHEET

▶ FASTLED5050 – MODULAR SPEED BUMP + LED

▶ RECOMMENDATIONS

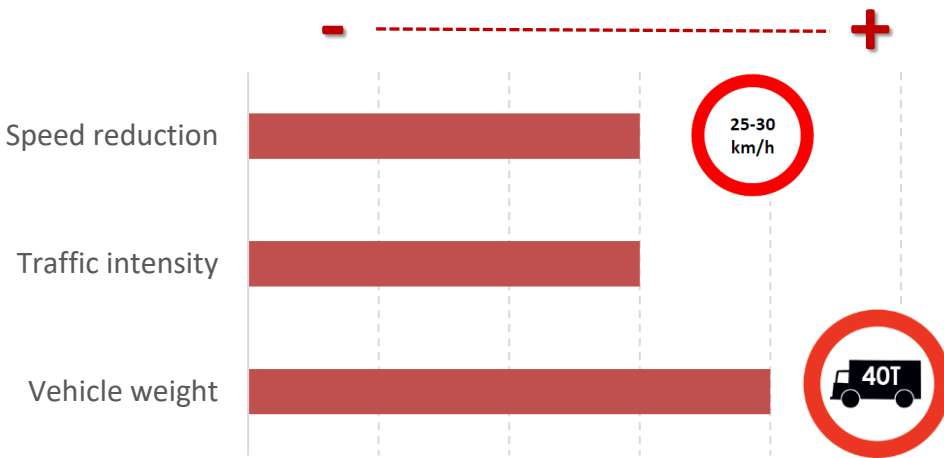

For private areas such as :

- Parking areas
- Garages
- Hospitals
- Shopping centers
- Construction site surroundings

Recommendations :

- Modular speed bump for use on private roads, garages, shopping centers, etc ...
- The height of 5 cm reduces the speed to 25-30 km/h
- Traffic intensity : +/- 3.000 vehicles / day but mainly light vehicles (80% of cars / 20 % HGV)





Sign



Storage



Chain

VISO

Date : 02/07/2020



TECHNISCHES BLATT

FASTLED5050 – MODULIERBARER RETARDER mit LED



Reihe : SIGN

Code HSS : 4016999790

EAN : 3321360025418



INSTALLATION NUR AUF PRIVATGLEISEN

Réf	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Kabeldurchmesser (mm)	Gewicht (kg)
FASTLED5050	5000	430	50	1 x Ø 27	83

Hergestellt aus vulkanisiertem Frischkautschuk

Farbe : Schwarz und Gelb

Merkmale :

- 5 m langer modularer Verzögerer einschließlich Endkappen und Halterungen für alle Stützen und LEDs.
- Einfache und schnelle Verbindung zwischen Elementen dank umgekehrten Schwalbenschwänzen
- Die Höhe von 5 cm erlaubt es, die Geschwindigkeit auf 25-30 km/h zu reduzieren, für Pkw und Lkw bis 40 T
- 4 Reflektoren pro Element
- Integrierte Kabelverschraubung ø27 mm
- UV-beständig
- Längeren Kontakt mit Kohlenwasserstoffen vermeiden
- Anlage für Privatstraßen


4 Reflektoren/Element



Befestigungselemente mit umgekehrten Schwalbenschwänzen



Befestigungen alle Stützen enthalten (FIX15B)

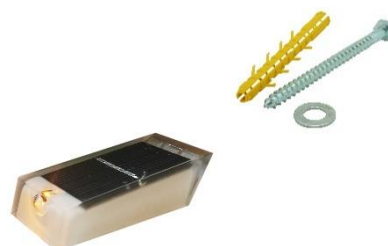



Sign



Storage




Chain

TECHNISCHES BLATT

FASTLED5050 – MODULIERBARER RETARDER mit LED

EMPFEHLUNGEN

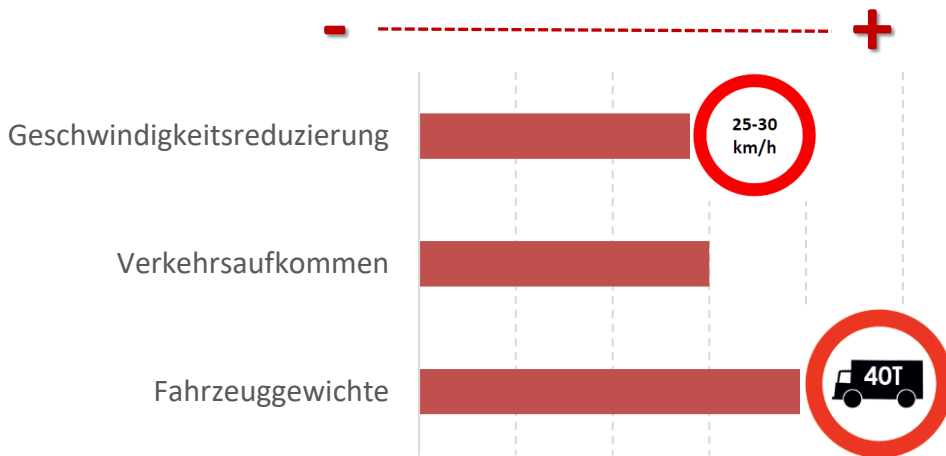

Für private Bereiche wie :

- Parkplätze
- Garagen
- Krankenhäuser
- Einkaufszentren
- Baustellenränder
- Gemeinden, etc.

Empfehlungen :

- Modularer Retarder für den Einsatz auf Privatstraßen wie Parkplätzen, Garagen, Einkaufszentren usw.
- Die Höhe von 5 cm erlaubt es, die Geschwindigkeit auf 25-30 km/h zu reduzieren.
- Verkehrsintensität: +/- 3.000 Fahrzeuge / Tag, aber hauptsächlich leichte Fahrzeuge (80% leichte Fahrzeuge / 20% schwere Nutzfahrzeuge)

