



Paulmann

Safety Instructions

1,2,3,4,5,6,8,11,19,21,22,
24,32,33,34



Info

www.paulmann.com

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany


www.paulmann.com

Art.-Nr.: 501.20


501.21

968.19







(+MA326)PBO 03/21

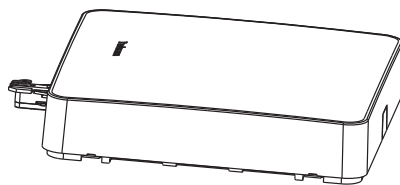


1x

 

incl

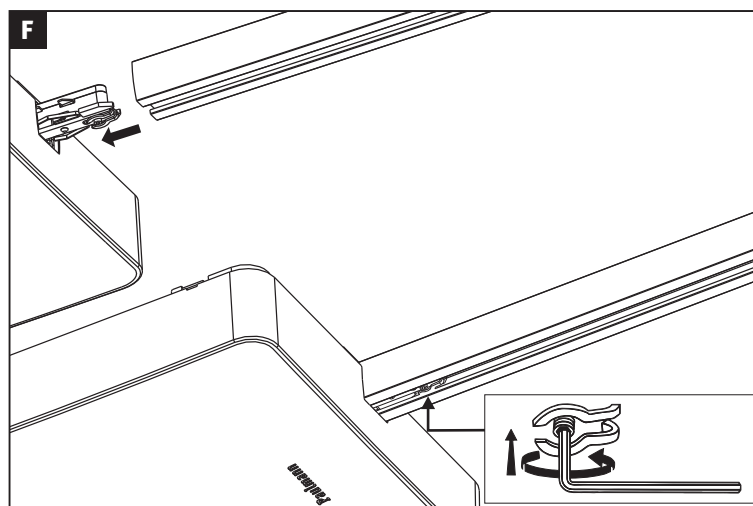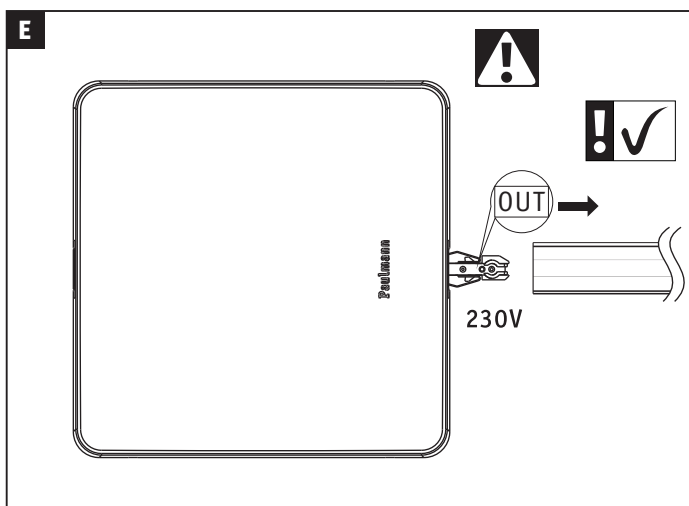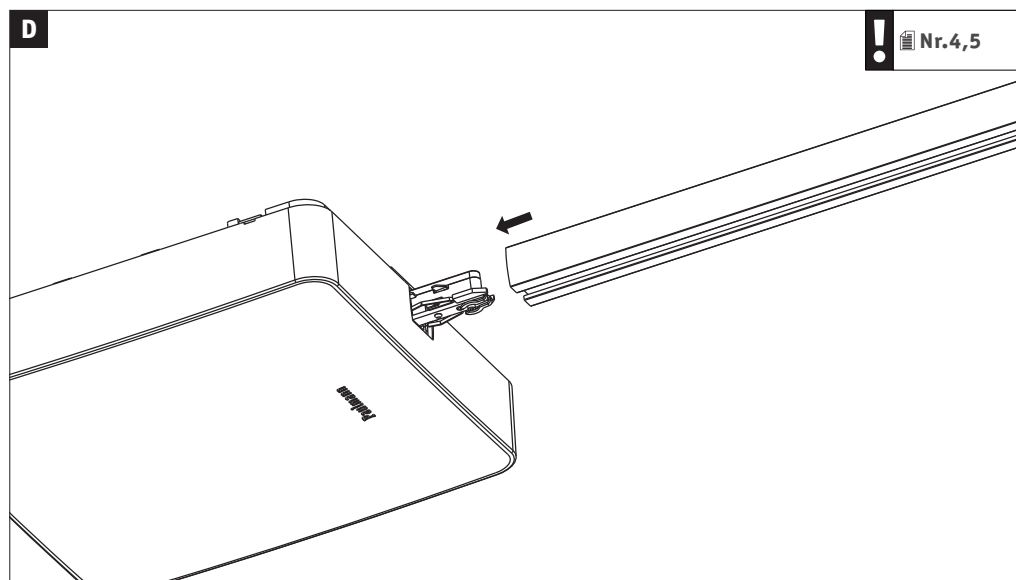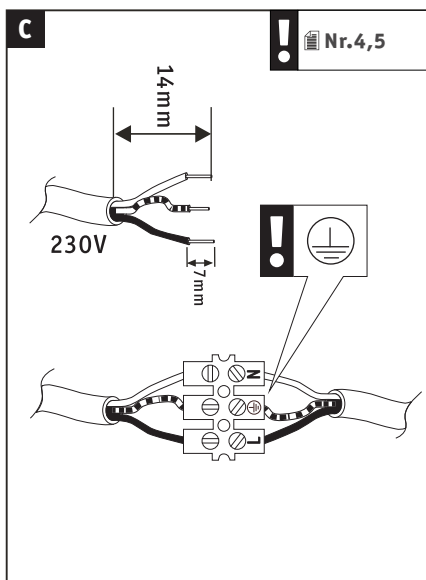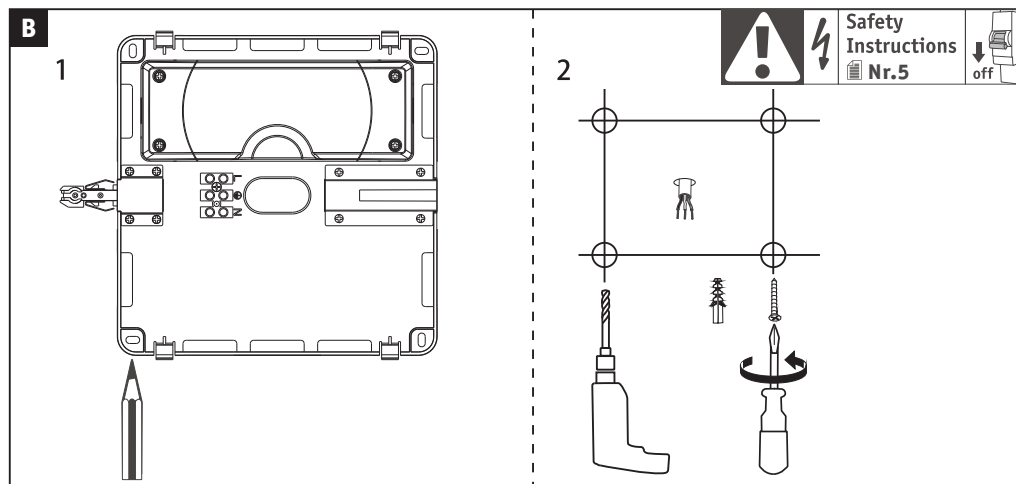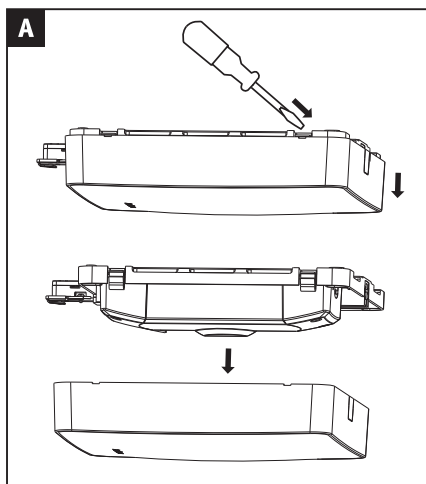

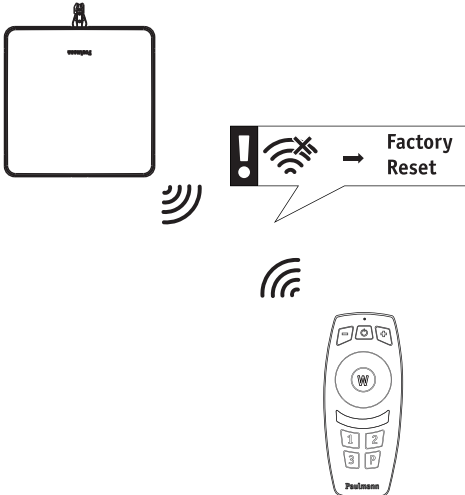


i	Factory Reset	5x	off	→	on	Flash 10x	
			>3s		<2s		
OR							
i	Factory Reset	1	2	3	4	Flash 2x	
			<1s		<1s		





not incl.
Remote Control
Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions

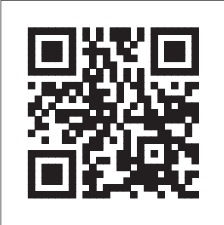

www.paulmann.com/zb



not incl.
Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
 CE: Konform mit / in accordance with / conformement a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz – 2,4835 GHz



NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [501.20/501.21/968.19] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
 Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]