

Manual | Bedienungsanleitung

LED strip Phaesun USB Tube


360256, 360257 • DE/EN • 09/2020

Please read the assembly instructions before proceeding!


These small LED lights are an ideal, very light and small travel companion, not only as a reading aid, but even illuminate an entire room. They can be powered by any Powerbank or USB power supply. With the controller integrated in the USB cable, the USB Tube can be switched, dimmed in 20% steps and three light colours can be set.

Vor der Montage unbedingt die Montageanleitung lesen!


Diese kleinen LED-Leuchten sind eine idealer, sehr leichter und kleiner Reisebegleiter, nicht nur als Lesehilfe sondern erhellen sogar einen ganzen Raum. Sie können mit jeder Powerbank oder USB-Netzteil versorgt werden. Mit der im USB-Kabel integrierten Steuerung kann die USB Tube geschaltet, in 20% Schritten gedimmt und drei Lichtfarben eingestellt werden.

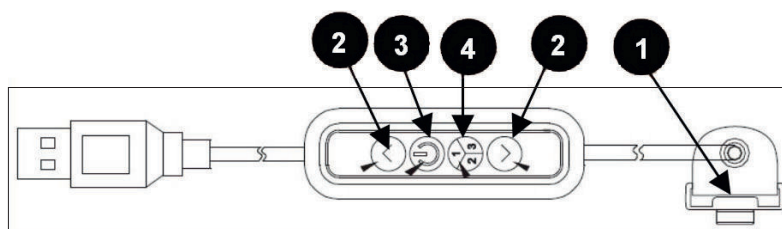


- | | | |
|----------|--|--|
| 1 | Snap in the magnetic holder on the back | Magnetische Halterung auf der Rückseite |
| 2 | 5 brightness Levels adjustable | 5 Helligkeitsstufen einstellbar |
| 3 | ON / OFF switch | EIN / AUS Schalter |
| 4 | 3 light colours adjustable (warm / neutral / cold white) | 3 Lichtfarben einstellbar (warm / neutral / kalt weiß) |

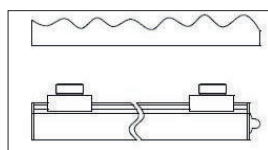

Adheres directly to magnetic base Haftet direkt auf magnetischem Untergrund

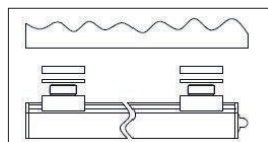

Glue metal sheet with double-sided adhesive pads On a non-magnetic surface Metallblättchen mit doppel-seitigen Klebepads auf nicht magnetischem Untergrund kleben

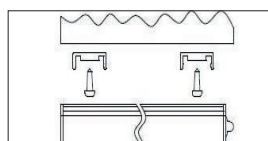

Holder can also be screwed to base Halterung kann auch an Untergrund geschraubt werden



Safety instructions:

- keep away from children
- protect from moisture, rain and sun
- operate only on USB power supplies
- do not open
- do not pull and carry by the cable

Sicherheitshinweise:

- von Kindern fernhalten
- vor Feuchtigkeit, Regen, Sonne schützen
- nur an USB Verorgungen betreiben
- nicht öffnen
- nicht am Kabel ziehen

Disposal Information:

Do not dispose of the LED Tube in household waste.

Entsorgungshinweis:

LED-Tube nicht im Hausmüll entsorgen.



Technical Data	Technische Daten	Units Einheiten	USB Tube 3	USB Tube 7
System voltage	Systemspannung	V	5	
voltage	Spannung	V	4,7...5,3	4,7...5,3
power energy consumption	Leistung Energieverbrauch	W kWh/1000h	3,5	7,0
dimmbable flux	dimmbare Lichtstärke	lm	350 / 280 / 210 / 140 / 70	700 / 560 / 420 / 280 / 140
max. current	max. Strom	mA	700	1400
colour temperature	Farbtemperatur		ww / nw / cw	
		K	3000 / 4000 / 6000	
Lifetime	Lebensdauer	h	30000	
cable length	Kabellänge	mm	1580	
connector	Stecker		USB-A	
Beam angle	Abstrahlwinkel		160°	
Ingress Protection	IP-Schutz		IP30	
ambient temperature	Umgebungstemperatur	°C	-25...55°C	
dimension	Abmessung	mm	220 x 22 x 18	400 x 22 x 18
weight	Gewicht	gr	70	91
total number of LED	Gesamtzahl der LEDs		36	72
as bright as incandescent	Helligkeit einer Glühbirne	W	44 W	88 W
as bright as fluorescent	Helligkeit einer Fluoreszenz	W	7 W	14 W
Art. No.	Art. Nr.		360256	360257