


Zählergehäuse

GTZ 21-t-eHZ

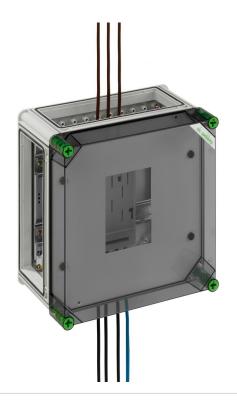

GTZ 21-t-eHZ

Zählergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 02020101 Maße: 320 x 320 x 179 mm

Zählergehäuse - Industrie Qualität -, mit montierter BKE-I für den elektronischen Haushaltszähler, inkl. Anschlussleitungen 1000 mm, für Zu- und Abgang, mit Plombierset, mit Befestigungsschrauben, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel













Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| Zählerart: | eHZ |
|--------------------------------|-------|
| Schutzart UL: | 3R |
| Bemessungsbetriebsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | II |
| | |

Farben

| Farbe Unterteil: | grau |
|------------------|------|
|------------------|------|

Abmessungen

| Breite: | 320 mm |
|---------|--------|
| Länge: | 320 mm |
| Höhe: | 179 mm |

Materialeigenschaften

| für Außeneinsatz geeignet: | ja |
|---|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | V2 |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 750 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | ja |

mechanische Eigenschaften

| Befestigungsart: | Aufbau |
|--------------------------------|--------|
| Drehmoment der Deckelschraube: | 2.5 Nm |
| Anreihbar: | ja |
| Schlagfestigkeit: | IK08 |



Umgebungsbedingungen

| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Werkstoff

| Material Unterteil: | Polycarbonat |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Material Klappfenster: | Polycarbonat |

Zubehör

07251201 - GFS 12-m - Flanschset