

## OCEAN 2000

Artikelnummer: 7200.79.00



- trockenlaufsicher bis 0,5 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit bei 12 V ca. 2000 h
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- andere Kabellängen auf Anfrage lieferbar


Tauchpumpe OCEAN 2000 12 V  
submersible pump OCEAN 2000 12 V

Spannung voltage	12 Volt = 12 volt DC
Stromstärke current	max. 3,55 A
Fördermenge throughput	max. 16 l/min
Förderhöhe delivery height	max. 12,5 m
Förderdruck pressure	max. 1,25 bar 18 psi
Verbrauch power	25-45 Watt
Ø / Höhe diam. / height	48 / 133 mm
Kabellänge wire length	1,0 m
Anschluss connection	(+) braun brown (-) blau blue

- run dry up to 30 mins without damage
- suitable for continuous operation
- running time when operating with 12 V, 2000 h
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- other cable length available on request

Förderdiagramm capacity diagram

Varianten variants

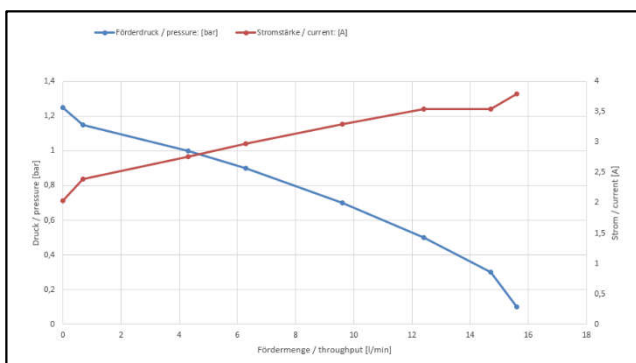

OCEAN 2000 12 V mit Entlüftungsstutzen  
OCEAN 2000 12 V with vent connection

**Art.-Nr.: 7210.79.00**

OCEAN 2000 12 V entl. Rückschlagventil, Filter  
OCEAN 2000 12 V vented non-return valve, filter

**Art.-Nr.: 7220.79.00**

Zubehör accessories



Entlüftungsstutzen  
vent connection  
**C1.0605.01**



Rückschlagventil  
entlüftet vented non-  
return-valve  
**3004.53.00**



Filter  
**3098.13.00**