


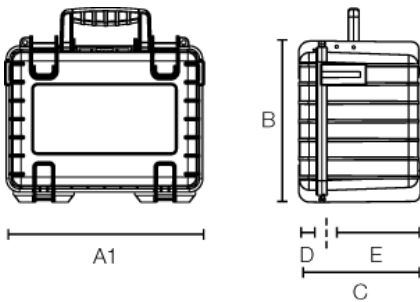




B&W OUTDOOR.CASE TYPE 5000

Artikelnummer: 5000/Y

	30 Jahre Garantie		staubdicht
	wasserdicht nach IP67		temperaturstabil
	extrem robust		gummierter Tragegriff
	leicht zu öffnende Schlösser		stapelbar
	zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)		flugtauglich



A (A1):	470 mm
B:	365 mm
C:	190 mm
A (A1) innen:	430 mm
B innen:	300 mm
C innen:	170 mm
D (Deckel) innen:	45 mm
E (Boden) innen:	125 mm

Produkteigenschaften

Innenausstattung	leer vorgestanzter Würfelschaum (SI) variable Facheinteilung (RPD)
Zertifikate	MIL-STD-801G UN 3480/81 UN 3090/91 ATA 300 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
Material	PP
Volumen (L)	22,1

Zubehör

Rucksacksystem (BPS) für B&W outdoor.cases
Deckeltasche (LP) für B&W outdoor.cases
Einbaurahmen (PF) für B&W outdoor.cases
Wandhalterung (WM) für B&W outdoor.cases
Schultergurt (CS) für B&W outdoor.cases
Netztasche (MB) für B&W outdoor.cases



B&W International GmbH | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
 Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com