


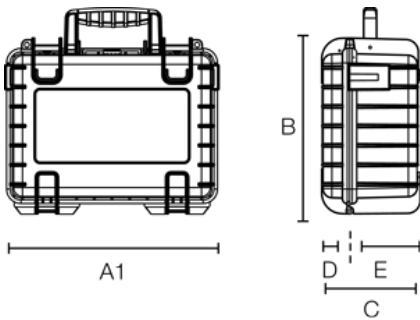




B&W OUTDOOR.CASE TYPE 6040

Artikelnummer: 6040/B

	30 Jahre Garantie		staubdicht
	wasserdicht nach IP67		temperaturstabil
	extrem robust		gummierter Tragegriff
	leicht zu öffnende Schlösser		stapelbar
	zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)		flugtauglich



A (A1):	510 mm
B:	420 mm
C:	150 mm
A (A1) innen:	475 mm
B innen:	350 mm
C innen:	130 mm
D (Deckel) innen:	50 mm
E (Boden) innen:	80 mm

Produkteigenschaften

Innenausstattung	leer vorgestanzter Würfelschaum (SI)
Zertifikate	MIL-STD-801G UN 3480/81 UN 3090/91 ATA 300 IP67 STANAG 4280 DEF STAN 81-41
Material	PP
Volumen (L)	21,0

Zubehör

Deckeltasche (LP) für B&W outdoor.cases
Einbaurahmen (PF) für B&W outdoor.cases
Einbaurahmen (PFAF) aus Aluminum für B&W outdoor.cases
Schultergurt (CS) für B&W outdoor.cases
Netztasche (MB) für B&W outdoor.cases



B&W International GmbH | Junkendiek 5 | D-49479 Ibbenbüren
 Fon + 49 (0) 54 51 / 89 46-0 | Fax + 49 (0) 54 51 / 89 46-444 | info@b-w-international.com

www.b-w-international.com