


# Situo 1/5 io II, Situo 1/5 Variation io II

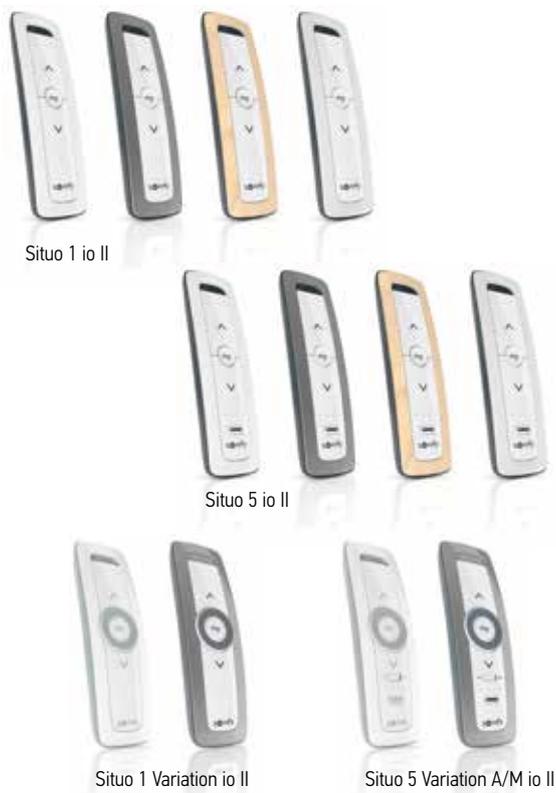

**Manuelle Vor-Ort-Steuerung eines oder mehrerer Antriebe oder Empfänger per io-Funk (1 bzw. 5 Kanäle).**

	Artikel-Nr.
<b>Situo 1 io Pure II</b>	<b>1 870 311</b>
<b>Situo 1 io Iron II</b>	<b>1 870 315</b>
<b>Situo 1 io Natural II</b>	<b>1 870 319</b>
<b>Situo 1 io Arctic II</b>	<b>1 870 323</b>
<b>Situo 5 io Pure II</b>	<b>1 870 327</b>
<b>Situo 5 io Iron II</b>	<b>1 870 331</b>
<b>Situo 5 io Natural II</b>	<b>1 870 335</b>
<b>Situo 5 io Arctic II</b>	<b>1 870 339</b>
<b>Situo 1 Variation io Pure II</b>	<b>1 811 634</b>
<b>Situo 1 Variation io Iron II</b>	<b>1 811 635</b>
<b>Situo 5 Variation A/M io Pure II</b>	<b>1 811 636</b>
<b>Situo 5 Variation A/M io Iron II</b>	<b>1 811 637</b>

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalter und Batterien

## Produktnutzen

Das elegante Design macht die neuen Situo Steuerungen zu weit mehr als nur einem Handsender für Funkantriebe und -empfänger. Wählen sie aus mehreren zeitlosen Farbvarianten einen echten Hingucker, der sich nahtlos der Gestaltung Ihres Zuhauses anpasst. So lassen sich Rollläden, Raffstoren, Markisen und sogar die Beleuchtung und Heizung stilvoll bedienen.

## Produktvorteile


- Elegantes, zeitloses Design in mehreren Farbvarianten
- Einzel-, Gruppen- oder Zentralbedienung möglich
- Innovatives Stellrad zum komfortablen und präzisen Wenden der Raffstorelamellen bzw. zur intuitiven Ansteuerung von Lichtdimmern (Helligkeit, Farbtemperatur und Farbe) und Heizungsdimmern (Situo 1 Variation io II und Situo 5 Variation A/M io II)
- A/M Schalter zum Ein-/Ausschalten der Automatik für alle Kanäle gleichzeitig (Situo 5 Variation A/M io II)
- Wandhalter für flexible Montage

## Kompatibilität

- TaHoma®
- Connexoon®
- Velux-Produkte




# Situo 1/5 io II, Situo 1/5 Variation io II

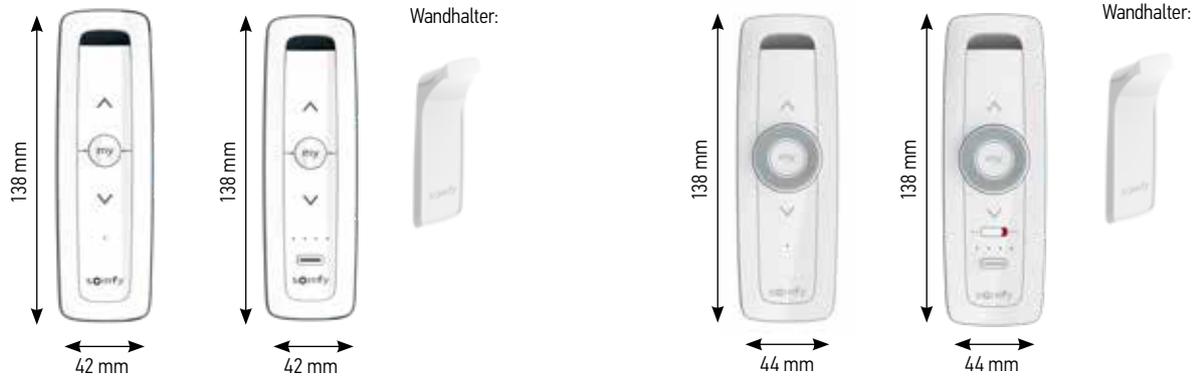


## Technische Daten

Betriebsspannung:	3 V (Batterie Typ CR2032 bei Situo 1/5 io II; CR 2430 bei Situo 1/5 Variation io II)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +48 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart:	IP 30
Funkfrequenz:	868,70 - 869,20 MHz e.s.p. < 25 mW
Abmessungen Situo 1/5 io II (BxHxT):	42 x 138 x 19 mm
Abmessungen Situo 1/5 Variation io II (BxHxT):	44 x 138 x 22 mm

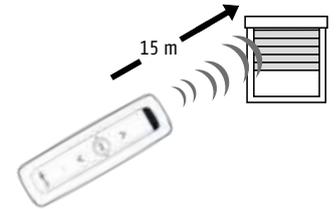


## Funktionsprinzip


### Situo 1/5 io II

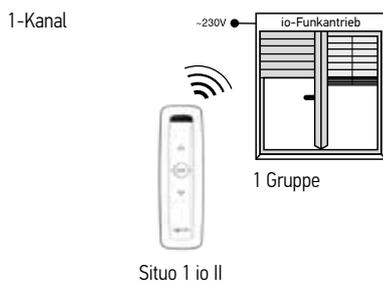

### Situo 1/5 Variation io II

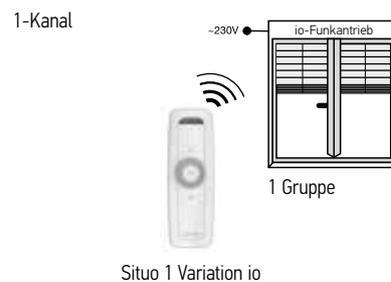

### 5-Kanal

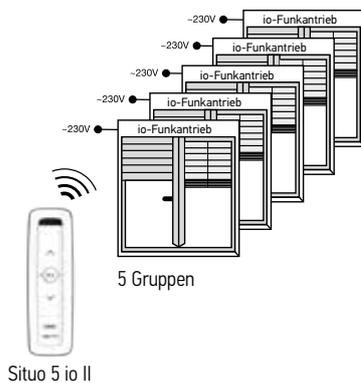

### 5-Kanal

