

定时继电器 - MACX-TR-2T-MUL - 1103345

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



多功能时间继电器，24 V AC/DC ... 240 V AC/DC宽裕供电，提供14种功能，可设置时间范围 (10 ms ... 999 h : 59 min)，提供两种配置方式，提供密码保护，支持干接点、PNP和NPN型接近开关输入，2个PDT，螺钉连接

关键商业数据

package_quantity	1
GTIN	4055626966038

技术数据

注意

使用限制	EMC : A类产品，参见下载区内的制造商声明
------	-------------------------

尺寸

宽度	22.5 mm
高度	109 mm
深度	114 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
最大高度	≤ 2000 m
允许湿度 (运行)	10 % ... 95 % (无冷凝)
保护等级	IP20
抗干扰	EN 61000-6-2

线圈侧

输入电压范围	24 V AC/DC ... 240 V AC/DC (-15 % ... +10 %)
温度敏感度	≤ 0.01 %/°C
功能	lp : 循环脉冲输出
功能	li : 循环脉冲输出
功能	ER : 导通和释放延时
功能	EWu : 单次闭合
功能	EWs : 单次闭合
功能	Wt : 脉冲序列评估 (可再触发释放延时)
功能	YΔ : 星三角启动

定时继电器 - MACX-TR-2T-MUL - 1103345

技术数据

线圈侧

设置范围时间	10 ms ... 59999 min. (10 ms...999 h 59 min.)
恢复时间	100 ms

触点侧

触点类型	2个浮地转换触点
触点材料	AgSnO ₂
最大切换电压	400 V AC
最大额定功率值 (电阻负载)	2000 VA (8 A / 250 V AC)
输出熔断器	8 A (快速熔断)

常规

机械寿命	约3x 10 ⁷ 次
额定功耗	2.5 VA (0.8 W)
安装位置	任意
组装说明	安装在标准DIN导轨NS 35上 (符合EN 60715)
颜色	交通灰A RAL 7042
外壳绝缘材料	PBT
允许湿度 (运行)	10 % ... 95 % (无冷凝)
额定频率	48 Hz ... 63 Hz

连接数据

连接方式	螺钉连接
剥线长度	10 mm
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 14
扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm (5 lb in ... 7 lb in)

控制触点

连接名称	非浮地型, 端子A1-B1
控制脉冲长度	50 ms

标准和规范

低压指令	符合低电压指令
电磁兼容性	符合EMC条例
脉冲耐受电压	4 kV (1.2/50 μs, IEC 60947-5-1)
发射干扰	EN 61000-6-4
抗干扰	EN 61000-6-2
标准/规程	IEC 60947-5-1
标准/规程	IEC 61812-1
额定绝缘电压	300 V AC
绝缘	基础隔离
污染等级	3
过电压类别	III

定时继电器 - MACX-TR-2T-MUL - 1103345

技术数据

标准和规范

介电强度	2 kV ((2 mA, 60 s) (IEC 60947-5-1))
------	--------------------------------------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
China RoHS	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27371605
eCl@ss 10.0.1	27371605
eCl@ss 11.0	27371605

ETIM

ETIM 7.0	EC001439
----------	----------

认证

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed /

认证详情

UL Listed

cUL Listed

cULus Listed


附件

MACX-BLUETOOTH-NFC - 1142259

产品图

定时继电器 - MACX-TR-2T-MUL - 1103345

结构框图

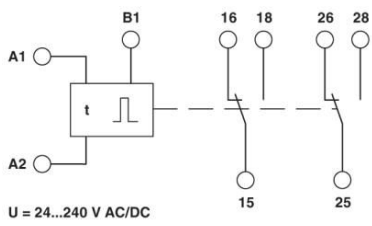

示意图



Phoenix Contact 2021 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>