



DAB - 48


Denver.eu

Varnostni podatki

Pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberite varnostna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1. Ta izdelek ni igrača. Hranite ga izven dosega otrok.
2. Izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih živali, da preprečite žvečenje in pogoltnitev.
3. Delovna in skladiščna temperatura izdelka je od 0 do 40 stopinj Celzija. Temperatura pod in nad to temperaturo lahko pride do motenj v delovanju.
4. Izdelka nikoli ne odpirajte. Dotik notranjih električnih delov lahko povzroči električni udar. Popravila ali servisiranje sme opravljati le usposobljeno osebje.
5. Ne izpostavljajte vročini, vodi, vlagi in neposredni sončni svetlobi!
6. Zaščitite ušesa pred glasnim zvokom. Glasen zvok lahko poškoduje ušesa in ogrozi sluh.
7. Brežžična tehnologija Bluetooth deluje v dosegu približno 10 m (30 čevljev). Največja komunikacijska razdalja se lahko spreminja glede na prisotnost ovir (ljudi, kovinskih predmetov, sten itd.) ali elektromagnetnega okolja.
8. Mikrovalovi, ki jih oddaja Bluetooth naprava, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav.
9. Naprava ni vodotesna. Če v napravo vdre voda ali tuj predmet, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v napravo vdre voda ali tuj predmet, takoj prenehajte z uporabo.
10. Napajajte samo s priloženim adapterjem. Neposredni vtični adapter se uporablja kot odklopna naprava, ki mora biti vedno pripravna za uporabo. Zato poskrbite, da je okoli vtičnice dovolj prostora za lažji dostop.
11. Ne uporabljajte neoriginalnih dodatkov skupaj z izdelkom, saj lahko to povzroči nepravilno delovanje izdelka.

Pregled izdelka

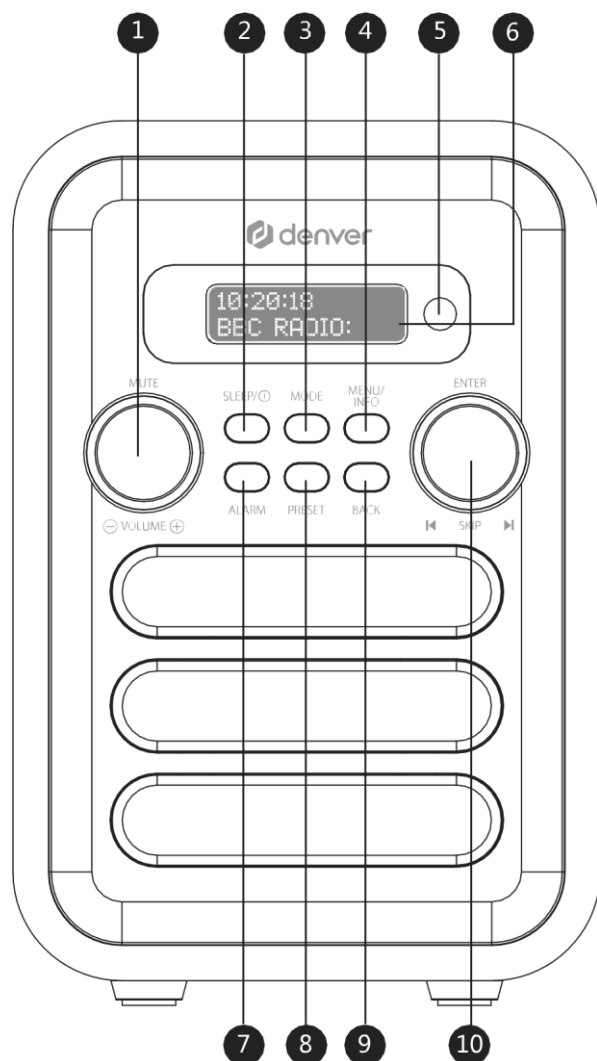**1 Gumb za glasnost:**

Za povečanje glasnosti ga zavrtite v smeri urinega kazalca, za zmanjšanje glasnosti pa v nasprotni smeri urinega kazalca, s pritiskom pa zvok utišate/vklopite.

2 Gumb za spanje/stanje pripravljenosti:

Za vklop radia DAB pritisnite in držite gumb za spanje/stanje pripravljenosti. Za prehod v stanje pripravljenosti pritisnite in držite gumb za spanje/stanje pripravljenosti.

3 Gumb za način:

Pritisnite za spreminjanje načina; pritisnite in držite za nastavev svetlosti zaslona.

4 Gumb Info/Menu:

V katerem koli načinu pritisnite za prikaz sporočil. Pridržite, da vstopite v meni nastavev.

5 Okno daljinskega sprejemnika:

Daljinski upravljalnik usmerite proti oknu sprejemnika.

6 LCD zaslon:

Med delovanjem prikazuje ustrezno vsebino.

7 Gumb za alarm:

Pritisnite za vstop v meni nastavev alarma.

8 Gumb za prednastavev:

V načinu DAB/FM pritisnite, da pokličete prednastavljeno postajo; pritisnite in držite, da shranite postajo.


9 Gumb Nazaj:

Pritisnite, da se vrnete na prejšnjo raven menija.

10 Vrtljivi gumb:

Zavrtite v smeri urinega kazalca, da preskočite na NASLEDNJI naslov; zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da preskočite na PREJŠNJI naslov; pritisnite, da uporabite kot gumb ENTER / SCAN.

Pregled izdelka

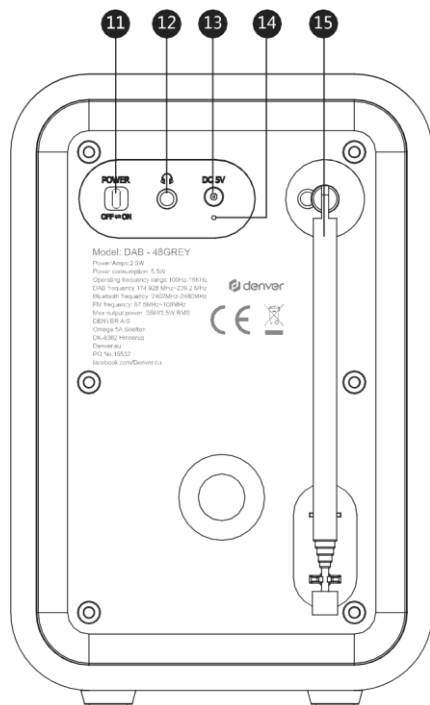

Stikalo za vklop:

Za vklop radia nastavite stikalo v položaj ON, za izklop radia pa v položaj OFF.

Vtičnica za slušalke:

Podpira standardni 3,5 mm priključek.

DC-In:

DC 5V vhod za napajanje.


Indikator napajanja:

Sveti rdeče, ko je napajanje priključeno prek napajalnika.

Antena:

Pri poslušanju radia DAB/FM jo previdno raztegnite.

Daljinski upravljalnik

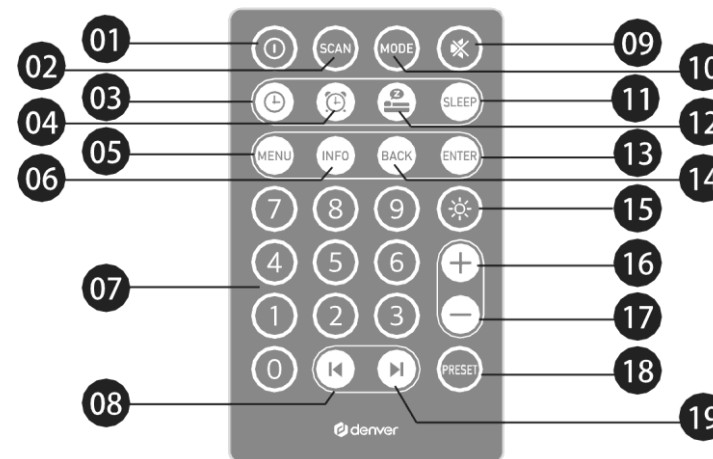

Kratko pritisnite gumb za stanje pripravljenosti: vstop v

stanje inteo/stanje pripravljenosti Način DAB&FM:

kratko pritisnite za iskanje postaje

Gumb za nastavitve ure: kratko pritisnite za vstop v vmesnik za

nastavitve ure Gumb ALARM: kratko pritisnite za vstop v stanje

nastavitve alarma Gumb MENU: kratko pritisnite za vstop v

nastavitve menija

Gumb INFO: kratko pritisnite za prikaz informacij

Številčni gumb: v kombinaciji s številčnimi tipkami 0–9 izberite postajo ali serijsko številko

pesmi Gumb SKIP-:

Način DAB: kratko pritisnite — premik naprej po postajah

Način FM: Kratko pritisnite —

Natančno iskanje naprej Dolgo pritisnite — Hitro premikanje naprej

Dolgi pritisk – polavtomatsko

iskanje postaj Naprej v načinu menija Kratki pritisk – preklon na naslednjo postajo

Gumb MUTE: VKLOP/IZKLOP

10 Gumb MODE: Gumb za preklon med načini DAB/FM/BT/USB/TF Pet načinov za

e preklon V delovnem načinu kratko pritisnite za nastavev spanja:

IZKLOPLJENO/15/30/45/60/90 minut

e Gumb za odložitve: Ko zazvoni alarm, kratko pritisnite za vklop funkcije odložitve; v načinu odložitve kratko pritisnite za izbiro časa odložitve.

e Tipka ENTER: Način DAB in FM – tipka OK Način BT – tipka za predvajanje/premor V načinu menija – tipka za potrditev.

e Gumb BACK Kratko pritisnite za vrnitev po posameznih ravneh; med alarmom pritisnite in držite, da alarm izklopite. Gumb za svetlost: gumb za nastavev svetlosti LCD-zaslona, svetlost je

16 mogoče nastaviti v treh stopnjah.

e Gumb VOL+: povečanje

glasnosti  VOL-:

zmanjšanje glasnosti

Gumb PRESET . Kratko pritisnite --- za vstop v vmesnik za klicanje radijske postaje, dolgo pritisnite --- za vstop v vmesnik za predhodno shranjene radijske postaje

Gumb SKIP+: Način DAB: Kratko pritisnite – premaknite radijsko postajo nazaj

Dolgo pritisnite – hitro premaknite radijsko postajo nazaj

Način FM: Kratko pritisnite --- Natančno iskanje nazaj, Dolgo pritisnite --- Polavtomatsko iskanje nazaj Način menija: kratko pritisnite --- Premaknite naprej

Vklop/izklop

@ Pri poslušanju radia DAB/FM previdno izvlecite teleskopsko anteno.

Za vklop radia nastavite stikalo za vklop na zadnji strani radia v položaj ON, za izklop pa v položaj OFF. Radio se po vklopu samodejno preklopi v način DAB.

Nastavev alarmov

Z naslednjimi koraki lahko nastavite 2 alarme:

@ Pritisnite gumb [ALARM] (3), da vstopite v meni nastavev alarmov.

@Zavrtite [ROTARY KNOB] (10) v smeri urinega kazalca ali proti njej, da izberete nastavitve budilke 1 ali budilke 2.

@ Nato pritisnite [ROTARY KNOB], da vnesete, in zavrtite [ROTARY KNOB] [v smeri urinega kazalca ali proti njej], da izberete možnost nastavitve On/OP/Time/Source/RepeaWolume.

Alarm: Izberite On ali Off.

Čas: Izberite čas z vrtenjem [ROTARY KNOB] in pritisnite [ROTARY KNOB], da potrdite. Vir: Izberite FM, DAB ali Buzzer.

ponovitev: Izberite enkrat, vsak dan, ob vikendih ali ob delavnikih.

Glasnost: Izberite glasnost z vrtenjem gumba [VOLUME] v smeri urinega kazalca ali proti njej, nato pa pritisnite [ROTARY KNOB], da potrdite.

Po nastavitvi vseh možnosti pritisnite [INFO/MENU], da zaprete meni nastavev alarma.

Ko zazvoni alarm, se glasnost postopoma povečuje do nastavljenе glasnosti. Vrtite [ROTARY KNOB] (10) v smeri urinega kazalca ali proti njej, da nastavite čas odložitve in aktivirate funkcijo odložitve. Ko zazvoni alarm, pritisnite gumb [VOLUME], da utišate zvok.

Nastavitve sistema

@ V načinu delovanja pritisnite in držite gumb [INFO/MENU], da vstopite v glavni meni. Vrtite [ROTARY KNOB] (10) v smeri urinega kazalca ali proti njej, da izberete ustrezno funkcijo, in pritisnite [ROTARY KNOB], da vstopite v funkcijo.

DAB radio

① Vključite DAB-48, ki bo samodejno prešel v način DAB.

② Ko prvič preklopite v način DAB, bo radio samodejno iskal radijske postaje.

Če so postaje že bile iskane, pritisnite in držite [ROTARY KNOB], da aktivirate samodejno iskanje postaj.

③ Po končanem iskanju postaj vrtite [ROTARY KNOB] v smeri urinega kazalca ali proti njej, da

preklopite med seznamom postaj. Pritisnite [ROTARY KNOB], da izberete postajo. Vrtite gumb {VOLUME}, da nastavite glasnost; pritisnite gumb {VOLUME}, da utišate zvok, in ponovno pritisnite gumb {VOLUME}, da zvok ponovno vklopite.

④ Pritisnite [INFO/MENU], da si ogledate informacije o trenutni postaji: prikazani so radio besedilo, moč signala, vrsta programa, ime programa, številka kanala/frekvenca, stopnja napake signala, hitrost prenosa, ura in datum.

⑤ Pritisnite in držite gumb [PRESETS], da vstopite v prednastavitve radia, nato pa vrtite [ROTARY KNOB], da

preklopite med prednastavljenimi postajami. Pritisnite [ROTARY KNOB], da shranite postajo pod trenutno prednastavljeno. Če želite priklicati prednastavljeno postajo, pritisnite gumb [PRESETS] in zavrtite [ROTARY KNOB], da izberete željeno prednastavitev, nato pa ponovno pritisnite [ROTARY KNOB], da izberete.

@ Opomba: Shranite lahko skupno 40 prednastavljenih postaj.

⑦ Pritisnite in držite gumb [INFO/MENU], da vstopite v glavni meni, nato vrtite [ROTARY KNOB], da izberete ustrezno funkcijo, in pritisnite [ROTARY KNOB], da vstopite. Na voljo so naslednje funkcije:

Opomba:

Seznam postaj: Prikaže seznam postaj.

Iskanje: Samodejno iskanje radijskih postaj. Ročno

iskanje: Ročno iskanje radijskih postaj.

Neveljavne postaje: Izbriši postaje, ki so postale neveljavne.

FM radio

@ Vključite DAB-48. Pritisnite gumb [MODE], da vstopite v način FM.

@ Pridržite gumb [ROTARY KNOB], da samodejno poiščete in shranite radijske postaje. Z vrtenjem gumba [ROTARY KNOB] izberite in predvajajte shranjeno radijsko postajo.

@ Z vrtenjem gumba VOLUME nastavite glasnost; s pritiskom gumba VOLUME utišate/vklopite zvok.

@ Pritisnite [INFO/MENU], da si ogledate informacije o trenutni radijski postaji: prikazani so radijski tekst, vrsta programa, ime programa, informacije o kanalu, ura in datum.

@ Pridržite gumb [PRESETS], da vstopite v prednastavljene radijske postaje, nato pa z [ROTARY KNOB] preklopite med prednastavljenimi postajami. Če želite priklicati prednastavljene postaje, pritisnite gumb [PRESETS] in z [ROTARY KNOB] izberite željeno prednastavljeno postajo, nato pa za izbiro ponovno pritisnite [ROTARY KNOB]. Prednastavljena radijska postaja se predvaja. Opomba: Shranite lahko skupno 40 postaj.

@ Pridržite gumb [INFO/MENU], da vstopite v glavni meni. Z vrtenjem [ROTARY KNOB] izberite ustrezno funkcijo. Pritisnite [ROTARY KNOB], da vstopite. Na voljo so naslednje funkcije, kot zgoraj:

!/? Scan: Nastavitve iskanja; izberite vse postaje ali postaje z močnim signalom.

Bluetooth povezovanje/predvajanje

^1/Vključite DAB-48 in večkrat pritisnite gumb [MODE], dokler ne izberete načina BT. Slišali boste potrditveni ton, ki označuje, da je funkcija Bluetooth aktivirana in da je naprava v načinu povezovanja. Na zaslonu se prikaže »Disconnected« (Povezava prekinjena).

^2 Vključite funkcijo Bluetooth na zunanji napravi (npr. pametnem telefonu) in poiščite napravo Bluetooth z imenom „DAB-48“. Izberite povezavo z „DAB-48“. Po približno 10 sekundah boste zaslišali dva potrditvena tona, na zaslonu pa se prikaže „Bluetooth povezan“ z imenom povezane zunanje naprave. Ko izklopite ali odklopite zunanjo Bluetooth napravo, radio zasliši dva potrditvena tona, na zaslonu pa se prikaže „Povezava prekinjena“.

*ñ/Z vrtenjem [ROTARY KNOB] preskočite na naslednji ali prejšnji naslov, nato pritisnite [ROTARY KNOB], da predvajate ali zaustavite predvajanje.

r/Roztakajte gumb [VOLUME], da nastavite glasnost; pritisnite gumb [VOLUME], da utišate zvok, in ponovno pritisnite gumb [VOLUME], da zvok ponovno vklopite.

Pritisnite in držite [ROTARY KNOB], da se odklopite od zunanje naprave.

Upošteвайте - Vsi izdelki so predmet sprememb brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico do napak in pomanjkljivosti v navodilih.

Navodila

Ime proizvajalca ali blagovna znamka, registracijska številka in naslov	SHENZHEN JUKE ELECTRONICS CO., 914403006939808487 3 Xingye Road, Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, 518000 Shenzhen, Guangdong, P.R.China
Identifikacija modela	JK050120-S90EUD
Vhodna napetost	100–240 V AC
Vhodna frekvenca AC	50–60 Hz
Izhodna napetost	DC 5 V
Izhodni tok	1,2
Izhodna moč	6
Povprečna aktivna učinkovitost	> 7
Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %)	> 75
Poraba energije brez obremenitve	0,1

VSE PRAVICE PRIDRŽANE, AVTORSKE PRAVICE **DENVER** EU

PQ Denver

Električna in elektronska oprema ter baterije, ki so vključene v opremo, vsebujejo materiale, sestavne dele in snovi, ki so lahko nevarni za vaše zdravje in okolje, če se odpadni materiali (odvržena električna in elektronska oprema ter baterije) ne ravnajo pravilno.

Električna in elektronska oprema ter baterije so označene s simbolom prečrtanega smetnjaka, kot je prikazano zgoraj. Ta simbol pomeni, da električne in elektronske naprave ter baterije ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, ampak jih je treba odlagati ločeno.

Kot končni uporabnik je pomembno, da rabljene baterije oddate v ustrezno in za to določeno zbirno mesto. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne škodujejo okolju.

Vsa mesta so vzpostavila zbirna mesta, kjer lahko električno in elektronsko opremo ter baterije brezplačno oddate v reciklažnih centrih in drugih zbirnih mestih ali pa jih odvozijo iz gospodinjstev. Dodatne informacije so na voljo na tehničnem oddelku vašega mesta.

Denver.eu s tem izjavlja, da je radijska oprema tipa DAB-48 v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: in nato kliknite ikono za iskanje na vrhu spletne strani. Vpišite številko modela: DAB-48. Sedaj vstopite na stran izdelka, kjer boste pod »downloads/other downloads« našli direktivo RED.

Delovni frekvenčni razpon: 100 Hz–18 kHz

DAB: 174,928–239,2 MHz

Bluetooth: 2,4–2,480 GHz

FM: 87,5–108 MHz

Največja izhodna moč: 35 W/3,5 W RMS

DENVER A/S

Omega SA, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Denver.eu

facebook.com/Denver.eu

 **denver**



DAB - 48

Denver.eu

