


Druckluft Pendel Stromverteiler PSV D 4/1 5m H05VV-F3G1.5

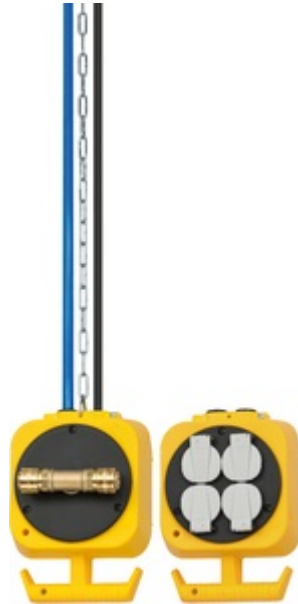

Technische Daten

Artikelnummer:	1151160100	Stecksystem Stecker:	Typ E und F
EAN:	4007123671359	Anschluss:	
VPE:	1	Stecksystem Stecker:	
Kabellänge:	5 m	Schutzart (IP):	IP20
Kabelbezeichnung:	H05VV-F 3G1,5	Verpackung:	Farbiger Verkaufskarton
Kabelfarbe:	schwarz	Verpackung:	
FI-Schalter:	Ohne	Verpackung:	
Schlauchlänge:	5 m	Produktgewicht (ohne Verpackung):	2 kg
Betriebsdruck:	15 bar	Produktlänge (ohne Verpackung):	17,5 cm
Innendurchmesser:	6 mm (1/4")	Produktbreite (ohne Verpackung):	14 cm
Außendurchmesser:	12 mm	Produkthöhe (ohne Verpackung):	60 cm
Schutzkontakt-Steckdosen:	4		

Stecksystem Steckdose:	Typ F (Schuko)	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	2,16 kg
Einspeisung/ Anschlussmöglichkeit:	Zuleitung mit Stecker	Produktlänge (inkl. Verpackung):	26 cm
		Produktbreite (inkl. Verpackung):	24 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	16 cm

Produkttexte

- * Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit großem Werkzeug-Haken.
- * Mit 3 m stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette.
- * Mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln gegen Verstaubung und 2- Einhand-Druckluft-Kupplung.
- * Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe.
- * Arbeiten ohne Kabel-Gewirr am Arbeitsplatz.
- * Auf kleinstem Raum vielfältige Anschlussmöglichkeiten, beidseitig angeordnet.