

SOGO®

Human Technology



NAVI G-LASER intelligentCleaner by SOGO®

ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE



BLDC MOTOR 2700 PA



TECNOLOGÍA
LÁSER



PROGRAMACIÓN SEMANAL
PARA LA LIMPIEZA AUTOMÁTICA



TECNOLOGÍA DE
MAPEO GYROSCOPE



150 MINUTOS DE
AUTONOMÍA



MÚLTIPLES MODOS
DE LIMPIEZA



SISTEMA DE CONTROL DE VOZ
DE ALEXA Y GOOGLE HOME



SENSORES ANTI CAIDA
Y ANTI COLISIÓN



AUTO RECARGA



CONTROL FÁCIL POR APP
EASY APP CONTROLLED

 
SS-16085
www.sogo.es



SOGO®

Human Technology

Tecnología para el hogar
Home Technology



1

-

Producto / Product:
33 x 9.9 cm / 5.5 kg

Caja Individual / Gift box:
54.5 x 38.5 x 15.5 cm / 5.7 kg

Caja Master / Export Carton:
55.8 x 16.5 x 40 cm / 6.5-6 kg



ES ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE

- Funciona con tecnología de mapeo láser + giroscopio
- Control WIFI a través de Tuya Smart App en su teléfono móvil (Android & IOS)
- Funciona con sistema de mapas en línea
- Admite sistemas de control por voz como Alexa y Google Home
- Sistema de programación de 7 días para controlar la limpieza automática semanal
- Motor BLDC de alta calidad con alta potencia de succión de 2700PA
- Alto índice de cobertura de limpieza hasta el 96%
- Con sensores anti-caída y anti-colisión
- Múltiples modos de limpieza que incluyen limpieza inteligente (zigzag), limpieza puntual, limpieza de bordes, limpieza automática, habitación individual y seguimiento de paredes
- En funcionamiento, ofrece una inclinación de 15° para superar obstáculos
- Apto para la limpieza de todo tipo de suelos como Madera / Baldosa / Alfombra / Piedra y linóleo
- Cepillo motorizado grande para limpiar alfombras y suciedad dura
- Diseño fino para una limpieza sin complicaciones por debajo de sofás, camas, mesas, etc.
- Depósito de agua con control electrónico de 3 niveles para evitar fugas en inclinaciones eventuales
- Función mopa en seco y húmedo para facilitar la limpieza en todas las condiciones
- Depósito de polvo grande de 600ml y sistema de triple filtración
- Capacidad del depósito de agua: 350ml
- Autonomía: 150 minutos
- Tiempo de carga: 4 - 5 horas
- Con función de carga automática cuando la batería este al $\leq 20\%$
- Con batería de 14,4V / 3200 mAh
- Nivel de ruido bajo $< 70\text{db}$
- Con área de cobertura de limpieza de $> 100\text{m}^2$
- Consumo de energía: 25W
- Función de pared virtual para delimitar la zona (controlada por App)
- Accesorios incluidos: 1 x mopa de robot aspirador, 1 x base de carga, 1 x filtro HEPA, 1 x cepillo principal (1 x alfombra, 2 x cepillos laterales, 1 paño de fregona y control remoto avanzado con pantalla LCD)
- Accesorios adicionales de repuesto gratuitos incluidos: 2 cepillos laterales, 1 paño para fregar, 1 cepillo para mascotas


EN ROBOT VACUUM CLEANER

- Works with Laser + Gyroscope mapping technology
- WIFI control through Tuya Smart APP on your mobile phone (Android & IOS)
- Works with online map system
- Supports voice control system such as Alexa and Google home
- Scheduling system of 7 days to control the weekly auto cleaning
- High quality BLDC motor with high suction power of 2700PA
- High cleaning cover rate up to 96%
- With anti fall and anti collision sensors
- Multiple Cleaning mode including Smart clean (Zigzag), Spot clean, Edge clean, Auto clean, single room and Wall Following
- Can climb very easily up to 15° slope with the superior obstacle climbing ability system
- Suitable for cleaning all type of floors as Wood/Tile/Carpet/Stone and linoleum
- Big motorized brush for cleaning carpets and tough dirt
- Slim design for hassle free cleaning under sofas, beds, tables etc.
- Water tank with 3 level electronic control to avoid water leakage on uneven grounds
- Dry and Wet mop function to make cleaning easy in all conditions.
- Big dust tank of 600ml and triple filtration system
- Water tank capacity: 350ml
- Working duration: 150 minutes
- Charging time: 4 - 5hrs
- With auto charging function while having battery $\leq 20\%$
- With Battery power 14.4V / 3200 mAh
- Low noise level $< 70\text{db}$
- With cleaning coverage area of $> 100\text{m}^2$
- Power consumption: 25W
- Virtual wall function to delimit the zone (controlled by App)
- Accessories Included: 1 x robot vacuum cleaner floor mop, 1 x charging base, 1 x HEPA filter, 1 x main brush (1 x carpet), 2 x side brushes, 1 x mop cloth and advanced remote control with LCD display
- Additional free spare accessories included: 2 side brushes, 1 mop cloth, 1 pet brush


ACCESORIOS / ACCESSORIES



Base de carga
Charging Base

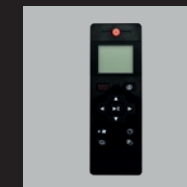

Mando a distancia
Remote control

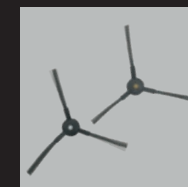

2 Cepillos laterales
2 Side brushes



Filtro hepa
Hepa filter



Cepillos
Brushes



Adaptador CA de carga
AC charging adaptor



Mopa y depósito de agua
Cloth mop and water tank



Depósito de polvo
Dust Tank

SS-16085
www.sogo.es



25W
100-240V~ 50/60Hz



DESIGNED
IN SPAIN

 


© SOGO All Rights Reserved.

SOGO®

Human Technology

Tecnología para el hogar
Home Technology



1

-

Producto / Product:
33 x 9.9 cm / 5.5 kg

Caja Individual / Gift box:
54.5 x 38.5 x 15.5 cm / 5.7 kg

Caja Master / Export Carton:
55.8 x 16.5 x 40 cm / 6.5-6 kg



FR ROBOT ASPIRATEUR INTELLIGENT

- Fonctionne avec la technologie de cartographie laser + gyroscope
- Contrôle WIFI via l'application Tuya sur votre téléphone mobile (Android & IOS)
- Fonctionne avec le système de carte en ligne
- Prend en charge les systèmes de commande vocale tels que Alexa et Google Home
- Système de planification sur 7 jours pour contrôler le nettoyage automatique hebdomadaire
- Moteur BLDC de haute qualité avec une puissance d'aspiration élevée de 2700PA
- Taux élevé de couverture de nettoyage jusqu'à 96%
- Avec capteurs anti-chute et anti-collision
- Plusieurs modes de nettoyage, y compris le nettoyage intelligent (zigzag), le nettoyage des taches, le nettoyage des bords, le nettoyage automatique, le suivi d'une pièce et des murs
- En fonctionnement, il offre une inclinaison de ce 15° pour surmonter les obstacles
- Convient pour le nettoyage de tous les types de sols, tels que bois / carrelage / tapis / pierre et linoléum
- Grande brosse motorisée pour nettoyer les tapis et la saleté tenace
- Conception mince pour un nettoyage sans hâte sous les canapés, les lits, les tables, etc
- Réservoir d'eau à 3 niveaux à commande électronique pour éviter les fuites sur les pentes
- Fonction vadrouille humide et sèche pour faciliter le nettoyage dans toutes les situations
- Grand bac à poussière de 600 ml et triple système de filtration
- Capacité du réservoir d'eau: 350ml
- Durée des travaux: 150 minutes
- Temps de charge: 4 à 5 heures
- Avec fonction de charge automatique lorsque la batterie est ≤20%
- Avec batterie 14,4V / 3200 mAh
- Faible niveau sonore <70db
- Avec une zone de couverture de nettoyage >100m2
- Consommation électrique: 25W
- Fonction de mur virtuel pour délimiter la zone (contrôlée par App)
- Accessoires inclus: 1 x vadrouille pour aspirateur robot, 1 x base de chargement, 1 x filtre HEPA, 1 x brosse principale (1 x tapis), 2 x brosses latérales, 1 chiffon de vadrouille et télécommande avancée avec écran LCD
- Accessoires de remplacement gratuits supplémentaires inclus: 2 brosses latérales, 1 chiffon à récurer, 1 brosse pour animal domestique


PT ROBÔ DE LIMPEZA DE VÁCUO INTELIGENTE

- Funciona com tecnologia de mapeamento Laser + Giroscópio
- Controle de WIFI através do Tuya Smart APP em seu celular (Android & IOS)
- Funciona com sistema de mapas online
- Suporta sistema de controle de voz, como Alexa e Google home
- Sistema de agendamento de 7 dias para controle da limpeza automática semanal
- Motor BLDC de alta qualidade com alta potência de sucção de 2700PA
- Alta taxa de cobertura de limpeza de até 96%
- Com sensores anti-queda e anti-collision
- Modo de limpeza múltipla incluindo limpeza inteligente (zigzag), limpeza pontual, limpeza de bordas, limpeza automática, quarto individual e rastreamento de parede
- Em operação, oferece uma inclinação deste 15° para superar obstáculos
- Adequado para limpar todos os tipos de pisos como Madeira / Azulejo / Tapete / Pedra e Linoleum
- Escova grande motorizada para limpar tapetes e sujeira dura
- Design adequado para limpeza sem complicações debaixo de sofás, camas, mesas, etc.
- Tanque de água de 3 níveis controlado eletronicamente para evitar vazamento de água em terreno irregular
- Função de esfregona seca e úmida para facilitar a limpeza em todas as condições
- Depósito grande de poeira de 600ml e sistema de filtração triplo
- Capacidade do reservatório de água: 350ml
- Duração de trabalho: 150 minutos
- Tempo de carregamento: 4 - 5 horas
- Com função de carregamento automático quando a bateria esta em ≤20%
- Com bateria de 14,4V / 3200 mAh
- Baixo nível de ruído <70db
- Com área de cobertura de limpeza >100m2
- Consumo de energia: 25W
- Função de parede virtual para delimitar a área (controlada por App)
- Acessórios incluídos: 1 x esfregão aspirador de pó robô, 1 x base de carregamento, 1 x filtro HEPA, 1 x escova principal (1 x tapete), 2 x escovas laterais, 1 x pano de esfregão e controle remoto avançado com exibição de LCD
- Acessórios adicionais de reposição gratuitos incluídos: 2 escovas laterais, 1 pano de esfregar, 1 escova de animal de estimação


ACCESSOIRES / ACESSÓRIOS



Base de chargement
Base de carregamento

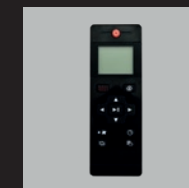

Télécommande
Control remoto

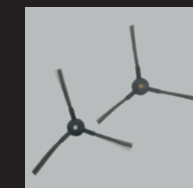

2 Brosses latérales
2 Escovas laterais



Filtre HEPA
Filtro HEPA



Brosses
Escovas



Adaptateur de charge CA
Adattatore di ricarica CA



Vadrouille et réservoir d'eau
Esfregão e tanque de água



Conteneur à poussière
Contentor de pó

SS-16085
www.sogo.es



25W
100-240V~ 50/60Hz



DESIGNED
IN SPAIN



 
© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales

SOGO®

Human Technology

Tecnología para el hogar
Home Technology



1

-

Producto / Product:
33 x 9.9 cm / 5.5 kg

Caja Individual / Gift box:
54.5 x 38.5 x 15.5 cm / 5.7 kg

Caja Master / Export Carton:
55.8 x 16.5 x 40 cm / 6.5-6 kg



DE ROBOTER VAKUUMREINIGER

- Funktioniert mit Laser + Gyroskop-Mapping-Technologie
- WIFI-Steuerung über die Tuya Smart App auf Ihrem Mobiltelefon (Android & iOS)
- Funktioniert mit dem Online-Kartensystem
- Unterstützt Sprachsteuerungssysteme wie Alexa und Google Home
- Planungssystem von 7 Tagen, um die wöchentliche automatische Reinigung zu steuern
- Hochwertiger BLDC-Motor mit hoher Saugleistung von 2700PA
- Hohe Reinigungsbedeckungsrate bis zu 96%
- Mit Antisturz und Antikollisionssensoren
- Mehrfachreinigungsmodus, einschließlich intelligenter Reinigung (Zickzack), Fleckenreinigung, Kantenreinigung, automatische Reinigung, Einzelraum- und Wandverfolgung
- Im Betrieb bietet es eine Neigung von 15°, um Hindernisse zu überwinden
- Geeignet für die Reinigung aller Arten von Böden wie Holz / Fliesen / Teppich / Stein und Linoleum
- Große motorisierte Bürste zum Reinigen von Teppichen und hartnäckigem Schmutz
- Schlankes Design für problemloses Reinigen unter Sofas, Betten, Tischen usw.
- 3-stufiger elektronisch gesteuerter Wassertank zur Vermeidung von Undichtigkeiten an Hängen
- Nass- und Trockenwischfunktion zur Erleichterung der Reinigung in jeder Situation
- Großer Staubbehälter mit 600ml und dreifachem Filtersystem
- Wassertankinhalt: 350ml
- Arbeitsdauer: 150 Minuten
- Ladezeit: 4 - 5 Std
- Mit automatischer Ladefunktion bei einem Akku von ≤20%
- Mit Batteriestrom 14,4V / 3200 mAh
- Niedriger Geräuschpegel <70db
- Mit Reinigungsfläche von >100m²
- Leistungsaufnahme: 25W
- Virtuelle Wandfunktion zur Abgrenzung des Bereichs (gesteuert von der App)
- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x Roboter Staubsauger, Mopp, 1 x Ladestation, 1 x HEPA-Filter, 1 x Hauptbürste (1 x Teppich), 2 x Seitenbürsten, 1 x Mopptuch und erweiterte Fernbedienung mit LCD-Anzeige
- Zusätzliches kostenloses Ersatzzubehör enthalten: 2 Seitenbürsten, 1 Mopptuch, 1 Haustier


IT ROBOT ASPIRAPOLVERE INTELIGENTE

- Funziona con la tecnologia di mappatura Laser + Giroscopio
- Controllo WIFI tramite l'APP Tuya sul tuo cellulare (Android & iOS)
- Funziona con il sistema di mappe online
- Supporta il sistema di controllo vocale come Alexa e Google Home
- Sistema di programmazione di 7 giorni per controllare la pulizia automatica settimanale
- Motore BLDC di alta qualità con elevata potenza di aspirazione di 2700PA
- Alto tasso di copertura della pulizia fino al 96%
- Con sensori anticaduta e anticollisione
- Modalità di pulizia multipla tra cui pulizia intelligente (Zigzag), pulizia puntuale, pulizia dei bordi, pulizia automatica, camera singola e tracciamento delle pareti
- Durante il funzionamento, offre un'inclinazione di questi 15° per superare gli ostacoli
- Adatto per la pulizia di tutti i tipi di pavimenti come legno / piastrelle / moquette / pietra e linoleum
- Spazzola motorizzata grande per pulire tappeti e sporcizia dura
- Design sottile per pulire senza problemi sotto divani, letti, tavoli, ecc.
- Serbatoio dell'acqua a 3 livelli controllato elettronicamente per prevenire perdita d'acqua in terreni irregolari
- Funzione mop asciutto / bagnato per facilitare la pulizia in tutte le condizioni
- Ampio contenitore per la polvere da 600ml e triplo sistema di filtraggio
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 350ml
- Durata di lavoro: 150 minuti
- Tempo di ricarica: 4 - 5 ore
- Con funzione di ricarica automatica quando la batteria è ≤20%
- Con batteria da 14,4V / 3200 mAh
- Basso livello di rumorosità <70db
- Con un'area di copertura di pulizia di >100m²
- Consumo energetico: 25W
- Funzione parete virtuale per delimitare l'area (controllata da App).
- Accessori inclusi: 1 x robot aspirapolvere mop, 1 x base di ricarica, 1 x filtro HEPA, 1 x spazzola principale (1 x moquette), 2 x spazzole laterali, 1 x panno mop e telecomando avanzato con display LCD
- Accessori aggiuntivi di ricambio gratuiti inclusi: 2 spazzole laterali, 1 panno mop, 1 spazzola per animale domestico


ZUBEHÖR / ACCESSORI



Ladestation
base di ricarica

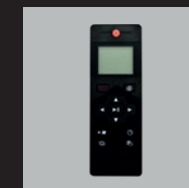

Fernbedienung
Telecomando

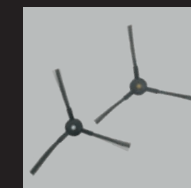

2 Seitenbürsten
2 Spazzole laterali



HEPA-Filter
Filtro HEPA



Bürsten
Spazzole



AC Ladeadapter
Adattatore di ricarica CA



Mopp und Wassertank
Mop e serbatoio dell'acqua



Staubbehälter
Contenitore per la polvere

SS-16085
www.sogo.es



25W
100-240V~ 50/60Hz



DESIGNED
IN SPAIN



© SOGO All Rights Reserved.

La empresa publicadora no garantiza que alguna especificación mencionada este libre de error. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales