

24442

8+

Revell

Control

RC CAR
DESERT RAT

ERSATZTEILE / SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / RESERVEONDERDELEN / PEZZI DI RICAMBIO /
RESERVDLAR / PIEZAS DE REPUESTO / RESERVEDELER / RESERVEDELE / REZERVNI DELI

43346



43347



43348



43349



43350



43351



43352



DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort. Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributor.

GB You can obtain spare parts in the online shop at www.revell.de or from your local dealer. Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.

FR Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local. Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.

NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer. Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgehandeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.

ES Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local. Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.

IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale. Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale. Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare.

SE Reservdelsbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.

NO Reservdelsbestillinger fra de andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.

SLO Nadomestne dele lahko dobite v spletni trgovini www.revell.de ali pri lokalnem prodajalcu.

Igrače se smejo priključiti samo na naprave zaščitnega razreda II, ki so opremljene z naslednjim simbolom:



SERVICE?



SCAN ME

NAVODILA

DE GB FR NL ES IT SE NO SLO

2.4
GHZ

1:10

15
km/h

LI-ION
POWER

EXCHANGEABLE

HOUSE
CLOUD

Revell

www.revell-control.de

© 2021 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.

Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate, Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom

 
0101

1

ON/OFF-Schalter
/ ON/OFF switch
/ Commutateur
Marche/Arrêt /
ON/OFF-schake-
laar / Interruptor
ON/OFF / PÅ/AV-
knapp / Interrup-
tor ON/OFF / ON/
OFF-bryter / ON/
OFF-kontakt

Trimmung / Trim / Com-
pensateur / Trimregeling
/ Trimado / Compensa-
zione / Trimming /
Trimming / Trimanje

Sicherungsschraube de
Batteriefachs / Battery
compartment securing
screw
Vis de sécurité du
compartment à piles
/ Borgschroef van het
batterijvak
Tornillo de fijación del
compartmento de ba-
terías / Vite di fissaggio
vano batterie
Låsskruv till batterifacket
/ Sikringsskrue på bat-
terirommet / Varnostni
vijak za baterijski
pokrovček



Batteriefach / Battery
compartment / Comparti-
ment illes Batterijvak /
Compartimento de baterías / Vano batterie
/ Lås till batterifack /
Batteriromlås /
Razdelek z baterijami

2A

Beschleuni-
gung (Vorwärts/
Rückwärts) / Acce-
leration (forwards/
backwards) / Accé-
lération / (avant /
arrière) / Acceleratie
(vooruit/achteruit)
/ Aceleración
(adelante / atrás) /
Accelerazione (avan-
ti/indietro) / Acce-
leration (framåt/ba-
kåt) /
Pospeševanje /

2B

ON/OFF-Schalter / ON/OFF switch / Interrupteur ON/OFF
/ ON/OFF-schake-laar / Interruptor ON/OFF / Interrup-
tore ON/OFF / ON/OFF-brytare / ON/OFF-bryter / ON/
OFF-kontakt



2C

Richtung (links/rechts)
Direction (left/right)
Direction (gauche/droite)
Richtung (links/rechts)
Dirección (izq./der.)
Direzione (sinistra/destra)
Riktning (vänster/höger)
Retning (venstre/høyre)
Smer (levo/desno)

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTURING /
CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / DALJINSKI
UPRAVLJALEC



Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 3 V
Batterien: 2 x 1,5 V "AA"
(nicht mitgeliefert)

Batteries/rechargeable batteries for the remote control:
Power supply: DC 3 V
Batteries: 2 x 1,5 V "AA"
(not included in the delivery)

Batteries / accus pour la télécommande:
Batteries
3 V D.C.: 2 x 1,5 V « AA »
(non fournies)

Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm
Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum transmission power: < 10 dBm
Bande de fréquence: 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de fréquence maximale: < 10 dBm
Frequentiegebied: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale frequentievermogen: < 10 dBm
Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm

Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 3 V
Batterijen: 2 x 1,5 V "AA"
(niet meegeleverd)

Pilas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 3 V
Pilas: 2 x 1,5 V "AA"
(no suministradas)


Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 3 V
Batterie: 2 x 1,5 V "AA"
(non fornite)

Batterier/uppladdningsbara batterier till fjärrkontrollen:
Strömförsörjning: DC 3 V
Batterier: 2 x 1,5 V "AA"
(medföljer ej)

Batterier / oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 3 V
Batterier: 2 x 1,5 V "AA"
(medfølger ikke)

Baterije/Akku - za daljinca:
Napajanje: DC 3 V
Baterije: 2 x 1,5 V "AA"
(niso priložene !)

4 MODELL/ MODEL/ MODÈLE/ MODEL/ MODELO/ MODELLO/
MODELL/ MODELL/ MODEL

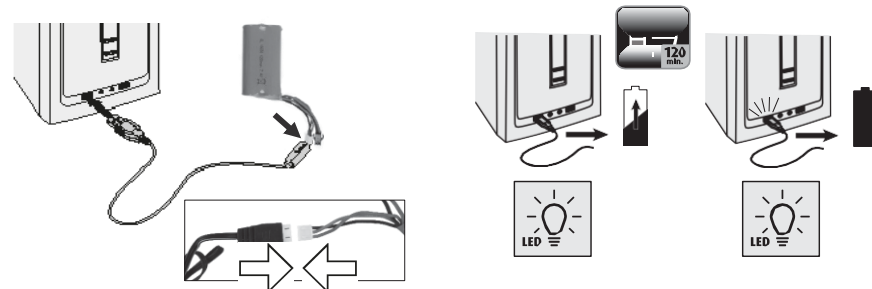

Red LED is on

Green LED is on

Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: Nennleistung: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo Batterie (mitgeliefert)

USB-Ladegerät:
Stromversorgung: DC 5 V über USB-Port bis max. 500 mA

Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: Power rating: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo battery (included)

USB charger:
Power supply: DC 5 V via USB starting up to max. 500 mA

Batteries / accus du modèle:
Alimentation: Puissance nominale DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh (incluse)

Chargeur USB:
Alimentation: DC 5 V par port USB jusqu'à max. 500 mA

Batterijen/accu's voor het model:
Stroomvoorziening: Nominale vermogen: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh Li-Po-batterij (inbegrepen)

USB-lader:
Stroomvoorziening: DC 5 V via USB-poort tot max. 500 mA

Pilas/baterías para el modelo:
Suministro de corriente: Rendimiento nominal: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo (incluida)

Cargador USB:
Suministro de corriente: DC 5 V mediante puerto USB hasta un máximo de 500 mA

Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione elettrica: Potenza nominale: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh Batteria LiPo (integrata)

Caricabatteria USB:
Alimentazione elettrica: DC 5 V via Porta USB fino a max. 500 mA

Batterier/uppladdningsbara batterier till modellen:
Strömförsörjning: Nominell effekt: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo-batteri (integrerat)

USB-laddare:
Strömförsörjning: DC 5 V via USB-port upp till max. 500 mA

Batterier / oppladbare batterier for modellen:
Strømforsyning: Nominell effekt: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo-batteri (integrert)

USB-lader:
Strømforsyning: DC 5 V over USB-port opp til maks. 500 mA


Baterije/akumulatoriji:
Napajanje: Nominalna napetost: DC 7,4 V / 1200 mAh / 8,88 Wh LiPo baterije (v paketu)

USB-polnilnik:
Napajanje: DC 5 V prek USB-priključka max. 500 mA


5 AKKU-FACH/ BATTERY COMPARTMENT / COMPARTIMENT DES PILES / BATERIJVAK /
COMPARTIMIENTO DE LA BATERÍA / COMPARTIMENTO DELLA BATTERIA / BATERI-
FACK / BATERIROM / RAZDELEK ZA BATERIJE



6 STARTEN DES MODELLS / STARTING THE MODEL / DÉMARRER LE MODÈLE /
STARTEN VAN HET MODEL / AVVIARE IL MODELLO / STARTA MODELLEN / DESPEGUE
DEL MODELO / STARTE MODELLEN / PRIKLOP MODELČKA

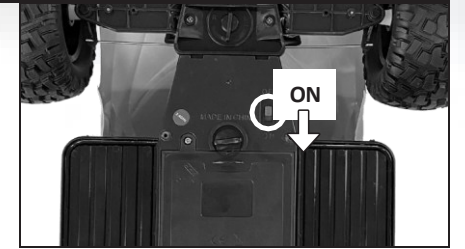


7 TRIMMUNG / TRIMMING / TRIM / TRIMMEN / RECORTE / TRIM / TRIM / LISTVERK /
TRIMANJE

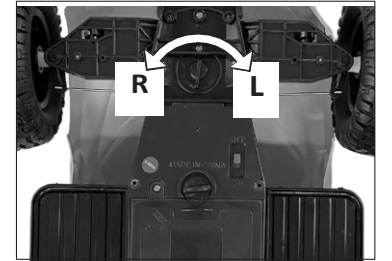

8 FAHRZEUGSTEUERUNG / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE /
BESTUREN VAN DE AUTO / CONTROL DEL VEHÍCULO / COMANDO DEL VEICOLO /
STYRA BILEN / BILSTYRING / UPRAVLJANJE VOZILA




2A

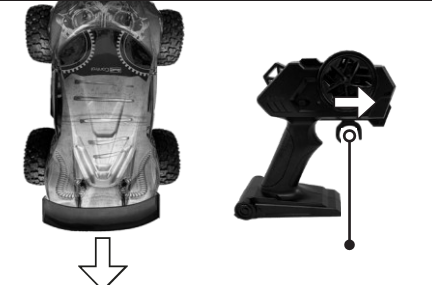

2A



2C

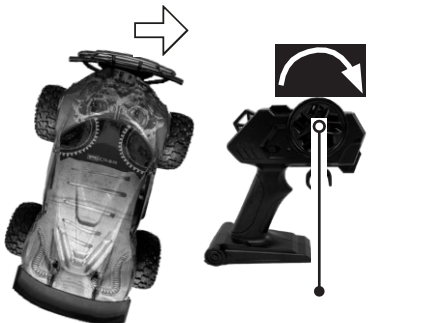

2C

