



Produktname | *Product name*: Digitale Wochen-Zeitschaltuhr AES4 | Digital week mains socket time switch AES4

Artikelnummer | *Part Number*: 1260-0006


Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810753

Ersteller / Datum | *Creator / Date*: DC / 13.07.2021

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V0	---	22.07.2021	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx\_0DA, Template version: V50

**Zeichnung der Zeitschaltuhr / Drawing of the mains socket time switch**

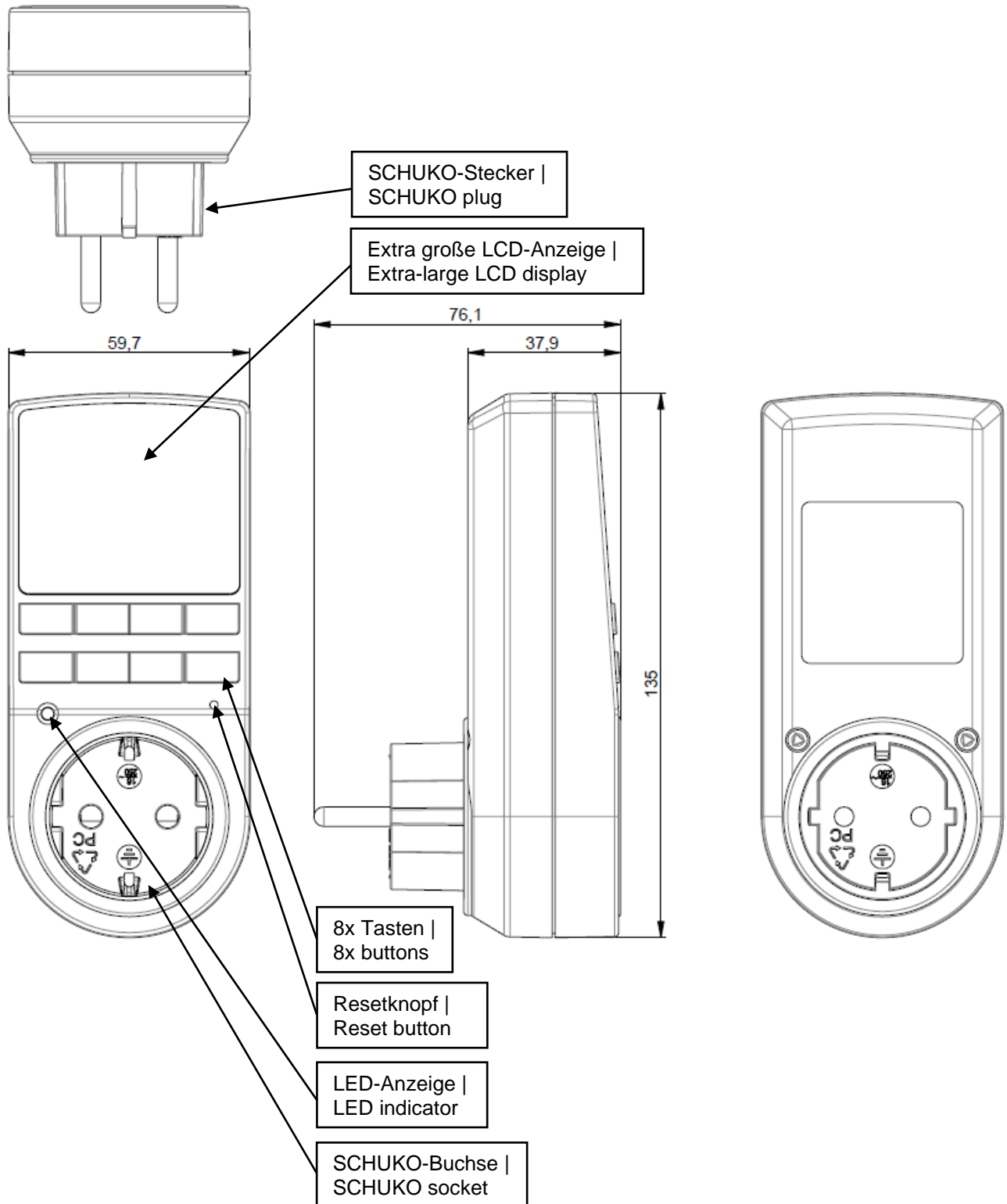

Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

**Technische Daten der Zeitschaltuhr / Technical data of the mains socket time switch:**



AC Eingangsstecker:	SCHUKO-Stecker	AC input plug:	SCHUKO plug
AC Eingangs- und Ausgangs-Spannung:	230 V $\pm$ 10 %	AC input and output voltage:	230 V $\pm$ 10 %
AC Eingangs- und Ausgangs-Frequenz:	50 Hz	AC input and output frequency:	50 Hz
AC Anschluss-Strom:	Max. 16 A	AC connection current:	Max. 16 A
AC Anschluss-Leistung:	Max. 3680 W	AC connection power:	Max. 3680 W
Schutzklasse:	I	Protection class:	I
Zeitschaltuhrvariante:	Digitale Wochen-Zeitschaltuhr zum programmierten Ein- und Ausschalten von elektrischen Verbrauchern.	Mains socket time switch variant:	Digital week mains socket time switch for a programmable turning on and turning off of electrical consumer loads.
Akkupack:	NiMH 1.2 V 40 mAh 48 mWh (integriert)	Rechargeable battery pack:	NiMH 1.2 V 40 mAh 48 mWh (integrated)
Uhrzeit- und Datenspeicher-Erhalt bei Stromausfall:	> 100 Tage	Clock and data memory keeping at main failure:	> 100 days
Kürzestes Schaltintervall:	1 Minute	Shortest switch time interval:	1 minute
Anzahl der Ein- / Aus-Schaltmöglichkeiten pro Tag:	10 an / 10 aus	Number of on and off switching options per day:	10 on / 10 off
Schaltprogramm-Wochentags-Kombinationen:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An einem einzigen Tag in der Woche</li> <li>- An jedem Tag in der Woche (Mo.-So.)</li> <li>- An jedem Arbeitstag in der Woche (Mo.-Fr.)</li> <li>- Nur an dem Wochenende (Sa. and So.)</li> <li>- An jedem Arbeitstag in der Woche + Sa. (Mo.-Sa.)</li> <li>- 4x mal nur an drei Tagen in der Woche (Mo., Mi. and Fr. or Di., Do. and Sa. or Mo., Di. and Mi. or Do., Fr. and Sa.)</li> <li>- Nur an vier Tagen pro Woche (Mo., Mi., Fr. and So.)</li> </ul>	Switching program weekday combinations:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- At a single day in the week</li> <li>- At every day in the week (Mo.-Su.)</li> <li>- At every workday in the week (Mo.-Fr.)</li> <li>- At the weekend only (Sa. and Su.)</li> <li>- At every workday in the week + Sa. (Mo.-Sa.)</li> <li>- 4x times at three days in the week only (Mo., We. and Fr. or Tu., Th. and Sa. or Mo., Tu. and We. or Th., Fr. and Sa.)</li> <li>- Only at four days in the week (Mo., We., Fr. and Su.)</li> </ul>
Zeitabweichung über Zeit:	$\pm$ 1 Min. / Monat	Time deviation over time:	$\pm$ 1 min. / month
Sommer- / Winterzeit umschaltbar:	Ja	Summer / winter time switchable:	Yes
Betriebsmoden:	An / Aus / Auto	Operating modes:	On / Off / Auto
Zeit-Betriebsmoden (Auto):	- Absolute Zeitfunktion (An-/Aus-Programmierungsfunktion)	Time operating modes (Auto):	- Absolute time function (on / off program function)

	- Zufalls-Zeitfunktion		- <i>Random time function</i>
LCD-Anzeige:	Ja (extra großes Display)	<i>LCD indicator:</i>	<i>Yes (extra-large display)</i>
LED-Anzeige:	1x grüne LED	<i>LED indicator:</i>	<i>1x green LED</i>
Tasten:	8x Stück	<i>Buttons:</i>	<i>8x pieces</i>
Resetfunktion:	Ja	<i>Reset function:</i>	<i>Yes</i>
Schutzart:	IP20	<i>Ingress Protection Marking:</i>	<i>IP20</i>
Gehäusematerial:	PC	<i>Housing material:</i>	<i>PC</i>
Gehäusetyt:	Steckergehäuse	<i>Housing type:</i>	<i>Plug-in case</i>
Betriebstemperatur:	-10 °C...40 °C	<i>Operating temperature:</i>	<i>-10 °C...40 °C</i>
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	<i>CE</i>
Gewicht:	153 g	<i>Weight:</i>	<i>153 g</i>
Steckdose:	SCHUKO-Buchse	<i>Mains socket:</i>	<i>SCHUKO socket</i>
Steckdose mit Kindersicherung/ Kinderschutz:	Ja	<i>Mains socket with child protection:</i>	<i>Yes</i>
Lagertemperatur:	-20 °C...50 °C	<i>Storage temperature:</i>	<i>-20 °C...50 °C</i>
Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitale Wochen-Zeitschaltuhr</li> <li>- Mehrsprachige Bedienungsanleitung</li> <li>- Garantiekarte</li> </ul>	<i>Shipment:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digital week mains socket time switch</li> <li>- <i>Multilingual operating instruction</i></li> <li>- <i>Warranty card</i></li> </ul>
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	<i>Coloured folding box</i>