



# MASTER Value GLASS LED-Lampen

## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen der althergebrachten Glühlampe mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt ermöglicht eine größerer Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen LED-Lampen bei einem gleichzeitig überzeugenden Lichtelebnis mit einer hervorragenden Dimmleistung. MASTER Value Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 15.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [ E27]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	20000X	Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	35 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	60 W
Farbcode	927 [ CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	806 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,7
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	136,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

# MASTER Value GLASS LED-Lampen

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 80 °C

## Dimmen

Dimmbar Nur mit Spezial-Dimmern

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung Klar

Kolbenform A60 [ A 60mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse D

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 6 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 574361

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871951434784700

Bestell-Produktname MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG

EAN/UPC - Produkt 8719514347847

Bestellcode 34784700


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929003057502

Nettogewicht (Einzelteil) 0,030 kg


## Abmessungsskizzen

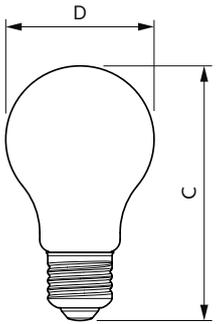


Bulb A60 60W 806lm 2700K E27 D CL

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60CLG	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten

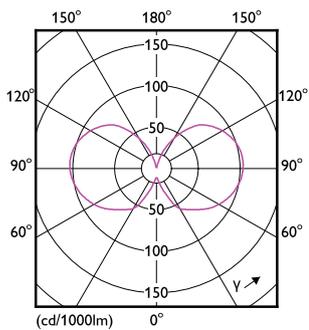


LEDbulb MAS A60 5,9W E27 927 CL-LDD

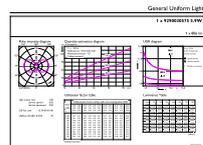

LEDbulb MAS A60 5,9W E27 927 CL-GUL

# MASTER Value GLASS LED-Lampen

## Photometrische Daten

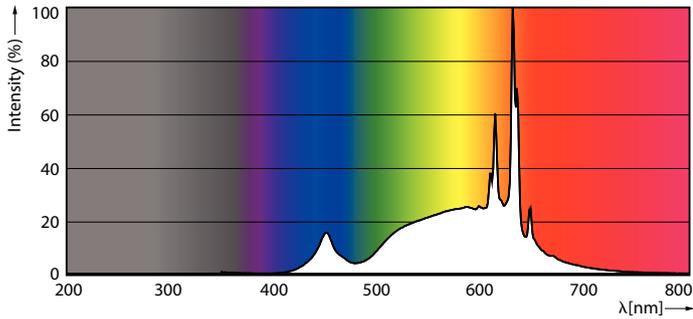

LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 CL-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

