



# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E14 [ E14]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [ CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,41
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	63 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	B35 [ B 35mm]

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453194

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431240100
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312401
Bestellcode	31240100
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002966802
Nettogewicht (Einzelteil)	0,040 kg


## Abmessungsskizzen

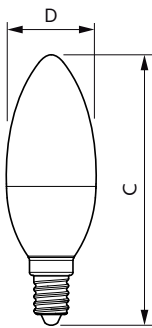


Candle B35 2.8-25W 250lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

## Photometrische Daten

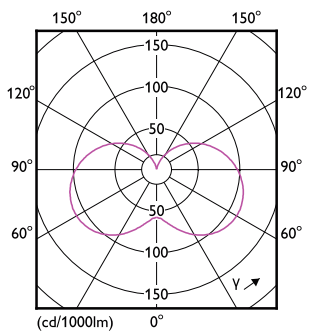


LEDcandle CorePro B35 2,8W E14 827 FR-LDD

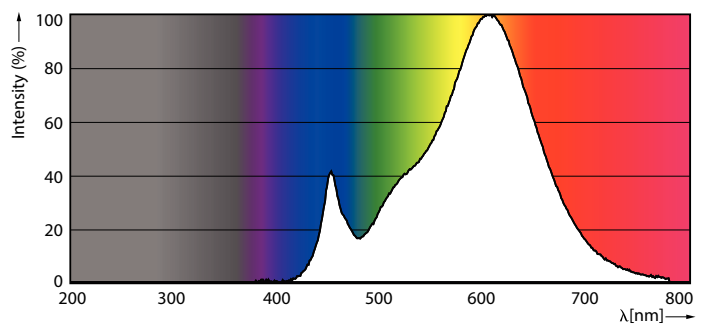

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827 FR-POC

# CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

## Photometrische Daten

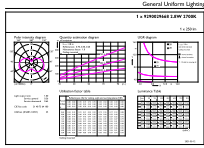


Technical Parameters 43 Philips Lighting E.P.A. Page 10

LEDcandle CorePro 2,8W B35 E14 827-GUL

## Lebensdauer



15K LED

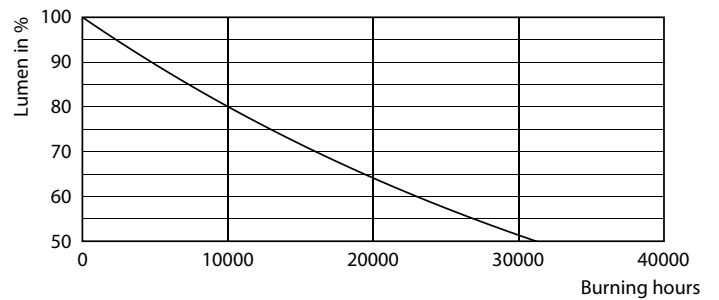

15K LMP

