



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten

Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	250 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
---	------

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,8 W
Lampenstrom (Nom)	28 mA
Äquivalente Leistung	25 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.41
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	61 °C
-------------------------	-------

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453195

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431242500
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312425
Bestellcode	31242500
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002966902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,026 kg


Abmessungsskizzen

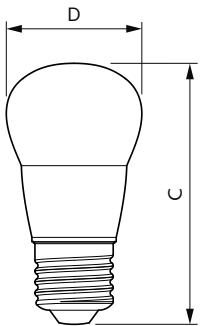


Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Photometrische Daten

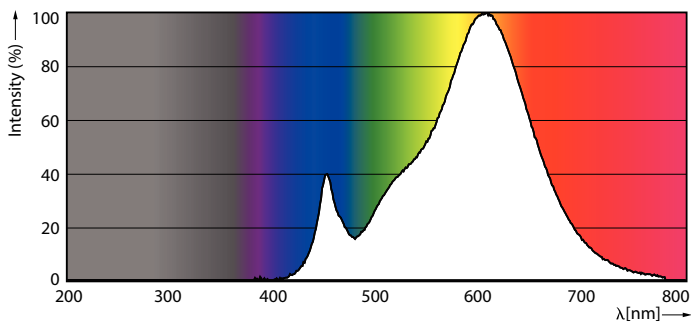


LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC

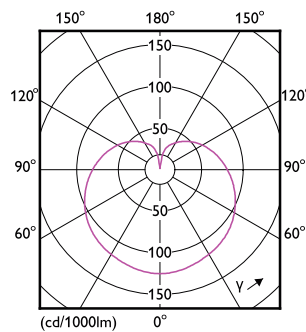

LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



Photometrische Daten

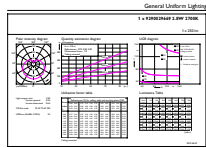

Calculus Fluorimetry 43	Pulp Lighting & V.	Page 55
-------------------------	--------------------	---------

LEDlustrer CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

Lebensdauer

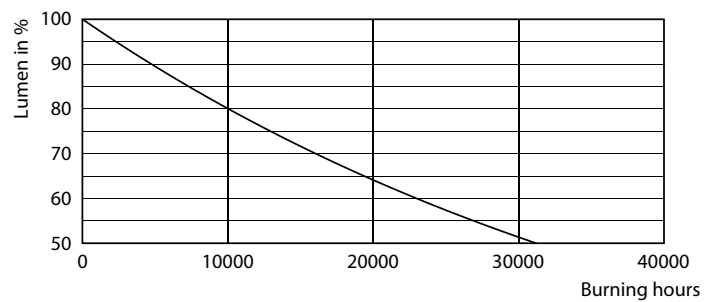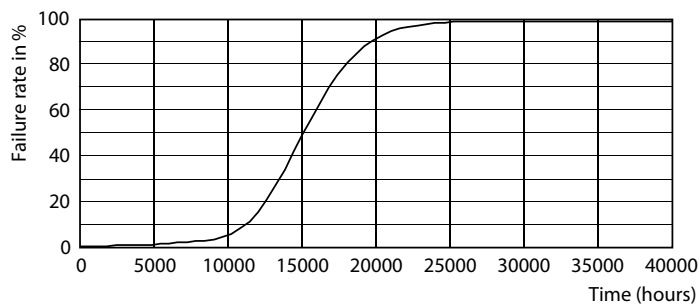

15K LED

15K LMP

