



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E14 [E14]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja	Elektrische Kenndaten	
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50000X	Power (Rated) (Nom)	5 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	44 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	40 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Leistungsfaktor (Nom)	0,51
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	81 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	P45 [P 45mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	453203

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951431264700
Bestell-Produktname	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
EAN/UPC - Produkt	8719514312647
Bestellcode	31264700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002969602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,020 kg


Abmessungsskizzen

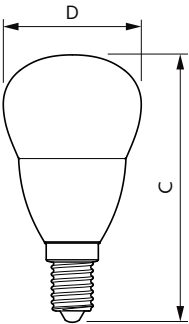


Candle P45 5-40W 470lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Photometrische Daten

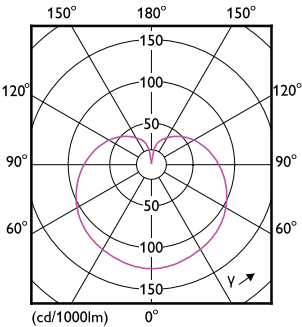


LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

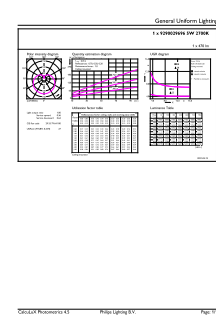

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 827-GUL


CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Photometrische Daten

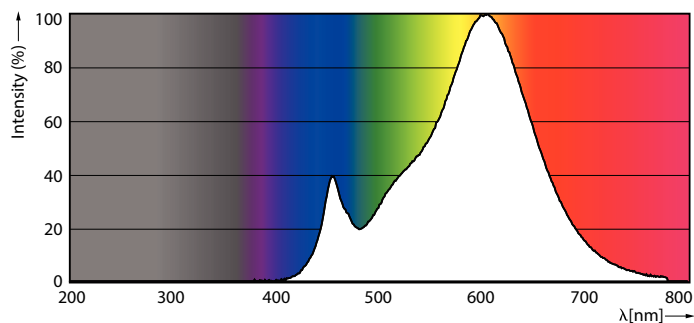


LEDLustre Corepro 5W P45 E27 827 FR-POC

Lebensdauer

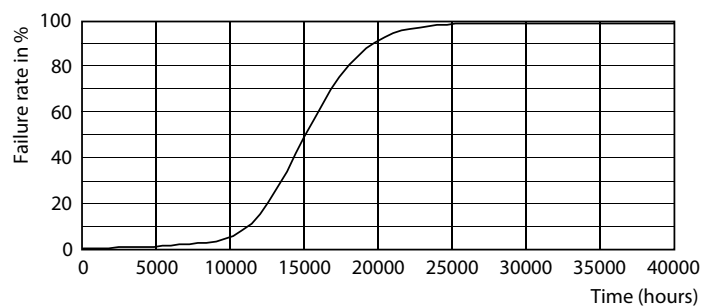

15K LED

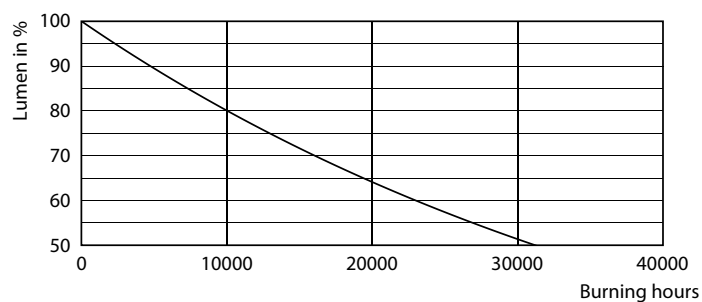

15K LMP

