



## 1 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un lucchetto di sicurezza con combinazione a 3 cifre approvato da TSA, con cavo metallico resistente alle abrasioni. Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

## 2 Contenuto della spedizione

- Lucchetto di sicurezza con cavo
- Istruzioni per l'uso

## 3 Informazioni aggiornate sul prodotto

È possibile scaricare le informazioni più recenti sul prodotto sul sito [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) o eseguendo la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

## 4 Simboli nel presente documento

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

## 5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza.

In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

### 5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

### 5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

### 5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.


### 5.4 Funzionamento

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in

condizioni ambientali avverse o

- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

## 6 Componenti principali

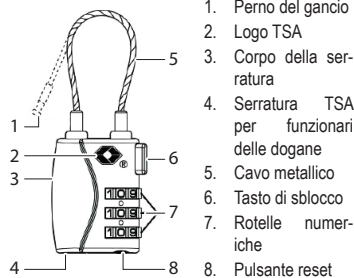

1. Perno del gancio
2. Logo TSA
3. Corpo della serratura
4. Serratura TSA per funzionari delle dogane
5. Cavo metallico
6. Tasto di sblocco
7. Rotelle numeriche
8. Pulsante reset

## 7 Funzionamento

### 7.1 Scegliere una combinazione

#### Importante:

La combinazione predefinita è (0-0-0). Per motivi di sicurezza modificarla il prima possibile.

- Non utilizzare combinazioni comuni, come ad esempio 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2 ecc.
- Ricordare la propria combinazione. Se essa viene dimenticata, sarà necessario testare ogni combinazione di numeri da 0-0-0 a 9-9-9 fino a quando la serratura non si apre.

### 7.2 Impostare la combinazione

1. Premere e tenere premuto il pulsante reset (8), utilizzando un oggetto arrotondato, come ad esempio una penna a sfera.
2. Tenendo premuto il pulsante reset (8), impostare una combinazione ruotando le rotelle dei numeri (7).
3. Assicurarsi che i numeri siano allineati con i puntini al di sotto delle rotelle (7).
4. Rilasciare il pulsante reset (8) per salvare la combinazione.

### 7.3 Sblocco

1. Ruotare le rotelle dei numeri (7) per sbloccare il codice.
2. Premere il pulsante di sblocco (6).
3. Il cavo metallico a gancio (5) si aprirà con uno scatto.

### 7.4 Blocco

- Premere il gancio del cavo (1) in modo da inserirlo nel blocco del lucchetto (3) fino a farlo scattare in posizione, quindi rimescolare i numeri.

## 8 Manutenzione e pulizia

#### Importante:

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
- Do not immerse the product in water.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di pelucchi.

## 9 Smaltimento

Al termine del ciclo di vita, smaltire il prodotto in conformità alle relative disposizioni di legge. Si adempie così agli obblighi di legge e si contribuisce alla tutela dell'ambiente.

## 10 Dati tecnici

Combinazione predefinita.....(0-0-0)  
 Dimensioni (L x A x l).....33 x 12 x 100 mm  
 Peso .....62 g

## 1 Prerogative

Ten prodotto jest zatwierdzoną przez TSA linką zabezpieczającą z odpornym na ścieranie zamkiem 3-cyfrowym. Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

## 2 Zawartość dostawy

- Linka zabezpieczająca na szyfry
- Instrukcja obsługi

## 3 Najnowsze informacje o produkcie

Pobierz najnowsze informacje o produkcie na [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanować przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

## 4 Symbole w tym dokumencie

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

## 5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa.

W przypadku nieprzebrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

### 5.1 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

### 5.2 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

### 5.3 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniami mechanicznymi.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

### 5.4 Obsługa

- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym

użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:

- nosi widoczne ślady uszkodzeń,
- nie działa prawidłowo,
- był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
- został poddany poważnym obciążeniami związanym z transportem.

## 6 Elementy obsługowe



1. Bolec szekli
2. Logo TSA
3. Korpus zamka
4. Dziurka do klucza TSA dla celników
5. Szklka linki
6. Przycisk odblokowujący
7. Kółka numeryczne
8. Przycisk resetowania

## 7 Obsługa

### 7.1 Wybór kombinacji

#### Ważne:

Domyślna kombinacja to (0-0-0). Ze względów bezpieczeństwa należy ją jak najszybciej zmienić.

- Nie używaj prostych kombinacji, takich jak 1-2-3, 0-0-0, 1-1-1, 2-2-2 itd.
- Zapamiętaj swoją kombinację. Jeśli ją zapomnisz, będziesz musiał przetestować każdą kombinację cyfr od 0-0-0 do 9-9-9 aż do otwarcia zamka.

### 7.2 Ustawianie kombinacji

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania (8), użyj tępego przedmiotu, takiego jak długopis.
2. Trzymając wciśnięty przycisk resetowania (8), ustaw kombinację obracając bębenkami numerycznymi (7).
3. Upewnij się, że liczby są ustawione równo z kropkami poniżej bębenków numerycznych (7).
4. Zwolnij przycisk resetowania (8), aby zapisać kombinację.

### 7.3 Otwieranie

1. Przekręć bębenki numeryczne (7) ustawiając kod odblokowujący.
2. Naciśnij przycisk odblokowujący (6).
3. Szklka linki (5) odskoczy otwierając się.

### 7.4 Zamykanie

- Wciśnij bolec szekli (1) w korpus zamka (3), aż usłyszysz kliknięcie, a następnie ustaw przypadkowe cyfry.

## 8 Konserwacja i czyszczenie

#### Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

## 9 Utylizacja

Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

## 10 Dane techniczne

Domyślna kombinacja .....(0-0-0)  
 Wymiary (szer. x wys. x gł.).....33 x 12 x 100 mm  
 Waga .....62 g